

ELPA
ESL-KN200SL

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト



ふんわり光って
周りを広く照らす



明るさ
200lm



ELPA
ESL-KN200SL

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト



ふんわり光って
周りを広く照らす


明るさ
200lm





商品情報は
コチラ



センサーモード

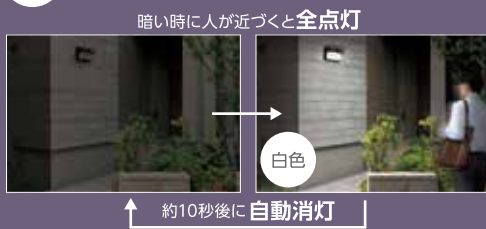

常夜灯モード

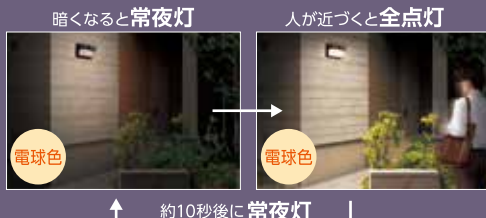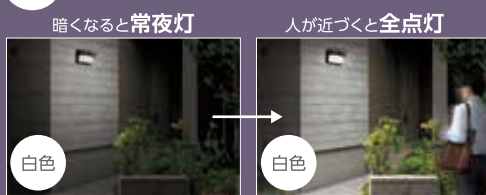

ELPA
ESL-KN200SL

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト

ご使用前に
必ず初期充電を
行ってください。

ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから
使用開始してください。
※充電は点灯モード切替スイッチをOFFにしておこなってください。

取扱説明書・保証書在中



■クリアと乳白の二重構造で
光をやさしく拡散



■お好みで選べる光色



■雨でも安心 防水仕様 IP65




■取付方法



仕 様	
電 源	ニッケル水素充電電池 3.6V 1200mAh ※充電電池の交換はできません。
点灯保持時間	約10秒(固定)
点灯開始照度	約10lx以下
保 護 等 級	IP65(耐塵形/防滴形)
光 源	白色LED/電球色LED ※LEDの交換はできません。
全 光 束 (満 充 電 時)	白色LED 全点灯時 約200lm 常夜灯時 約8lm 電球色LED 全点灯時 約120lm 常夜灯時 約8lm
使用 周 圍 温 度 範 囲	-10℃～+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池 の性能が十分に発揮できない場合があります。
使 用 日 数	センサーモード 約55日 ※100回点灯 ※満 充 電 時
外 形 寸 法 (約)	幅 173×高さ 121×奥行 81 (mm)(最大値)
質 量	約460g(充電電池含む)
付 属 品	取付ネジ 2本(Φ4×25mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)

センサーの検知範囲

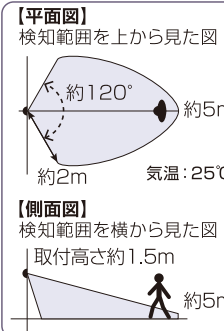

使用上のご注意

- 完全防水ではありませんので、水中で使用しないでください。
- 引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。

廃棄時のお留意

- 本品にはニッケル水素充電電池を使用しています。ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従うか、リサイクル協力店にお持ちください。



※注意

- 本品は人を検知ライトを点灯させる機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した被害、損害につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本品は検知・修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応はいたしかねます。また、当社の製造上の理由による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品とお取り替えます。工事費用などの別途費用が発生した場合は新しい商品とお取り替えますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒578-0053 大阪府大阪市東淀川区4-10-10 TEL:06-6700-1166 FAX:06-6700-1173
営業 072(871)1166 受付時間 9:00～17:30 (土日・祝日・弊社指定祭日を除く)

デザイン

外観

中国

製造

オーダーNO. C2855



MADE IN CHINA 230922A