

ELPA
ESL-KS101SL

ご使用前に
必ず初期充電を
行ってください。

ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上
充電してから使用開始してください。
※充電は点灯モード切替スイッチをOFF
にしておこなってください。

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト

取扱説明書・保証書在中


外箱は段ボールを
使用しています



仕 様

電 源	ニッケル水素充電電池 3.6V 600mAh ※充電電池の交換はできません。	使用 日 数	センサーモード 約49日 ※1日10回点灯時 ※使用条件により使用日数は短くなる場合 あり。
点灯保持時間	約100秒(固定)	※ 満 充 電 時	
点灯開始照度	約10lx以下	外形寸法(約)	幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)
保 護 等 級	IPX4(防沫形)	質 量	約170g(充電電池含む)
光 源	白色LED ※LEDの交換はできません。	付 属 品	取付ネジ 2本(Φ4×24mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)
全 光 束 (満充電時)	点灯時 約120lm		
使 用 周 囲 温 度 範 囲	-20℃～+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池 の性能が十分に発揮できない場合があります。		

センサーの検知範囲

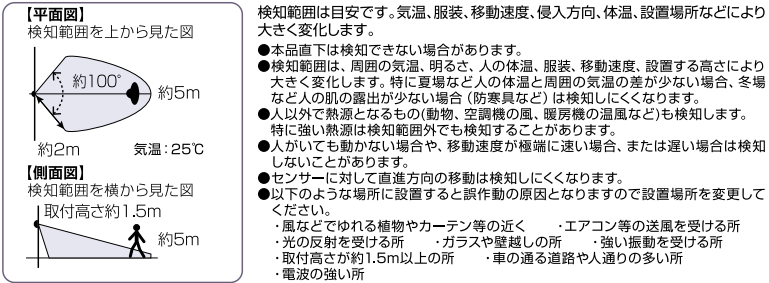

使用上のご注意

- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかると状態では使用しないでください。
- 引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。

廃棄時のお願い

- 本品にはニッケル水素充電電池を使用しています。ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電電池を取り出し、各自治体の処理方法に従うか、リサイクル協力店にお持ちください。



NI-MH
使用後はリサイクルへ

ご注意

- 本品は人を検知ライトを点灯させる機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した被害、損害につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本品は持込修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応はいたしかねます。また万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品と取り替えます。工事費用などの別途費用が発生いたしましても補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市新田堀町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お電話 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日は除く

ダンボール

外箱
梱包材

中袋

オーダーNO. **3286-3**



4 901087 225019
MADE IN CHINA 231108A

ELPA
ESL-KS101SL

ソーラー式
LEDセンサーウォールライト



家周りに馴染む
薄型ステンレスボディ



明るさ
120 lm



ソーラー充電



防雨仕様
IPX4



センサー
モード



センサーモード
白色



照射方向
広範囲タイプ

ELPA
ESL-KS101SL

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト



家周りに馴染む
薄型ステンレスボディ



明るさ
120 lm



ソーラー充電



防雨仕様
IPX4



センサー
モード



センサーモード
白色



照射方向
広範囲タイプ

商品情報は
コチラ



玄関に



カーポートに



勝手口に




お庭に



点灯パターン

センサーモード

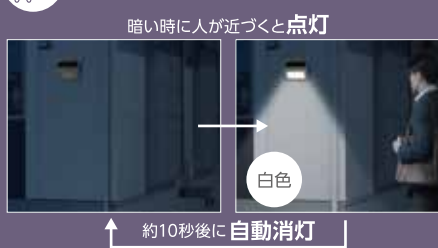

取付方法

ネジ止め



取付ネジ付属

結束バンド



バンド別売

背面マグネット



本体背面



マグネット