


## 特長

- 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
- 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
- プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
- 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

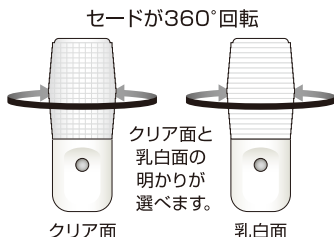

## 仕様

※数値は当社測定値（一部除く）

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ■ 定格電圧：AC100V     | ■ 点灯開始照度：約5lx                            |
| ■ 定格周波数：50Hz/60Hz | ■ 外形寸法(約)：幅38×高さ100×厚さ39(mm)<br>(プラグ部除く) |
| ■ 定格消費電力：0.2W     | ■ 質量：約52g                                |
| ■ 光源：白色LED        |  |
| ■ 全光束：3lm         |  |

## 警告

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- 本機の抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】

## 注意

- 落としたり、物をつぶしたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 停電時には作動しません。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤作動をすることがありますので設置場所を変更してください。
  - ・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

1317-6



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA SB170720A