


# 22型FHDLEDモニター( NS-22M)

ユーザーマニュアル

11.22.Y.01

## 付属品

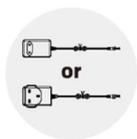


電源アダプター



HDMIケーブル



クイックスタートガイド

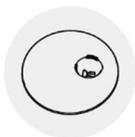

スタンド取付ベース




スタンド


## スタンドの取り付け

 ステップ1 箱から本体をゆっくり取り出し、クッションなどで覆われた安定した場所に画面を下向きにして置きます。

ステップ2 スタンドとスタンド取付ベースを取り出し、バックルを揃えて時計回りに回転させて固定します。



ステップ3 スタンド取付ベースを背面の4つの穴に合わせ付けます。平らな状態を保ったまま上に押し上げます。底面金属部分は揃っていることを確認します。

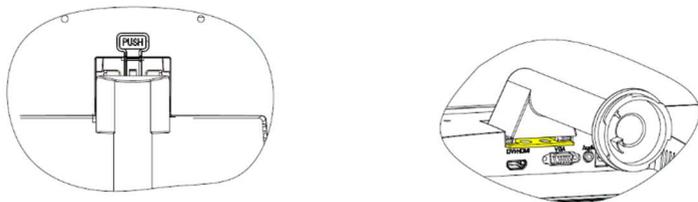

ステップ4 スタンドがついたら、電源アダプターを取り付けます。

# 重要な安全上の指示


操作する前にこれらの手順をよくお読みください。

- 水場や水の近くで機器を使用せず、火災や感電の危険を避けるため、本機を雨や湿気にさらさないでください。清掃時は乾いた布で清掃してください。
- 通気口を塞いだり、壁際に通気口が来るような設置は推奨しません。新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで換気口をふさぐと、換気が阻害されます。また、ホコリの多い場所で使用しないでください。
- 直射日光、ラジエータ、ストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
- 落雷の発生のおそれがある時や長期間使用しない場合は、本機の電源コードを抜いてください。
- 電源コードやプラグの損傷、液体をこぼしたときや本機の中に物を落としたとき、雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき、落としたときなど、本機が何らかの形で損傷した場合には修理が必要です。
- 本機を設置または操作する前に、背面パネルに記載されている電気および安全に関する情報を参照してください。
- 本機の設置は、スタンド／ウォールマウントブラケットを使用して、設置説明書に従ってテーブル／壁などに確実に設置してください。




- 感電の危険を減らすためにカバー（または背面）を絶対に取り外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。サービス担当者に依頼してください。

## モニターの位置決め

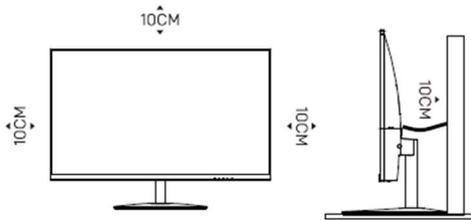


- モニターはテーブルや机など、水平でしっかりした場所に設置してください。換気のため、周囲は少なくとも10cmの空間を空けてください。故障や危険な状況を防ぐために、セットの上に物を置かないでください。
- モニターセットが落下して、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。
- モニターに接続するコードやケーブルは、つまずいたり、引っ張ったり、つかんだりしないように配線してください。
- モニターセットを不安定な場所に設置しないでください。

## 壁面への取り付け

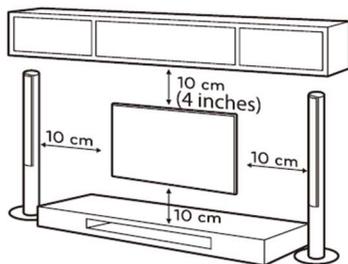



- モニターにはオプションの壁面ブラケット金具を使用することができます。
- 壁面ブラケットは、床に対して垂直な堅固な壁面に取り付けてください。
- モニターを移動または設置する前に、電源を切断してください。

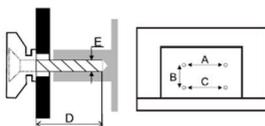

Model Size: 22"		Top	Down
Screw	Diameter(mm) "E"	M4	M4
	Depth(mm) "D"	Max	12
		Min	5
	Quantity		2
A*B*C		100*100*100	


- 壁面設置モニターの場合、壁面ブラケット用の各ネジと一緒にプラスチック製のスペーサーが必要です。上記イメージ図のDを参考にしてください。高さは最低でも約30mm以上必要です。

## モニター操作ボタン

 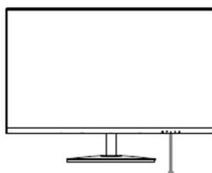


No.	名称	機能	
		メニュー表示がない時	メニュー表示がある時
①	MENU	1. メインメニューの設定にアクセスします。 2. ソースリストで選択した入力ソースを入力します。	選択したサブメニューまたは項目に入る。
②	DOWN	1. ブライツネス、コントラスト設定のスイッチをオンにするかどうかを選択します。 2. 明るさ・コントラスト設定のポップアップウィンドウを呼び出す。	1. カーソルを上下に動かして、目的のサブメニューまたは項目を選択します。 2. 選択した項目を調整します。
③	UP	3. ブライツネスまたはコントラストの値を調整します。 4. カーソルを上下に動かして、ソース一覧から目的の入力ソースを選択します。	
④	EXIT	1. VGA ソースの画像効果を自動調整する。 2. HDMI ソースでソースリストを開く。 3. 操作を終了する。	1. 上位のメニューに戻る。 2. メインメニューの設定を終了する。
⑤	POWER	モニターの電源を入れるか、スタンバイモードにします。	


# 端末接続

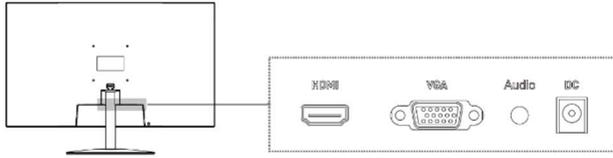


## 電源アダプター

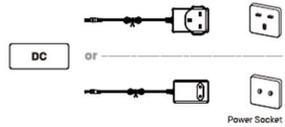

## オーディオ

 

## VGA

 

## HDMI



### 注

1. 本書に掲載されている画像は参考です。
2. 設計・仕様は予告なく変更されることがあります。
3. 製品が再起動し、メインOSDインターフェースまたは前の画面表示に戻ることがあります。これは正常な動作ですので、そのままモニターを操作してください。