



SD/HDD 記録 ネットワーク対応 2CH フルハイビジョン DVR

2CH 記録装置

2CHフルハイビジョンSDカードレコーダー NS-SD6012AHR

屋内用

■特徴

- ・最大 2 台のカメラが録画可能なフルハイビジョン (1080p/720p) 録画装置
- ・アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ
- ・記録媒体 (SD カード/e-SATA HDD) を取り外してパソコンでも再生可能
- ・SD カード (最大 128GB)x2 スロット搭載
- ・ミラーリング録画 (同一録画データを 2 枚の SD カードにデュアル録画)、リレー録画 (2 枚の SD カードにシングル録画)
- ・ネットワーク機能搭載
- ・パスワード (機器本体) と PIN コード (SD カード、HDD) 管理でデータセキュリティも万全
- ・機器に収納可能なコンパクトサイズ
- ・UTC 対応
- ・用途に合わせた多彩なオプション
 - GPS による時刻自動補正機能
 - 長時間録画保存に最適な e-SATA HDD (最大 4TB) 録画
 - WiFi ドングル機能でスマホにダイレクト接続
 - 無線式データ収集装置で録画データを簡単ダウンロード




BACK PANEL



■仕様

映像	映像入力	2CH AHD1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)
	映像出力	1×HDMI、1×RCA(1.0vp-p/75Ω)
音声	音声入力	2CH(2×RCA)
	音声出力	1×(HDMI,RCA)
表示	ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大×7)
	ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
	ディスプレイ解像度	1920×1080/1024×768
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
	マルチモード	ペンタプリップス(ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
	録画レート(解像度)	1080p:最大30fps×2CH(1,2,4,8,15,30fps) 720p:最大30fps×2CH(1,2,4,8,15,30fps) 960×480:最大30fps×2CH(1,2,4,8,15,30fps)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレコード(0~5秒)
	プレコード	1~5秒
	ミラーリング録画	(e-SATA HDD)&(SDカード)/(SDカード1)&(SDカード2)
再生	再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD(PC再生)
	表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大×7)、パノラマ再生
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終
	再生速度	ノーマル、コマ送り、1フレームコマ戻し、一時停止 早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/1フレーム)
ネットワーク	バックアップ/コピー	USB2.0×2(メモリスティック、USB-HDD)、CMS/PSファイル、AVIファイル
	インタフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
	WEBブラウザ	Internet Explorer7.0以上、4G
	WiFi接続	ドングルUSB/WiFiルーター接続にて可
その他	記録媒体	SDHC、SDXCカード×2(最大128GB×2)/CLASS10以上*別売 e-SATA HDD(最大4TB)*別売
	ファイルシステム	独自フォーマット
	UTC	対応
	セキュリティ	機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理
	アラーム入出力	1入力/1出力
	外部表示LED	機器異常時(ビデオロス/録画停止/電源OFF)/1CH:点滅、2CH:消灯
	電源	DC12V/3A
	消費電力	最大600mA(SDカード×2使用時)
	使用条件	0℃~50℃/20~80%RH
	外形寸法	184(W)×45(H)×90(D)mm(突起部除く/553g)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、A/Vケーブル、クワイアントソフト(CD)
	オプション	GPS(時刻校正)ユニット、SDXCカード(64GB/128GB)、e-SATA HDD(1TB)、WiFiドングルUSB

■外形寸法

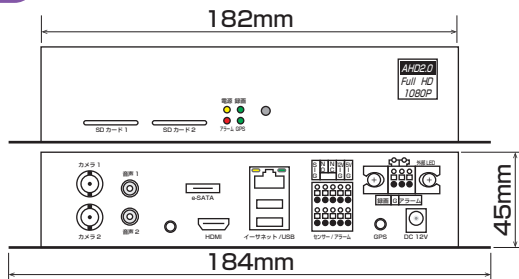

■録画時間の目安

SDXCカード:128GBx2(リレー録画)		時間				
画像サイズ(解像度)	画質	60fps	30fps	16fps	4fps	
1920x1080pフルハイビジョン	最高	48	74	122	186	
	高	58	92	148	222	
	普通	74	110	186	278	
	低	98	148	248	372	
画像サイズ(解像度)	画質	60fps	30fps	16fps	4fps	
960x480 CVBS	最高	128	192	318	470	
	高	178	270	420	688	
	普通	256	384	638	992	
	低	526	780	1276	2236	
HDD:1TB		時間				
画像サイズ(解像度)	画質	60fps	30fps	16fps	4fps	
1920x1080pフルハイビジョン	最高	194	290	484	728	
	高	233	360	582	872	
	普通	290	436	728	1092	
	低	388	582	970	1456	
画像サイズ(解像度)	画質	60fps	30fps	16fps	4fps	
960x480 CVBS	最高	252	375	624	920	
	高	350	530	832	1344	
	普通	500	750	1248	1940	
	低	1028	1524	2496	4370	

※ミラーリング録画では表記録時間のx1/2となります。
※撮影対象(被写体の動きや明暗の変化)によって録画時間が大幅に変動します。

販売代理店 (施工工事店)

株式会社 NSK

〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸 1-10-15
TEL. 052-726-5296 / FAX. 052-726-5297
Email.hp@nsk-sec.co.jp / HP:http://www.n-sk.jp

【大阪営業所】
〒569-0071 大阪府高槻市城北町 2-5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

【東京営業所】
〒132-0035 東京都江戸川区井井 4-5-8 NSビル 201
TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052

【福岡営業所】
〒815-0037 福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822