


**フルハイビジョン対応  
8インチモニター  
取扱説明書**



**NS-FHD8M**

【箱の中身をご確認ください。】

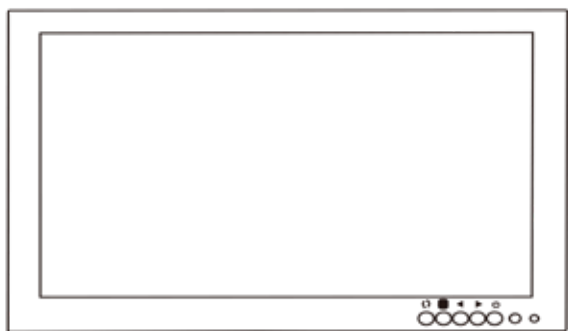


モニター本体




AC アダプター



モニタースタンド

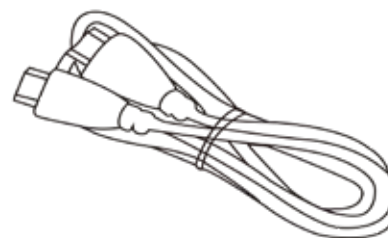


HDMI ケーブル

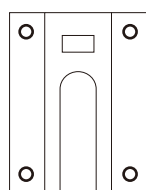

モニタースタンド固定金具

ビス x4 

## 【設定ボタンについて】

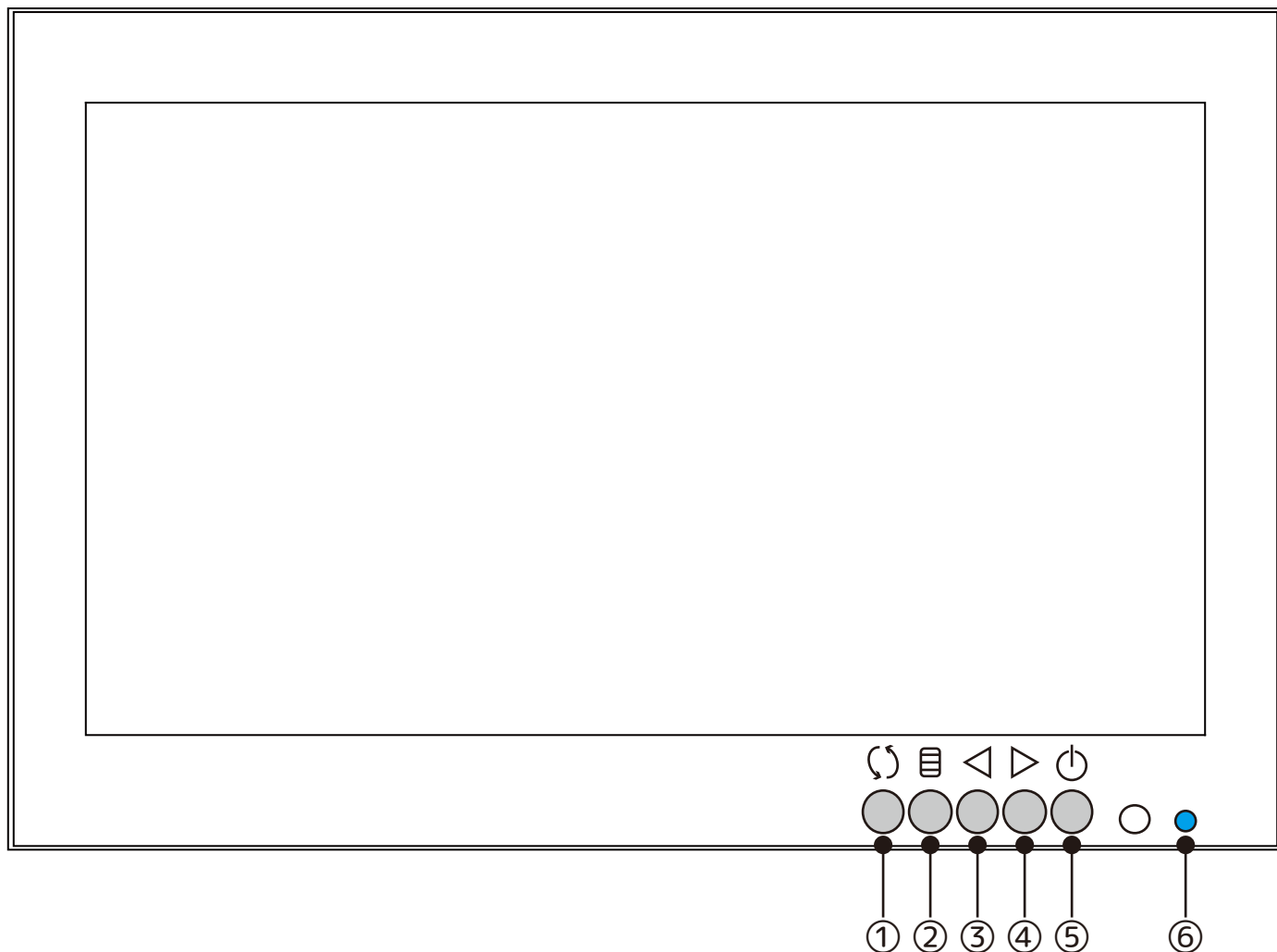

①AV→BNC→HDMI→VGA 切替  
画質調整メニューの縦移動

②メニューの表示、メニューの終了

③左へ移動、決定、ボリュームを下げる  
メニューを左へ移動  
AV→BNC→HDMI→VGA の確定

④右へ移動、決定、ボリュームを上げる  
メニューを右へ移動  
AV→BNC→HDMI→VGA の確定

⑤電源スイッチ  
電源の「オン / オフ」ボタン

⑥電源ランプ  
通電中 LED が青く光ります。

※メニューアイコンの選択方法  
②で解除→③、④で左右に移動



## 【入力切替について】

①(↶)のボタンを押すたびに縦移動します。

AV(③)



BNC(⑥)



HDMI(①)



VGA(②)



確定する場合は、③<か④>を押します。



① H D : HDMI 入力・DVR や NVR と接続します。

② V G A : V G A 入力・DVR や NVR と接続します。

③ A V : R C A 入力・アナログ信号のカメラと接続します。

④ A V ( R ) : 音声入力 ( 右 )


⑤ A V ( L ) : 音声入力 ( 左 )

⑥ B N C : B N C 入力・アナログ信号のカメラと接続します。

⑦ D C : D C ジャック・付属の A C アダプターと接続します。

※映像出力は自動認識します。

# 【アナログカメラとの接続方法】

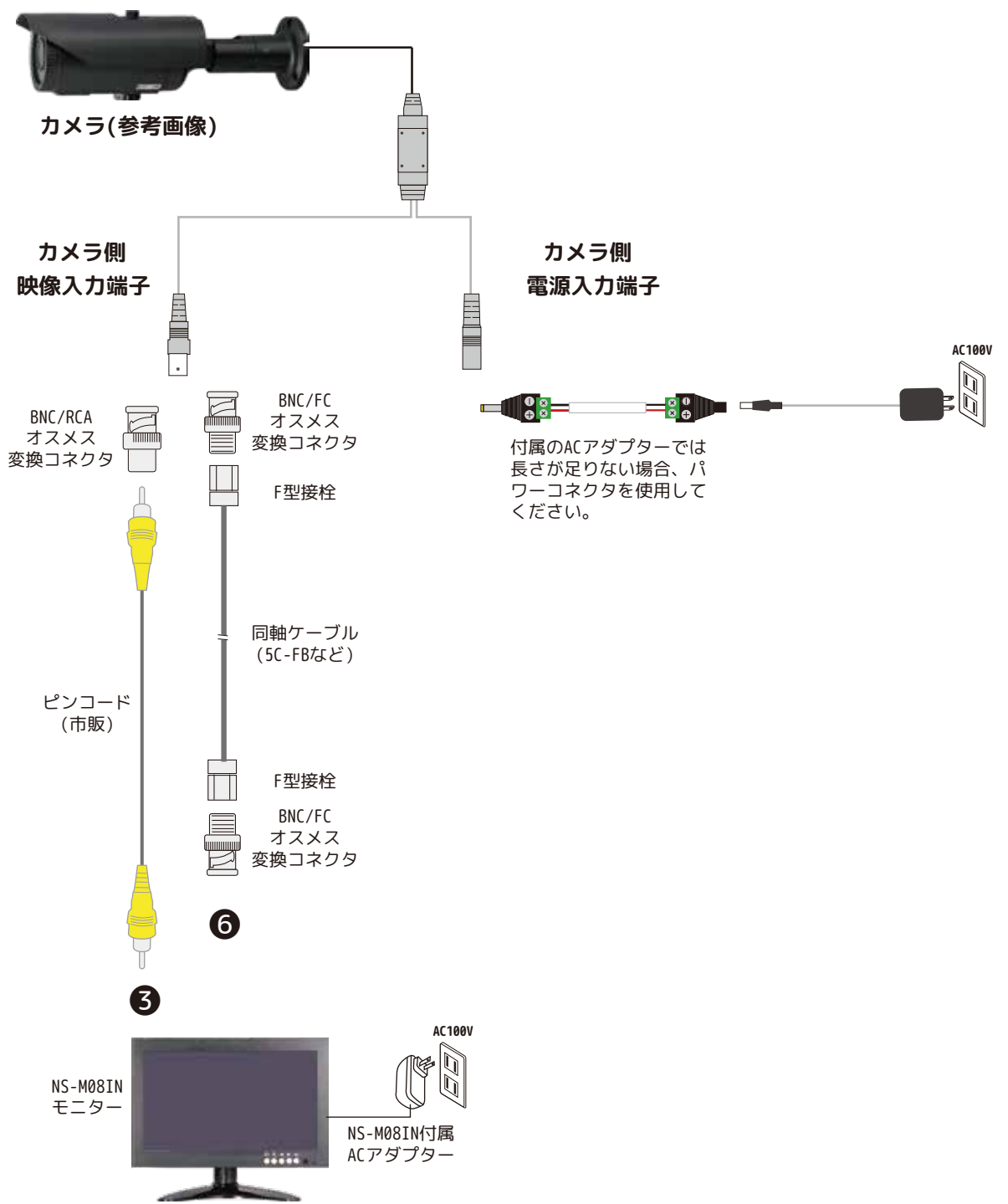

## 【モニタースタンドの取付方法】

①モニターの背面にモニタースタンド固定金具を付属のビス（4個）で取り付けます。



②スタンド A を分解します。



③点線の部分をスタンド B の点線の  
部分に挟み込みます。


(スタンド A を分解したところです。)



④スタンド A をスタンド B に挟めましたら、固定・角度調整ネジ  
を取り付け、回して固定します。



⑤背面に取り付けたモニタースタンド固定金具に、スタンド A の上の金具をスライドさせます。

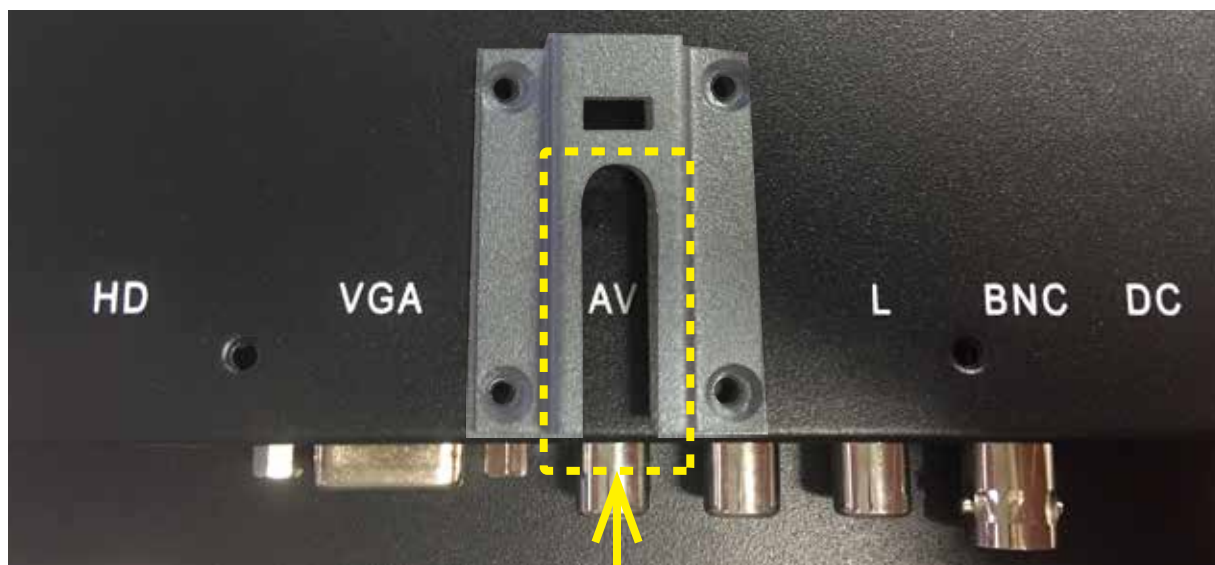

締めることにより、モニタースタンド  
固定金具にしっかり固定されます。

⑥モニター背面から見たところです。  
角度を調整してご使用ください。

固定・  
角度調整ネジ→







メインメニュー 1 / 画像調整



1-1 ピクチャーモードの変更

1. (C) ボタンを数回押しして PICTURE MODE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで「STANDARD」「MOVIE」「VIVID」「USER」モードから選択します。
3. 選んだ項目の数値を◀/▶ボタンで調節します。
4. 目 ボタンを押してメニュー画面を閉じます。

1-2 コントラストの調節

1. (C) ボタンを数回押しして CONTRAST を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

メインメニュー 1 / 画像調整



1-3 輝度の調節

1. (C) ボタンを数回押しして BRIGHTNESS を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

1-3 鮮やかさの調節

1. (C) ボタンを数回押しして SATURATION を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

メインメニュー 1 / 画像調整



1-4 色味の調節

1. (C) ボタンを数回押しして COLOR TEMP を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押し、「NOMAL」「COOL」「WARM」から選択します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

設定が分からなくなったときは

**4-5** メニュー設定の初期化  
を実行して始めからやり直してください。

メインメニュー 2 / 音声




2-1 低音域の調節

1. (C) ボタンを押して BASS を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

2-2 高音域の調節

1. (C) ボタンを数回押しして TREBLE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## メインメニュー 2 / 音声

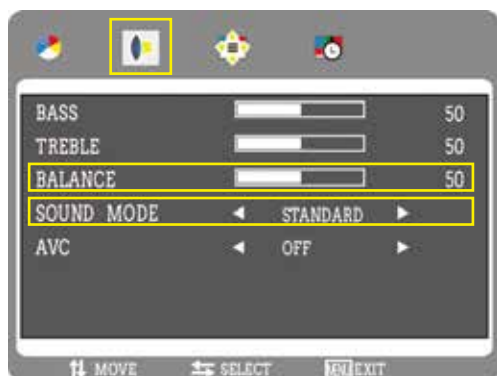


## 2-3 バランスの調節

1. (C) ボタンを数回押しして BALANCE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## 2-4 サウンドモードの選択と調整

1. (C) ボタンを数回押しして SOUND MODE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押し、「STANDARD」「MOVIE」「MUSIC」「USER MODE」のいずれかを選択します。
3. 選んだ項目の数値を ◀/▶ ボタンで調節します。
4. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## メインメニュー 2 / 音声

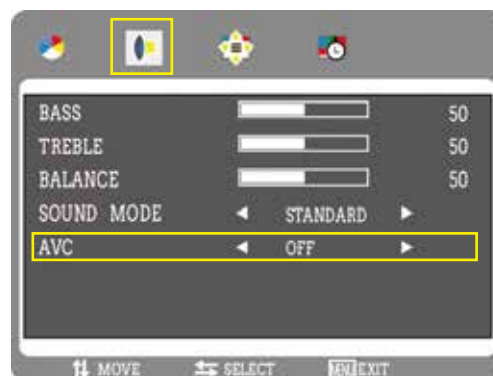

## 2-5 自動音量設定

1. (C) ボタンを数回押しして AVC を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで ON と OFF を切替えます。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## メインメニュー 3 / 時間設定



## 3-1 スリープタイマーの設定

1. (C) ボタンを押して SLEEP TIMER を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで 15 分、30 分、45 分、60 分、OFF のいずれかを選択します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## 3-2 言語設定

1. (C) ボタンを数回押しして LANGUAGE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押し、言語を選択します。日本語がない為、基本「ENGLISH」のままご使用ください。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

## メインメニュー 3 / 時間設定




## 3-3 メニュー画面位置の調節（水平方向）

1. (C) ボタンを数回押しして H-POSITION を選択します。
2. ◀/▶ ボタンでメニューを水平方向に移動させます。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。


## 3-4 メニュー画面位置の調節（垂直方向）

1. (C) ボタンを数回押しして V-POSITION を選択します。
2. ◀/▶ ボタンでメニューを垂直方向に移動させます。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

メインメニュー 3 / 時間設定

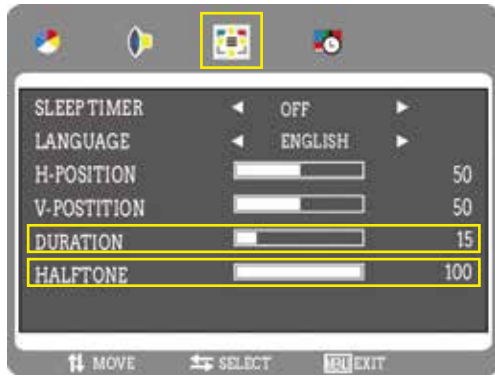

メインメニュー 4 / オプション

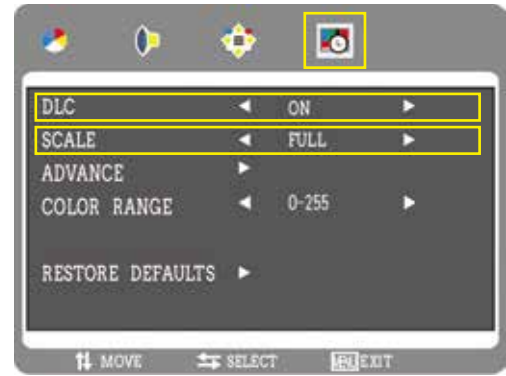

3-5 メニュー画面の表示時間

1. ⌂ ボタンを数回押して DURATION を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで表示時間（秒）を設定します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

3-6 メニュー画面の透明度

1. ⌂ ボタンを数回押して HALFTONE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押し、透明度を調節します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。


4-1 動的輝度制御 (Dynamic Luminance Control)

1. ⌂ ボタンを押して DLC を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで ON か OFF を選択します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。


4-2 スケールの設定

※ SCALE で設定できる項目は、FULL のみとなります。

メインメニュー 4 / オプション

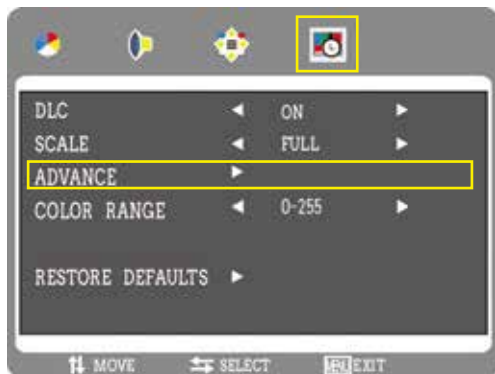

メインメニュー 4 / オプション

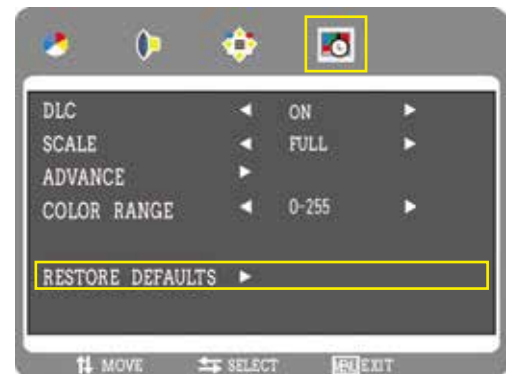

4-3 アドバンスの設定

1. ⌂ ボタンを数回押して ADVANCE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンで NOISE REDUCTION (ノイズ除去) を表示させます。
3. ◀/▶ ボタンで LOW/MID/HIGH/OFF を切替えます。
4. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

4-5 メニュー設定の初期化

1. ⌂ ボタンを数回押して RESTORE DEFAULTS を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押すと設定が初期化されます。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

4-4 色範囲の設定

1. ⌂ ボタンを数回押して COLOR RANGE を選択します。
2. ◀/▶ ボタンを押し、色範囲を選択します。
3. 目 ボタンを押してメインメニューに戻ります。

# 保証書

日本セキュリティー機器販売株式会社は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。  
本製品は人命にかかわる医療機器等の用途には使用しないでください。  
高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。

その場合、その結果に対する損害賠償責任について弊社は負担いたしません。  
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。  
ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。  
(修理を依頼される場合の往復の送料はお客様のご負担となります)  
1.本保証書がない場合

2.本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店の印字等の記入がない場合、または購入先や購入日が改ざんされている場合  
注:太枠※印の項目)は必ず記入願います。

3.取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障および損傷である場合

4.ご購入後の輸送・移動・移設・落下による故障および損傷

5.火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびそのほかの天変地異など、外部に原因がある故障および損傷である場合

6.他の機器との接続に起因する故障・損傷である場合

## ■初期不良交換、修理の手続き

- 保証期間発生日より1ヵ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。
- お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。  
(送料については弊社負担とさせていただきます)  
ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。  
また、当サービスをご利用いただくには、お買い上げ商品のすべての付属品が揃っていることが条件となります。
- 弊社では、出張修理あるいは不具合原因の現地調査は行っていません。
- 弊社ではセンドバック(先に修理依頼品または不具合品をお送りいただき、弊社より修理完了品または初期不良交換品をご返却する)方式でのみ、対応を行っております。
- 修理費用については販売代理店や購入店を通しての対応となります。



## 注意

- 電源は家庭用AC100V(50Hz/60Hz)のコンセント以外で使用しないでください。また、タコ足配線はしないでください。火災、感電の原因となります。
- 必ず付属のACアダプターを使用してください。
- ACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり加工したりしないでください。  
重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると、コードを傷め、火災・感電の原因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、異臭がするなどの異常があるときは使用しないでください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 動作環境範囲外で機器をご利用にならないでください。
- 本機を改造あるいは、分解しないでください。火災・感電の原因となります。  
また、内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。
- 長期間使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。
- 落雷の恐れがある場合は、すみやかに本機を停止させ、コンセントからACアダプターを抜いてください。(停電時のブレーカーの入り切りによる突入電流が原因で故障する場合があります。)
- 本機を次のような場所での使用や保管はしないでください。
  - 直射日光のあたる場所 ●特に高温低温になる場所 ●温度変化の激しい場所
  - 振動の多い場所 ●油煙、湯気、湿気があたる場所 ●静電気が多く発生する場所
  - 強い磁気や電磁波が発生する装置(発電機やアンパ)が近くにある場所
  - 機器の仕様と合わない不安定な場所や、落下の危険がある場所
- 本機を移動、移設させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き通電停止の状態になってから配線を抜いて下さい。
- 金融機器、医療機器など人命に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。



## 録画機についての注意

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本機の通風孔をふさがしないでください。  
内部に熱がこもり、機器の不良や火災の原因となることがあります。  
内蔵の記憶媒体は高温に弱い場合もあるため、適度な換気が必要です。
- 3年に一度を目安に内部の清掃や稼働点検を販売店に依頼してください。  
なお、内部清掃点検費用については、販売店にご相談ください。
- 主に録画装置に使用している記録媒体としてのハードディスクは、永久的に使用可能な媒体ではありません(消耗品扱いとなります)。  
次の留意点踏まえたうえでご利用ください。
  - 衝撃、振動をあたえないでください。
  - 電源の入り切りを頻繁に行わないでください。
  - 推奨環境:周辺温度25℃以下
  - 稼働時間18,000時間を超えた場合は交換を推奨します。
  - 録画データや運用設定などは必要に応じてバックアップをおこなってください。
  - 本機の利用に際し、故障や誤動作、不具合などによってデータの消失などの障害が発生しても、弊社では保証しかねることをあらかじめご了承ください。

## ■ご注意

- 本機の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 本機のパッケージ等に記載されている機能、性能値は当社試験環境下での参考測定値であり、お客様環境下での性能を保障するものではありません。  
また、バージョンアップ等により予告なく性能が上下することがあります。
- ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア)、外観に関しては将来予告なく変更されることがあります。
- ソフトウェア(ファームウェア)、更新ファイル公開を通じた修正や機能は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に關しての保証は一切ありません。
- 一般的にインターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要となります。
- 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末の台数、機能、回線の使用率などについて設定を行っている場合がありますので、通信事業者と端末機器の導入に際して契約内容などをご確認ください。このため弊社機器はすべての公衆網との接続を保障するものではありません。  
通信事業者側の環境においては通信機能を有効にできない場合もありますのでご了承ください。
- 公衆網に関連してDDNSサーバーのサービスを利用できる機器については、サーバーの臨時メンテナンスや、サーバー設備の障害、やむをえない事情によるサービス提供の停止、などの理由によりサービスを継続的に提供できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
- 本機及び弊社製品は日本国内での利用可能な製品であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。  
また、ご利用の際は各地域の法令や政令、ガイドラインなどに従ってください。

## ■免責事項

- お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。
- お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保障いたしません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

製品保証書	
※保証期間	ご購入日 年 月 日 より <b>1年間</b>
製品型番	<b>見本 NS-HD8M</b>
※製造番号 シリアル NO.	
※お客様 連絡先	お名前
	ご住所
※ご購入 代理店様 所在地	

## 株式会社 NSK

〒461-0043 名古屋市中区大幸 1 丁目 10-15

弊社 HP : <https://www.n-sk.jp>

お問合せ Mail : [hp@nsk-sec.co.jp](mailto:hp@nsk-sec.co.jp)