


【2M. AHD 4CH ビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	4CH. AHD) AHD5. 0/AHD4. 0/AHD2. 0/AHD1. 0/1944P (20) 1440P (30) /1080p (30) /720p (60)、BNC CVBS) 1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ
	映像出力	1×HDMI (HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC (Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
	ディスプレイ解像度	1920x1080、1280x1024、1024x768
録画	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps(1080p)、120fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
再生	表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(×7)
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、イベント(モーション/センサー/ビデオス)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
	再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485/UTC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)
	消費電流	0.36A/DC12V(HDDなし)、0.83A/DC12V(HDD×1)
	使用条件	5~40℃/20~80%RH
	外形寸法	254(W)×43(H)×217(D)mm/約1.5Kg(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	自動バックアップUSB-HDD、時刻補正用GPSユニット(NS-5011GPS)

■外形寸法

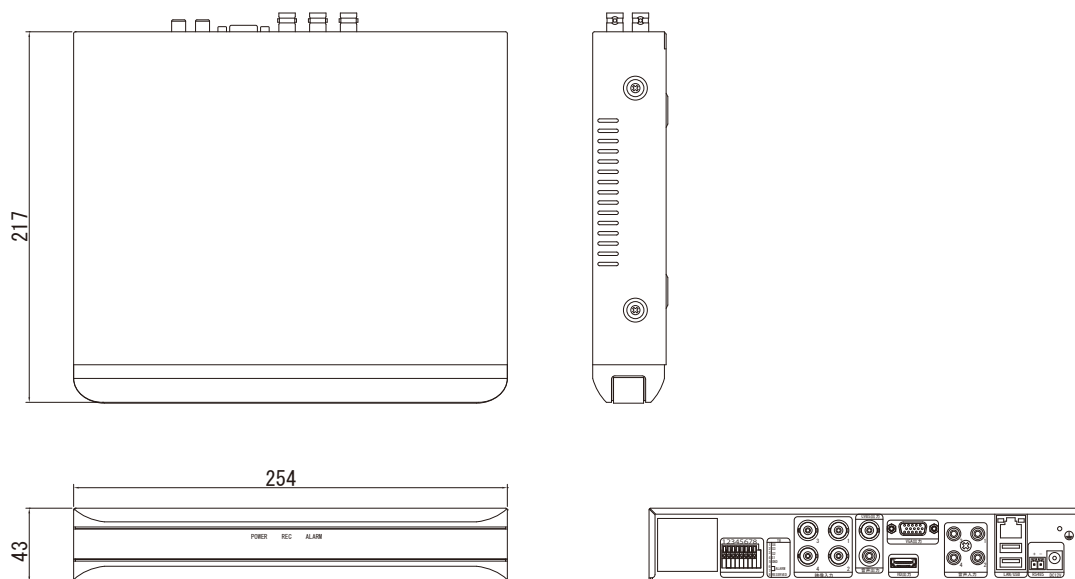

20211202

単位：mm

NS-6045AHR

NSK 株式会社 NSK