
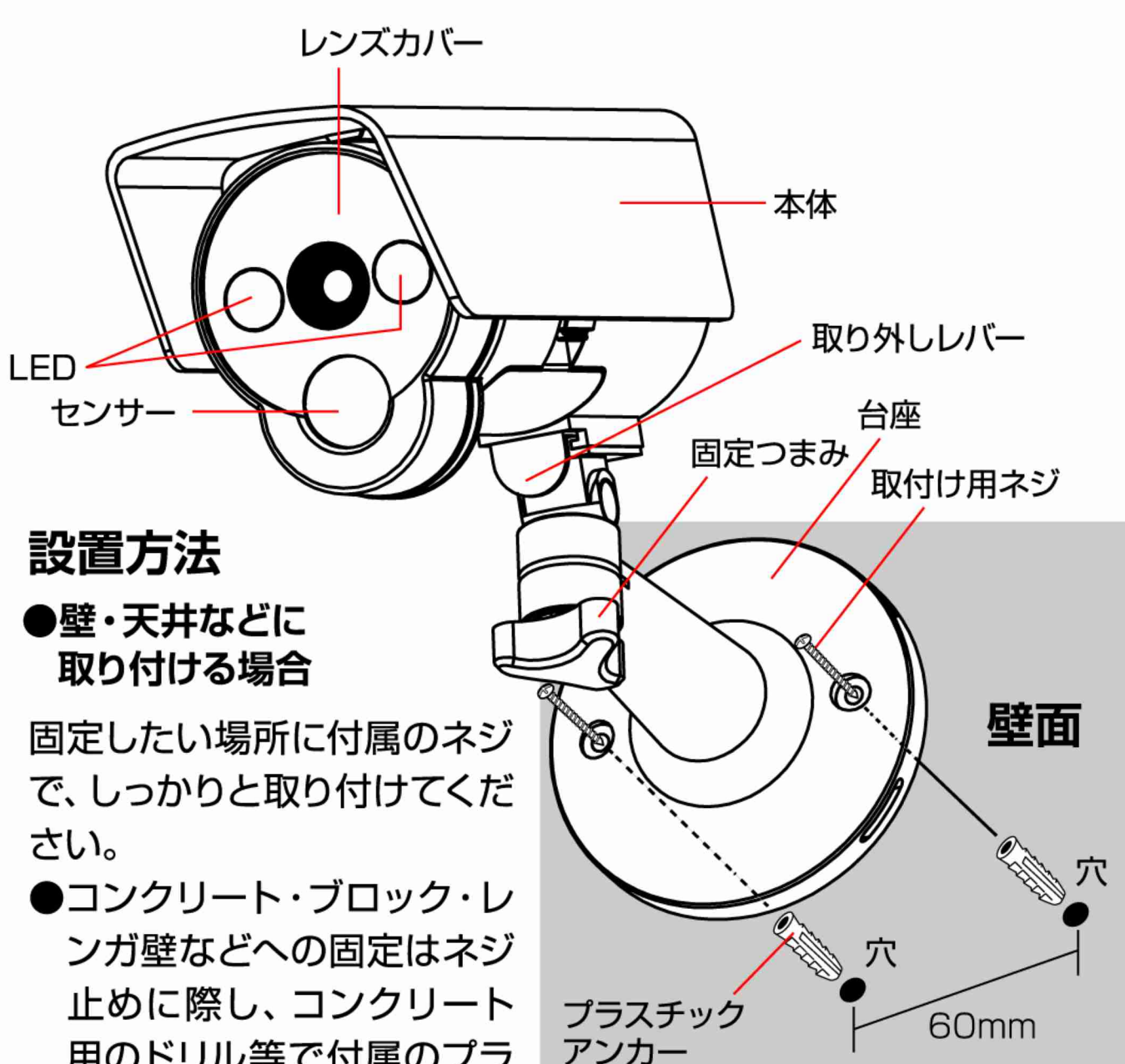


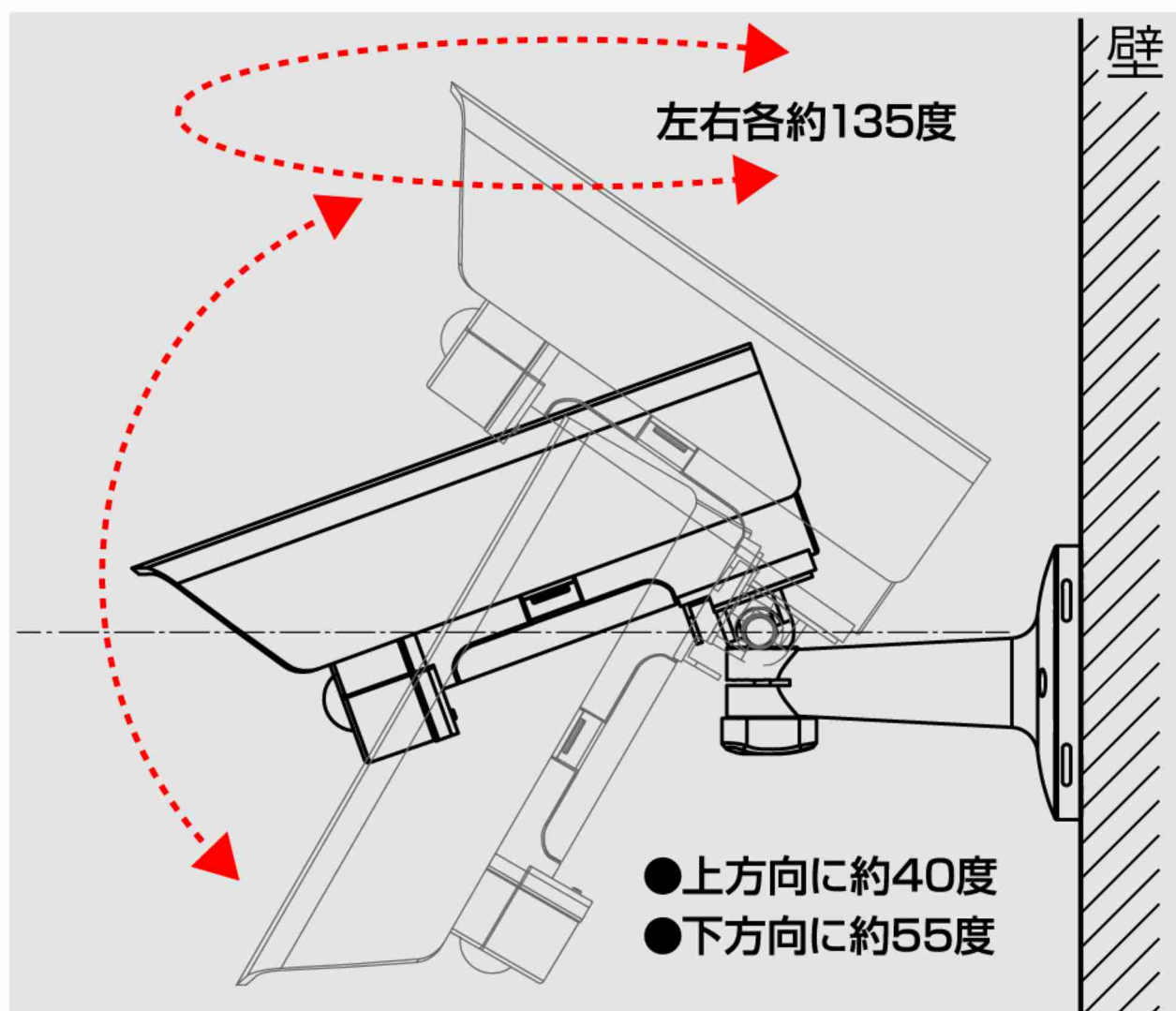

設置方法

●壁・天井などに 取り付ける場合

固定したい場所に付属のネジで、しっかりと取り付けてください。

●コンクリート・ブロック・レンガ壁などへの固定はネジ止めに際し、コンクリート用のドリル等で付属のプラスチックアンカー（約直径7mm）が入る大きさの穴（深さ28mm以上）を空けてください。穴にアンカーを差し込み、このアンカーにネジを回していくと、アンカーの中にきっちりネジが固定されます。

●石膏ボードや薄い板への固定は必ず下地処理（石膏ボード用アンカーの設置等）を行ってから取り付けてください。

※取り付け後、本品が脱落しないことを必ず確認してください。

※角度を固定する時は一度固定つまみをゆるめてから、角度を決めて、固定つまみを締めてください。

※天井への取り付けは可能ですが、カバーの向きに関わらず、防水性は損なわれます。

※固定つまみは、根元まで締めても本体が手で動くことがありますが、振動や衝撃がない通常の使用環境では問題ありません。

●柵・柱などに取り付ける場合

①台座側面の穴に市販の結束バンド（幅1cmまでのもの）を通してください。**※結束バンドは付属していません。**

②取り付ける場所に巻き付け、結束バンドの先端を固定部に差し込み、固定してください。

③取り付け後、本品が脱落しないか十分確認してからご使用ください。

