


# 【220万画素AHDボックスカメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力 /1080P (25/30)、CVBS (出力) 1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS出力切り替えはメニュースイッチまたはUTCにて設定します
有効画素数	1944 (H) × 1092 (V) 212 万画素
最低照度	0.0001Lux
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ (DCタイプ) 付属 f2.8~12mm/F1.4~360 *レンズ交換可 水平画角100°~29°/垂直画角75°~18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~×30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA (MAX150mA)
使用条件	-30°C~+40°C/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	59(W) × 63(H) × 128(D)mm / 384g (本体・レンズ/突起部含む)
付属品	広角バリフォーカルレンズ、ACアダプタ (DC12V/1A)

## ■外形寸法

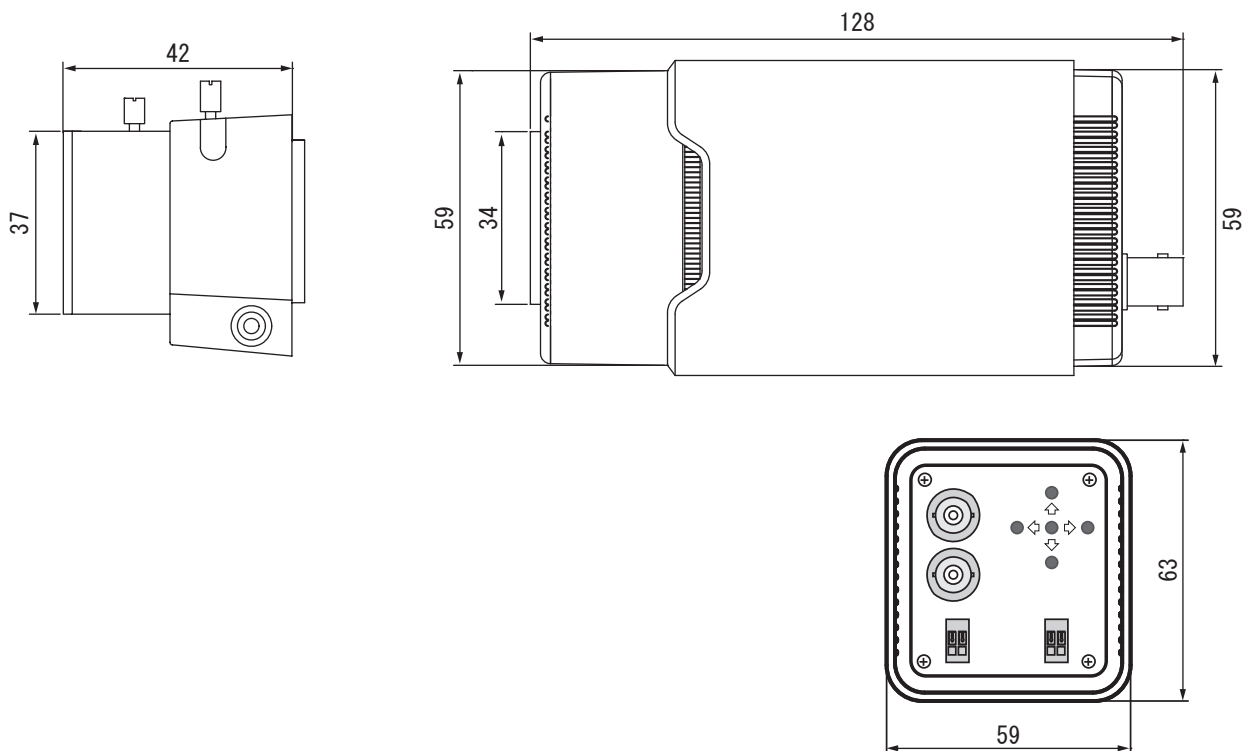

(単位 : mm)

NS-AH622C

 株式会社 NSK