


【5M ピクセルオートアイリスレンズ（広角バリフォーカルタイプ） 仕様書】

■仕様

イメージサイズ	1/2.8型
解像度	5メガピクセル、IR対応
焦点距離	f2.8～12mm/F1.4
水平画角	101° ～35°
垂直画角	73° ～25°
フォーカス範囲	0.2m～∞
マウント	CSマウント
フランジバックフォーカル	12.65mm
光学バックフォーカル	6.52mm
使用温度範囲	-20℃～60℃
外形寸法/重量	φ 34 × 47.2mm/ 42g

■外形寸法

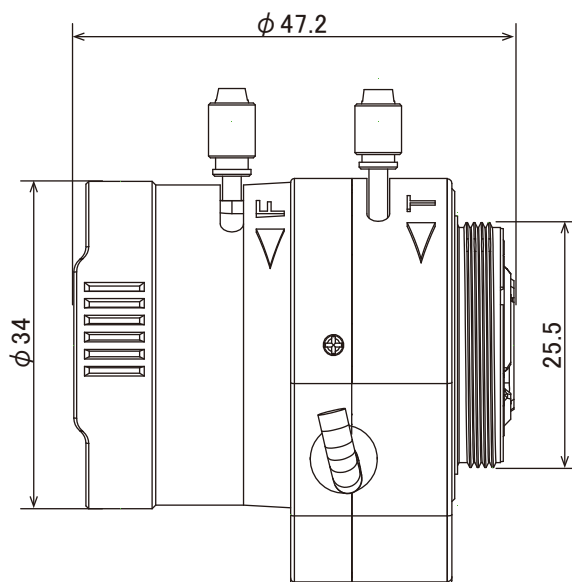

20220114

単位：mm

A2V2812001

 株式会社 NSK