


【5M ピクセルオートアイリスレンズ（広角バリフォーカルタイプ） 仕様書】

■仕様

イメージサイズ	1/2.7型
解像度	5メガピクセル、IR対応
焦点距離	f2.8~12mm/F1.4
水平画角	101° ~35°
垂直画角	73° ~25°
フォーカス範囲	0.8m~∞
マウント	CSマウント
フランジフォーカル	12.526mm
バックフォーカル	6.69mm
使用温度範囲	-20°C~60°C
外形寸法/重量	φ34×49.8mm/ 51g

■外形寸法

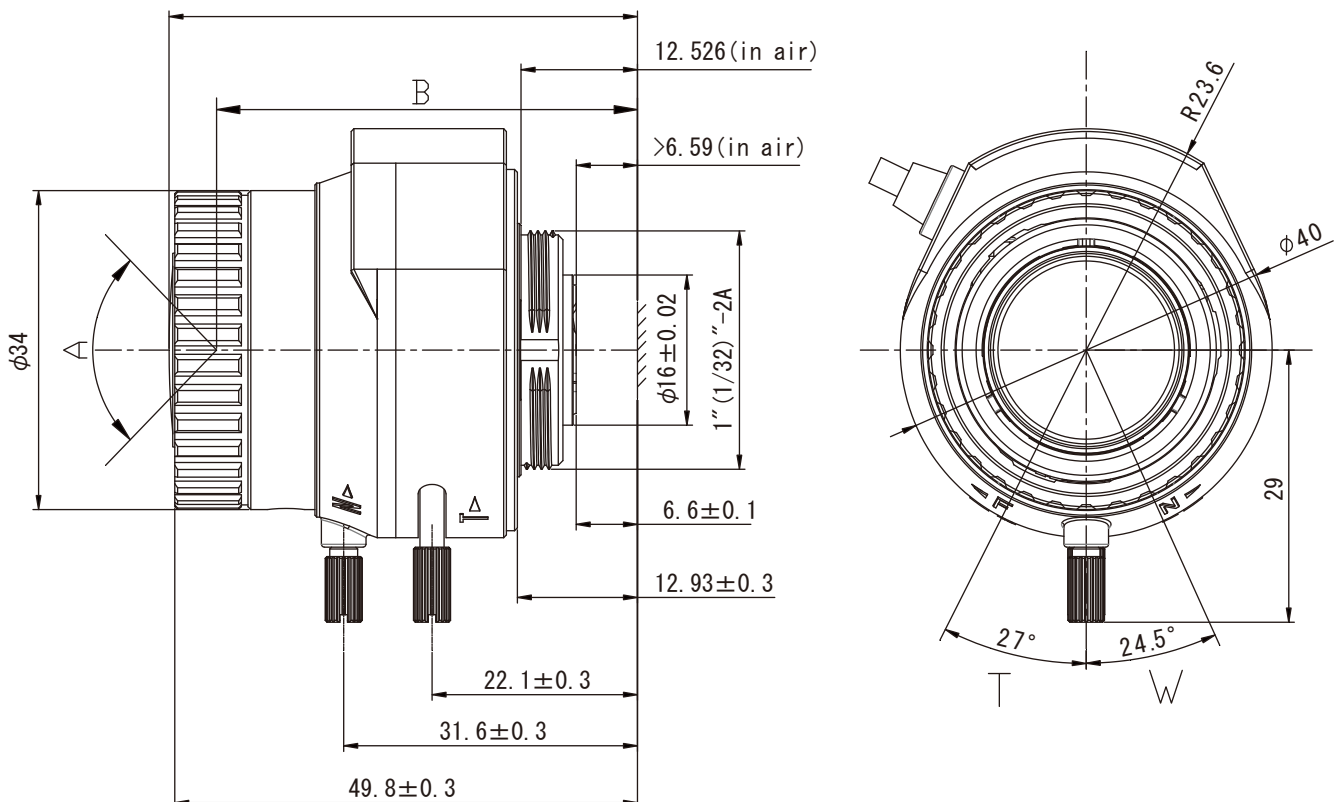

20230316

単位 : mm

A2V2812003

 株式会社 NSK