

EA864CE-10C
DWA20BD

ワイヤレスインターホン 玄関子機セット



JAN : 4975584 703028

EA864CE-18A
DWA20BR

ワイヤレスインターホン 室内機(子)セット



JAN : 4975584 703035

EA864CE-19
DWA20R

ワイヤレスインターホン 増設用 室内機(子)



JAN : 4975584 703059

EA864BB-10B
DWA20D

ワイヤレスインターホン 増設用 玄関子機



JAN : 4975584 703042

製品仕様

品名	ワイヤレスインターホン 室内機(親)		ワイヤレスインターホン 増設用 室内機(子)	ワイヤレスインターホン 増設用 玄関子機
型番	—		DWA20R	DWA20D
標準規格	ARIB STD-T101準拠			
周波数(MHz)	1895.616~1902.528 (1.728MHz step)			
無線通信方式	時分割多元接続方式			
電波到達距離(m)	約100(見通し)			
子機増設	室内機(親)に対して最大5台(室内機(子) 3台 + 玄関子機 2台)登録可			
電源	専用ACアダプター 入力:AC100V(50/60Hz) 出力:DC6V/0.5A	ニッケル水素電池 2.4V(500mAh) 専用ACアダプター(充電用) 入力:AC100V(50/60Hz) 出力:DC6V/0.5A	単3アルカリ乾電池 2本	
消費電力(W)	0.66(通話)/0.53(待機)	0.1(通話)/0.01(待機)	—	
充電時間	—	約10時間	—	
連続通話時間	—	約5時間	3分間	
待受時間	—	約100時間	—	
電池寿命	—	—	約1年※1	
着信音	室内機(子)用3種類/玄関子機用2種類	3種類	—	
防水性能【保護等級】	—	IPX4(防沫型)	IPX3(防雨型)	
使用温度範囲(℃)	-10~+40		-10~+50	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	120×60×24.4		131×98×33	
質量(g)	約80(壁掛けスタンドを除く)	約120(壁掛けスタンドを除く)	約230(電池除く)	
付属品	ACアダプター(コード長1.8m)×1個/ 壁掛けスタンド×1個/壁取付用ネジ×2本/ 室内機ボタンラベルシート×1枚	ACアダプター(コード長1.8m)×1個/ 壁掛けスタンド×1個/壁取付用ネジ×2本/ 室内機ボタンラベルシート×1枚/充電電池パック×1個	取付台×1個(本体に装着済み)/ 小ネジ×2本/壁取付用ネジ×2本/アンカー×2本	

※1 10秒間の通話を1日5回行った場合の計算値。※親機のみ販売はありません。

ご購入前に

親機の設置場所を工夫することで、子機同士は最大200mまで通信が可能になります。
※電波妨害のない環境において。

距離が離れていたり、100m以内でも、間に次のような障害物がある場合や、環境により、電波が弱くなってブツブツ音、通信の途切れが起きて使えないことがあります。

障害物

環境

■ 金属製のドアや雨戸(シャッター)
■ 壁を何枚も隔てたところ
■ 複層ガラスの窓
■ コンクリートやトタン製の壁
■ アルミ箔入りの断熱材が入った壁

■ テレビ、ラジオ、パソコン、FAX、電波式送信機や受信機など電波を発している家電製品やその他のOA機器が近くにある場所

■ 夜間のシャッターの戸締り
■ テレビ、ラジオ、携帯端末の電波塔が近くにある場合
■ 近くでPHSを使用している場合
■ 各機器をそれぞれ別の階や家屋などで使う場合

本製品を設置する際のご注意

既設ドアホンの配線にはAC100Vが通電されている場合があります。その場合は感電の原因となりますので、販売店、電気工事店などの専門の方に工事を依頼してください。

玄関子機

■ フラットな壁面に垂直に取り付けてください。
■ 取付台と壁面(平坦な面)に大きな隙間なく密着した状態で取り付けてください。
■ 凹み面に取り付ける場合、脱着の為に取付台の周囲に十分なスペースが必要です。(必要なスペースは、深さ:取付台厚み5~6mm程度、上下方向:3~5mm程度です)

!

本機は、報知・連絡用で、侵入の阻止や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはご使用いただけません。発生した被害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

電波について

本製品は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備です。
(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB-STD-T101」準拠)

1.9-D

この製品の使用周波数に関するご注意

■ この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ご購入店、当社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。
■ この製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入(テレビ映像にモザイク状のノイズが発生)する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。
■ 無線LANとは周波数が異なるので混信することはありません。

本製品は、日本国内でのみ使用できます。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

EU RoHS 指令 準拠

EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

DXアンテナ株式会社

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S 1 8 4

2020年10月作成

NZ-EZ-CZ3 ㊞

製品に関するお困りごとを解決!

DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒



カスタマーセンター

0570-033-083

ナビダイヤル

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■ 受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■ 一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

土・日・祝日もご利用ください!

DELATEC

家族みんなと、つながる安心。

ワイヤレスインターホン



室内機(親)

室内機(子)



玄関子機

ライフスタイルに合わせて選べる、多彩

POINT
1

一斉呼び出し・一斉アナウンスが可能

一斉呼び出し・
一斉アナウンス
機能

室内機(親)・(子)の一斉呼び出しと
一斉アナウンスができます。

※玄関子機を除く。

一斉呼び出し



一斉アナウンス※



※一斉アナウンスでは、着信側から応答はできません。

POINT
2

個別に呼び出し・呼びかけが可能

個別
呼び出し・
呼びかけ

室内機(親)・(子)の個別呼び出し・個別呼びかけで
室内電話としてもおすすめです。

※玄関子機を除く。



- 「個別呼び出し」指定した相手と通話。
- 「個別呼びかけ」通話/終了ボタンを押さずに応答。

POINT
5

シーンに合わせて、子機の増設が可能

+ 増設
対応

室内機(親)

1台

+

室内機(子)

最大3台

+

玄関子機

最大2台

=

子機接続

最大5台

室内機(親)・玄関子機



+


増設用 室内機(子)



3台

さらに玄関子機を1台増設可能。

ご家庭におすすめ

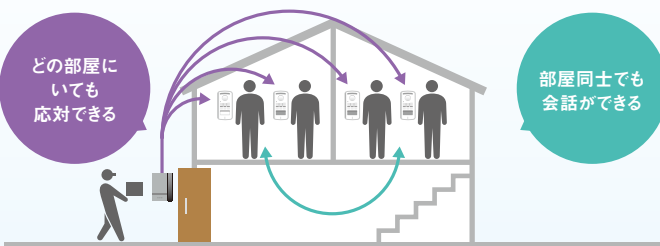

室内機(親)・(子)



+


増設用 玄関子機



2台

さらに室内機(子)を2台増設可能。

店舗併用住宅や二世帯住宅におすすめ

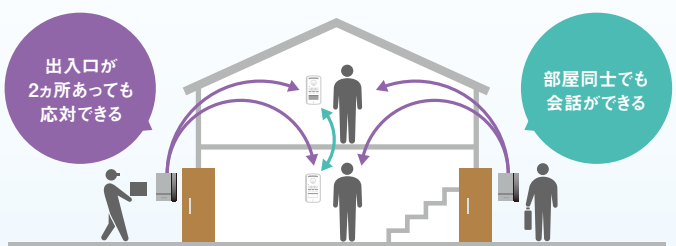

他にも便利な機能をご紹介します



玄関着信拒否モード

見守られている人は訪問客があっても対応できません。そういう方のために、玄関子機からの着信があっても、着信音が鳴らないモードです。※設定が必要です。



不在着信表示

呼び出してもご家族が出られなかったら、見守られている人は不安になることも。不在着信表示が残るので、後で用件を確認できて安心です。

な機能。

POINT
3

持ち運びOK



充電式



生活防水
タイプ

コンパクトで持ち運びできる
室内機(子)で使いやすさアップ!



室内機(子)約10時間の充電で

待受 | 約**100**時間

通話 | 約**5**時間



生活防水
タイプ

室内機(子)は生活防水仕様
(IPX4・防沫型)だから、水場でも安心。

ベランダや
お庭でも
応答できる



POINT
4

ご高齢者様にも安心!便利!



緊急呼び出し
モード

高齢者の方も安心してご使用いただける、
見やすい着信ランプ・大きなボタン。


大きく
見やすい
着信ランプ



緊急呼び出しモード

室内機(子)のみ

通話/終了ボタンを押すだけ
で緊急度を伝えられます。

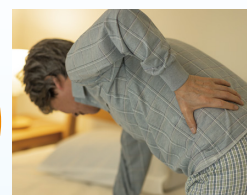

※「通話/終了」ボタンを「緊急呼び出し」
ボタンに割り当てる設定が必要です。

大きく押しやすい
通話/終了ボタン

通話/終了ボタンを
押すだけ

POINT
6

電池長持ち※1



工事
不要



防雨
タイプ

玄関子機の消費電力を削減し、
より長持ちに!

電池寿命※2

最大**12**ヵ月

単3アルカリ乾電池
2本使用



ワイヤレスで
配線工事不要



防雨
タイプ

玄関子機は防水仕様(IPX3・防雨型)
だから、屋外でも安心。

※1 当社従来機と比較。※2 1回の呼び出し動作で応答して、約10秒間の通話を1日5回する場合。

POINT
7

遠くまで電波が届く




増設
対応

100
m

見通し距離
100m

室内機(親)を中継することで
通信距離が最長200m!

※電波妨害のない環境において。玄関子機・室内機(子)を追加した場合のイメージです。

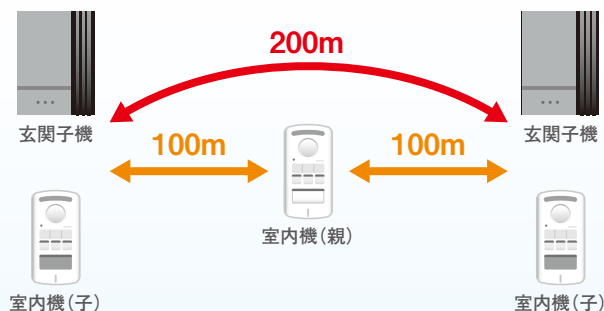

サイレント モード

室内機(親)は、一番離れた子機間の中央に設置することで、通信距離を最大限に生かします。
室内機(親)を中継器のように使う場合に、警告音や着信ランプの点灯をOFFにできます。

キーロック

室内機(子)は持ち運び可能。
ポケットなどに入れているとき誤動作しないよう、キーをロックすることができます。



卓上スタンド・ 壁掛けスタンド

従来品より安定感アップ!
取り付ける向きを変えるだけで、卓上スタンドとして使用したり、壁掛けスタンドとして使用したりできます。

