

# ELPA

## 窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知

- ASA-W13-N2P(W)
- ASA-W13-N2P(DB)
- ASA-W13-N4P(W)
- ASA-W13-N4P(DB)



取扱説明書

屋内用

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### ⚠️ ご注意

本品は強盗、盗難、空き巣等の被害を必ず防ぐことを保証するものではありません。万一、損害などが発生しましても当社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本品について

#### ⚠️ 警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴覚に影響を及ぼす原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

#### ⚠️ 注意

- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】

### 電池について

#### ⚠️ 警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れてはいけません。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の方向を正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 電池は口の中に絶対に入れてはいけません。
- 電池を飲み込むと危険ですので、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、電池を飲み込んだ際は、すぐに医師に相談してください。

#### ⚠️ 注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池を傷つけたりしないでください。
- 電池の外装に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

### 使用上のご注意

- 両面テープ(防犯警報ステッカー)は粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。
- 両面テープ(防犯警報ステッカー)を剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 一度ガラス面などに取り付けた本体を剥がすと粘着力が低下している場合があります。再度取り付ける場合は落下などに十分注意してください。
- 木材や金属など、ガラス以外の材質に取り付けると衝撃を検知できません。必ず、ガラス面に貼り付けてご使用ください。
- 凹凸が大きい装飾ガラスは一部取り付けできない場合があります。
- 月に一度は確認のために作動テストを行うことをおすすめします。長期間ご使用の場合は、こまめに確認をしてください。


## 仕様

検知方式	衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)		
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)		
電池寿命	約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。		
音量	約90dB/50cm		
本体サイズ(約)	幅33×高さ93×厚さ8(mm)(最大値)	マグネットサイズ(約)	幅11×高さ32×厚さ8(mm)(最大値)
重量	約26g(電池除く、マグネット含む)		
使用温度範囲	0℃~40℃(屋内専用)		
付属品	両面テープ(防犯警報ステッカー)		

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


## 各部の名称

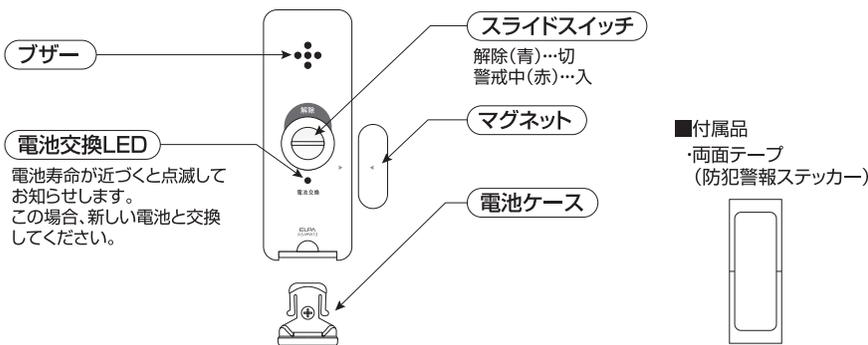

## 電池の入れ方




## 取付方法

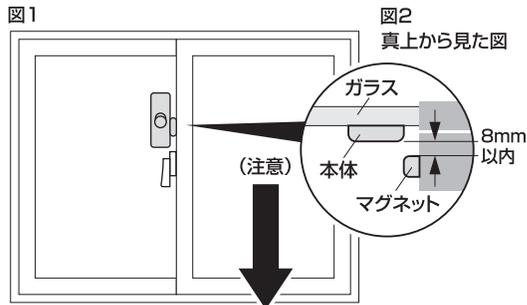

引き違い窓の場合、本体を貼っていない方のガラス面についてはガラス破壊・衝撃を検知できません。こちらのガラス面には衝撃検知タイプ[ASA-S11-N2P/N4P]を取り付ける事をお勧めします。

鉄製の窓枠やドアに取り付ける場合、マグネットの磁力が影響を受けて正常に動作しない場合があります。このような場合には、マグネットと取り付け面の間に市販の両面テープを厚さが3mm~5mmになるように重ねて貼る事で改善されます。

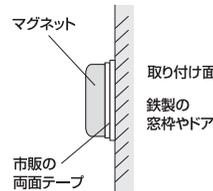

- 注) [図1]のような引き違い窓に取り付ける場合、本体を貼っているガラス面の破壊・衝撃しか検知できません。
- [図1]のように窓ガラスのクレセント錠付近で取り付け位置を決めます。
  - 本体とマグネットの距離が8mm以下になるようにして、本体の▶マークとマグネットの◀マークが向き合うようにセロテープなどで仮止めし、窓の開閉に支障がないことをご確認ください。
  - 仮止めした後、正しく動作するか確認してください。
    - 動作確認方法(衝撃検知)  
本体をガラス面に押さえ付け、周囲をコイン等の金属で軽く叩いてください。
  - 本品を取り付ける前に、設置面の水気や汚れを中性洗剤・アルコール等できれいに拭き取ってください。
  - 付属の両面テープ(防犯警報ステッカー)を剥離紙から剥がし、無地の面を本体裏側へ、イラスト面を窓へ貼り付けてください。  
※本体の天地を逆方向で取り付ける場合には、窓の外から見てイラストが逆さにならないように両面テープ(防犯警報ステッカー)を貼り付けます。
  - マグネットの剥離紙を剥がして取り付けます。



無地の面  
本体裏側に貼り付けます

イラスト面  
ガラス面に貼り付けます

※シールの上下方向にご注意ください。

## ご使用方法

- スライドスイッチを上側(警戒中)に移動させると、ピツという確認音が鳴り警戒状態になります。
  - (衝撃を検知した場合)窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知するとアラームが約25秒間鳴り続けます。
    - 雨や風、大型車両の通行等による振動では動作しません。
- 【窓やドアが開いた場合】マグネットと本体が約8mm以上離れるとアラームが鳴り出します。
- すぐにマグネットを近づけても約25秒間はアラームが鳴り続けます。
  - マグネットと本体が約8mm以上離れた状態では、約25秒のアラームをくり返します。
- アラームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側(解除)に移動させてください。