


特 長

- ・マグネットセンサーで窓・ドアの開閉を感知。
- ・コンパクトなのに大音量で空巢・強盗を威嚇します。
- ・簡単設置コードレス式
- ・両面テープで貼るだけ設置。両面テープ付。
- ・屋内用
- ・机や金庫などの防犯にもご使用いただけます。



各部の名称

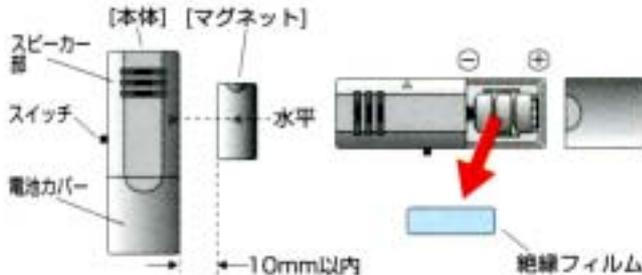

仕 様

- ・電 源...アルカリボタン電池 (LR44) 3個(付属)
- ・電池寿命...アラーム:連続 約 30分間
待機時:連続 約 6ヶ月
- ・アラーム音量...約95dB / 0.1m
- ・サ イ ズ...本 体:22 X 58 X 20(厚み)mm
センサー:12 X 22 X 12(厚み)mm
- ・重 量...本体:約15g、センサー:約 5g

使用方法

- ・本体のスイッチをOFFにしてください。
- ・付属の両面テープを使用し、本体とセンサーを窓枠やドアに設置してください。
- ・両面テープの貼り付け場所のほこり等はきれいに取り除いてください。
- ・本体とセンサーの 印が向き合い、間隔が10mm以内になるようにして、双方が水平になるよう設置してください。
- ・本体のスイッチをONにして、設置窓やドアを開閉し、正常に作動するか確認してください。
- ・アラームを止める時は、本体スイッチをOFFにするか、窓やドアを閉じて下さい。

電池の交換方法

- ・上図のように本体の電池カバーをスライドさせて外します。
- ・電池の電極を確認し、アルカリボタン電池3個を挿入します。
- ・電池カバーを元のとおり確実に閉めてください。
- ・*ご購入時は、テスト電池が内蔵されています。
- ・絶縁フィルムを取除いてからご使用ください。

使用上の注意

- ・電池交換の際は、古くなった電池と新しい電池をまぜたり、違うメーカーの電池を組み合わせて使用しないでください。
- ・長時間誤使用にならないが場合は、電池を取出して保管してください。
- ・本品は屋内用ですので、直射日光や雨などが当たる場所、湿気や埃の多い場所では使用しないでください。
- ・無理な力や衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。
- ・強力な音を発しますので、耳元で鳴らさないでください。
- ・ご使用になる前に、必ずテストを行い アラームがなることを確認してください。
- ・付属の電池はテスト用です。寿命が短い場合がありますので、新しい電池をご用意ください。
- ・両面テープの貼り付け場所のほこり等はきれいに取り除いてください。
- ・両面テープがはがれやすい場所は避けて設置してください。
- ・設置後、湿度や温度の変化などにより、粘着力が弱くなる場合があります。
- ・市販の両面テープで張替えてください。
- ・事故や犯罪・強盗・トラブルなどの被害を完全に防ぐものではありません。
- ・万一事故・犯罪・強盗・トラブルなどが発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・予め、ご了承ください。