

## 赤外線センサー音声案内機(トークナビⅡ)

乾電池式なので面倒な配線もなく、どんな場所にも簡単設置!



881-86  
(EA864CG-1)

- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
- メッセージを自由に録音・再生。
- 電源のない所で乾電池のみで使用可能。
- 防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)
- ACアダプターに対応。(屋内)

### 使用方法




マイクを内蔵しているので、直接録音が可能。必要な音声その場で録音して再生する事ができます。



パソコン等の音声出力と接続することで、パソコンの音声や効果音も、クリアに録音できます。




人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

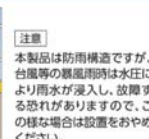

注意  
本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。


### 仕様

項目	仕様
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能	防雨構造
電源	単3アルカリ乾電池×4本(別売) 又はAC100Vに専用アダプター(別売)にて対応
電池寿命	連続使用時間1200時間
サイズ	100×340×45mm(録音・再生時)
重量	600g(乾電池除く)
動作温度範囲	-10℃~40℃
保存温度範囲	-10℃~50℃
検知方式	受動型赤外線検知方式
検知エリア	センサー検知エリア約8m
色	ポリウム可変 最小~最大80dB(1m前方)
録音方式	本体録音マイク / ライン入力
録音時間	最大10分
本体材質	ABS樹脂

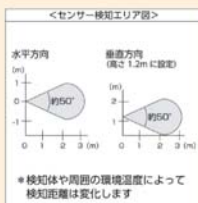

※本商品のセンサーは外気温と熱を持って動く物の温度差を検知する方式です。  
※使用状況や気象条件によっては正確に動作せず音声がない場合があります。万一、音声が出ない事により発生した事故等による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

### 寸法図 (mm)

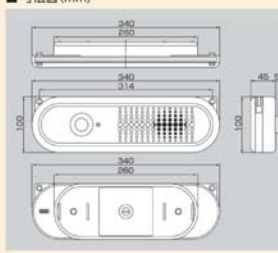

## 専用表示板



881-92 (EA864CG-12)



881-93 (EA864CG-14)



881-94 (EA864CG-15)



881-95 (EA864CG-16)



881-96 (EA864CG-13)



881-97 (EA864CG-17)



881-98 (EA864CG-18)



881-99 (白無地)(EA864CG-11)



※文字入れ承ります  
有効表示サイズ: 163×430mm

トークナビⅡ専用ウェブサイト <http://www.unit-signs.co.jp/products/talknavi2/>

表示板に合わせた音声等をご用意しました。専用ホームページから無料でダウンロードできますのでご利用ください。

## トークナビⅡ+壁面取付け金具セット

### 881-88 セット (EA864CG-2)

(セット内容)

- 壁面取付け金具
- 881-87  
サイズ: 50×224×39mm(板厚1.8mm)  
材 質: 鉄(シルバー塗装)  
(付属品) 固定ボルト2本、壁面取付プラグ・ネジ3本
- トークナビⅡ
- 881-86



これより先は、保護具を着用してください。


別売品・専用表示板 881-98 組合せ例

## トークナビⅡ+単管取付専用クランプセット

### 881-91 セット (EA864CG-3)

(セット内容)

- 穴空きクランプ
- 305-514 2個1組
- 単管径48.6mmφ用×2個
- 材 質: 鉄(クロメートメッキ)
- (付属品) 固定用ボルトM10×12 2本
- トークナビⅡ
- 881-86

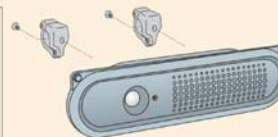

関係者以外立入禁止です。

別売品・専用表示板 881-92 組合せ例

## トークナビⅡ+三脚セット

### 881-891 セット

(セット内容)

- 三脚
- 387-231 ☆
- 高さ: 1230~2000mm調整可
- 受け皿
- 387-22
- 本体固定ボルトセット
- 881-712
- トークナビⅡ
- 881-86



これより先は、安全帯を使用してください。

### 三脚に

別売品・専用表示板 881-96 組合せ例

## コーン用トークナビ金具

### コーンに



### 881-85 セット

- サイズ: 100×120×39.4mm
- 材 質: 鉄(ユニクロメッキ)
- 重 量: 100g
- (付属品) タッピングビス4×10 1本  
ボルトM10×10 1本



■コーン(385-16) 4P-359  
■コーンライト(385-43) 4P-359

## トークナビⅡ+スタンドセット

### (EA864CG-4)

### 881-90 セット

(セット内容)

- 伸縮式スタンド
- 881-65
- サイズ: 305φ×680~1100mmH伸縮式
- トークナビⅡ
- 881-86



開口部があります。ご注意ください。

### スタンドに

別売品・専用表示板 881-95 組合せ例

### オプション品のご案内

#### 専用ACアダプター

AC電源にてご使用できます。



#### (EA864CG-30)

- 881-861A
- サイズ: コード長さ1.5m
- 入力電圧: 100V~200V
- 故障の原因となるので、屋外や水気のあるところでは使用しないでください。

#### 専用ラインコード

パソコンなどからの音声入力に。



#### 881-862

- サイズ: コード長さ1.8m

#### 単3形充電電池 P.438

- 398-35 NEW
- 4本1組