

EA864CH-3


(人感スイッチ)

可変マルチエリア採用

照明灯や監視カメラ等の起動スイッチとして

全天候型スイッチ(防雨構造で屋内・半屋外にも設置可能)

調 整 設定 スイッチ	検出方式	パッシブインフラレッド方式
	検知エリア	図参照
	電源電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	2W
	検知出力	大接点(無電圧1a)  小接点(無電圧1a/1b切替)
	動作(出力)時間	約2秒~約5分
	動作モード	約10Lxから∞Lx
	感度	約30~170%(中点時100%)
	接点切替	1a/1bの切替(小接点)
	小接点動作モード	大接点に連動/非連動の切替
	動作表示灯	赤色LED(大接点動作に同期)
	使用可能周囲温度	-20°C~+50°C
	配線接続	M3.5X6 セルフアップ端子式
質量	220g	
外観	本体:ABS樹脂(オフホワイト) カバー:PE樹脂	

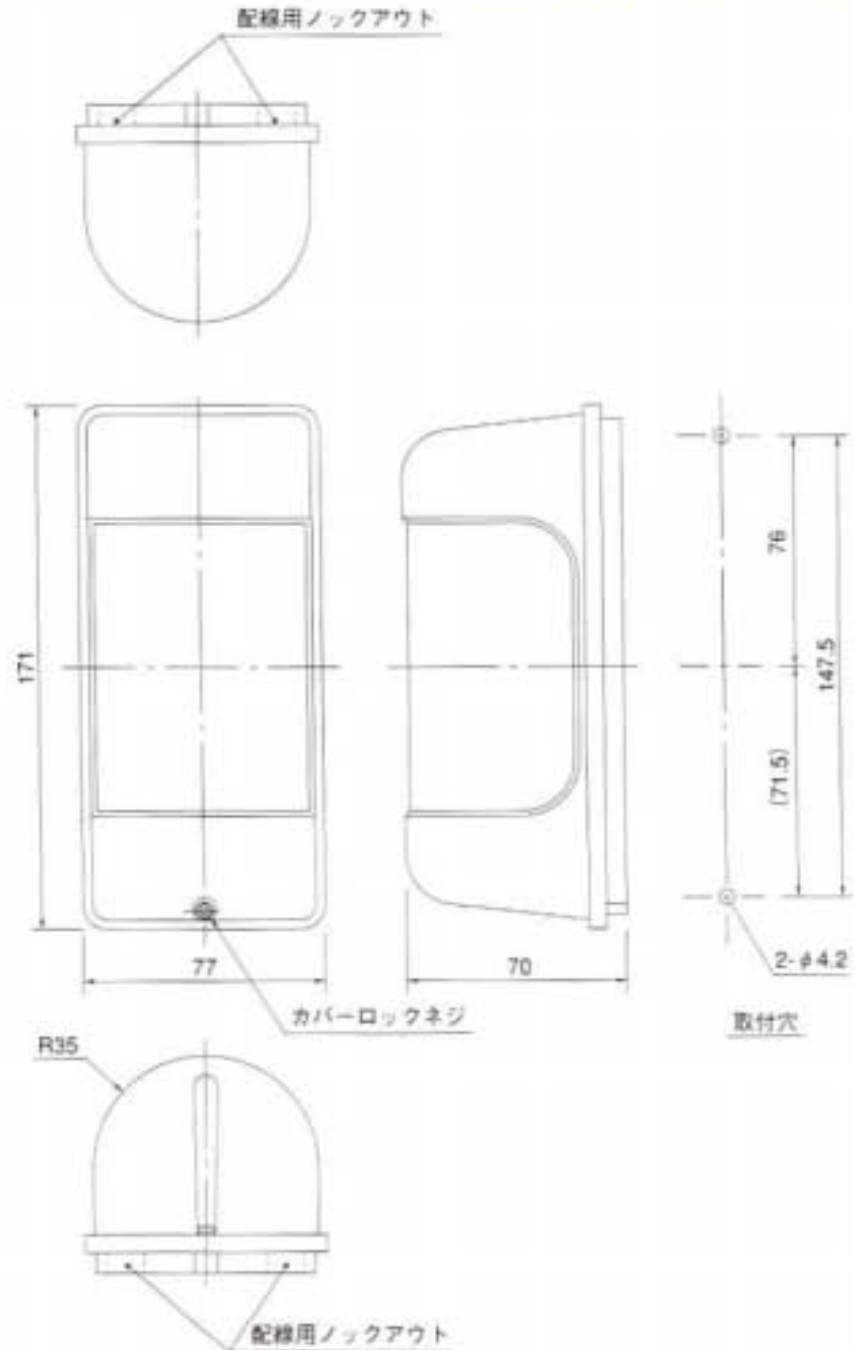

検知エリア図

