

NAST

前後進

VSシリーズ

ボイスアラーム

ピンポン ピンポン!!
フォークリフトが通ります。
ご注意ください!!

ブーブー!!
バックします。
ご注意ください!!



小型!! 大音量!!
最大音圧93dB

前進・後進
これ1台でOK!

2種類の音声収録

エンジン車からバッテリー車まで!

電圧に困らない。

DC12V ~ DC48V車まで対応!
(フリー電圧)

音量調整も楽々!!
外部ボリューム付
0 ~ 93dB



VS-01 特徴

- 音声コメント2種類
- DC12V~DC48V対応 (フリー電圧)
- 最大音圧 93dB (0~93dBまで調整可能)
- 外部でのボリューム調節可能
- 防水仕様 (本体のみ)

線 色	コメント内容
白 線	ピンポン ピンポン!! フォークリフトが通ります。ご注意ください!!
赤 線	ブーブー!! バックします。ご注意ください!!

製品概要

種 別	型 式	電 圧	最大音圧	音量調整幅	防雨性	音色数
音 声	VS-01					
メロディー／アラーム	MS-01	DC12V～ DC48V	93dB	0～93dB	有(IP25相当)*1	2
	MS-02					
	MSB-01					
	MSB-02					
	MSB-03					
ボリューム付チャイム	NSTC-12	DC12V	87dB	な し		1
スタンダードチャイム	NSTC-24/48	DC24V～DC48V				
	NSTC-12NV	DC12V				
	NSTC-24/48NV	DC24V/48V				


*1 本体のみ(ボリュームは含みません)

音声／音声内容


種 別	型 式	音 声／音 声 内 容	
音 声	VS-01	白 線	赤 線
メロディー／アラーム	MS-01	ピンポンピンポン フォークリフトが通ります。ご注意ください。	ブービー バックします。ご注意ください。
	MS-02	オタマジャクシは蛙の子 (曲)	静かな湖畔 (曲)
	MSB-01	草競馬 (曲)	メリーさんの羊 (曲)
	MSB-02	オタマジャクシは蛙の子 (曲)	ブザー (アラーム)
	MSB-03	草競馬 (曲)	ブザー (アラーム)
ボリューム付チャイム	NSTC-12	チャイム (アラーム)	
スタンダードチャイム	NSTC-24/48		
	NSTC-12NV		
	NSTC-24/48NV		

外観寸法

VSシリーズ(音声合成) MSシリーズ(メロディーアラーム)

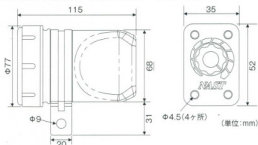

【結線方法】

 


引き出しコード

電源線 : VCTF×3芯(300mm)

*電源は必ずアクセサリからお取り下さい。

NSTCシリーズ(外部ボリューム付チャイム) NSTC-NVシリーズ(ボリューム調整なしスタンダードチャイム)

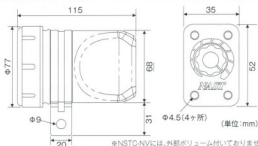

【結線方法】



引き出しコード

電源線 : VCTF×2芯(300mm)

*電源は必ずアクセサリからお取り下さい。



- 製品は本来の用途以外ではご使用しないでください。
- 製品を取り付け時は必ず電源を両極とも切って作業してください。

販売元

安全機器製造販売

NAST

株式会社ナスト

〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺4-2-3
Tel:06(7177)1809 Fax:06(7177)3083