

・入線口


露出配線の場合

入線経路を決め、使用の外部ノックアウト（天地4ヶ所）と対応する内部ノックアウト（4ヶ所）の2ヶ所をニッパなどにて破り、入線口より端子に配線してください。

埋込配線の場合

壁面などからの配線引出し箇所が配線ボックス内にくるように位置決めし、入線口より端子に配線してください。

*埋込用スイッチボックスに取付けの場合は、オプションの壁掛金具BW-14をご使用ください。

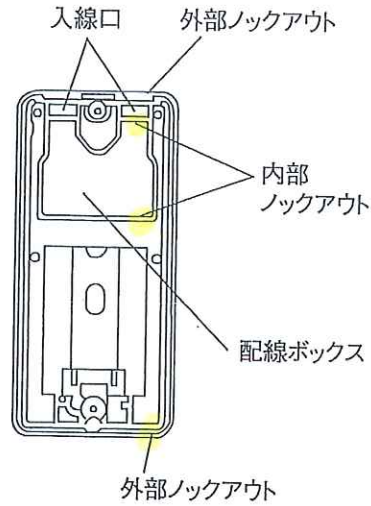

8 動作確認

1. 動作確認モードの設定、確認。

動作時間設定	…2秒	} 出荷時設定のまま
動作モード	…昼・夜	
接点切替	…1a, 1bのいずれかを設定(出荷時は1bのまま)	

●検知エリアの角度設定を行います。

2. 動作確認（検知エリア、システム動作の確認）

- (1) 取付け手順⑤までの終了を確認します。
- (2) カバーをはずした状態で電源を投入し約1分待ちます。
(機器が安定するまで約1分は動作しません)
- (3) 検知エリアを横切るように歩き、動作表示灯にてエリアの位置、大きさを確認し調整を行います。
(角度調整、マスキングシールによる不都合なエリアの消去など)
*動作表示灯は検知エリアの中心を指向しています。
- (4) 受信機表示部、負荷のON, OFFなどシステム動作の確認を行います。