


Richbond
RB-2604

詳しくは▶



熊よけアラーム

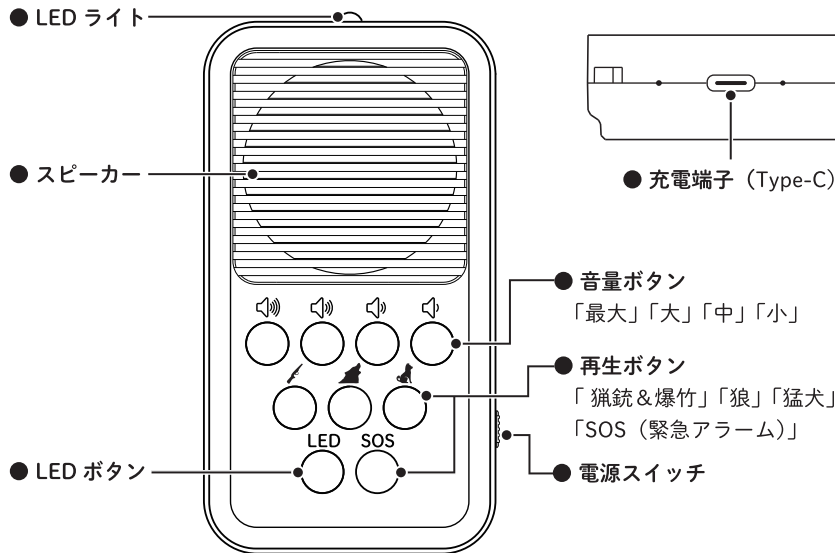

【操作方法】

1. **電源の入れ方・切り方**：電源スイッチを動かし、オン・オフを切り替えます。(主電源)
2. **警告音の鳴らし方・止め方**：出したい音のボタンを押すと音が鳴り、もう一度同じボタンを押すと音が止まります。※作動中に別のボタンを押すと、そのボタンに対応した音に切り替わります。
3. **音量の調整方法**：音量ボタンで、4段階（最大／大／中／小）に切り替えられます。
状況に応じて適切な音量を選択してください。
4. **LEDライトの操作**：LEDボタンを押して点灯、もう一度押すと消灯します。
5. **充電方法**：付属の Type-C ケーブルで電源に接続してください。
充電中は充電端子横が赤色に、満充電で緑色に光ります。
(※ご使用前には必ず満充電にしてください)

【注意】

- ・本製品は熊の接近を抑制するためのものであり、安全を保証するものではありません。
 - ・熊に遭遇した場合は、音に慣れさせないため、最大音量で複数の音（SOS含む）を鳴らしてください。
 - ・密閉空間や耳の近くで使用しないでください。聴覚に影響を及ぼすおそれがあります。
 - ・子供の手の届かない場所で保管してください。大音量に驚き思わぬ事故につながる場合があります。
- <リチウムイオン充電電池使用のため、下記ご注意ください>
- ・分解・改造・火気への投入、強い衝撃を与えることは絶対にしないでください。
 - ・高温になる場所・直射日光・水濡れ・湿気を避けて保管してください。
 - ・当製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

【製品仕様】

- | | |
|--|------------------------------------|
| ● 最大音圧レベル：約 130dB | ● サイズ：約 100 x 55 x 20mm |
| ● 音声種類：
猟銃 & 爆竹・狼・猛犬・SOS | ● 電池種類：リチウムイオン電池（内蔵） |
| ● 連続使用時間（満充電時）
最大音量：約 1 時間
最小音量：約 2 時間 | ● 電池容量：500mAh |
| ● ライト：高輝度 LED ライト | ● 充電端子：Type-C |
| | ● 充電時間：約 1~1.5 時間
※電源仕様により異なります |
| | ● 材 質：ABS(本体) 他 |

Richbond
info@richbond.jp



MADE IN CHINA



4 961366 154171