



ボリクリックシリーズ

乾式 ハイパーダイヤコアドリル

多種多様な被削材に。断熱材入りの複合壁も一発貫通



▲断熱材入り硬質サイディング壁穴あけ時に断熱材が絡みません。

## 特長


- ・ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
- ・引っかけりが少なく安全に作業が可能です。
- ・幅広い被削材に切削可能。
- ・軽天をらくらくカットできます。
- ・断熱材も絡まずに穿孔可能です。

## 用途

- ・断熱材入り複合壁の穴あけに。
- ・エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
- ・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボード等の穴あけに。
- ・塩ビパイプ・FRPM管等も引っかけりなくスムーズに穴あけができます。

- |            |                     |                           |
|------------|---------------------|---------------------------|
| ● 刃先径:     | φ25~310mm           |                           |
| ● 有効長:     | φ25~220             | 130mm (カッター長 160mm)       |
|            | φ250~310            | 130mm (カッター長 165mm)       |
| ● チャックサイズ: | Sシャック:              | 10mm (φ25~45mm)           |
|            |                     | 13mm (φ50~220mm)          |
|            | Lシャック:              | 10mm (φ50~80mm)           |
|            |                     | .....オプションをご用意しております      |
|            |                     | SDS-max 回転モード (φ50~310mm) |
|            | Xシャック:              | .....オプションをご用意しております      |
|            |                     | SDS-プラス (φ50~310mm)       |
|            |                     | .....オプションをご用意しております      |
| ● 適合電動機:   | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |                           |

**ALCの穴あけに最適な大口径サイズφ250・260・300・310mmもあります。**

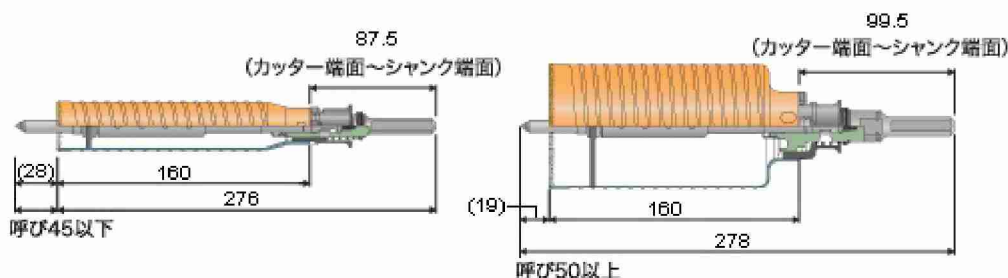

### ❗ ご使用上の注意

- 重量ブロック、ブロック壁〔モルタル充填、鉄筋(φ10mm迄)〕にこま、「ブロック用ダイヤモンドコアドリル」をご使用ください。  
EA865CG-25 - -160、EA865CH-25 - -160、EA865CJ-25 - -160
- 各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
- ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは[こちら](#)を参照ください。