


EA865CD-29~CD-160 乾式ダイヤモンドコア [ストレートシャンク]
 EA865CE-29~CE-160 乾式ダイヤモンドコア [SDSシャンク]
 EA865CF-29~CF-160 乾式ダイヤモンドコア [替刃]
 EA865CF-1 乾式ダイヤモンドコア用センターピン

回転専用 ポリクリック

- 多種多様な被削材に。断熱材入りの複合壁も一発貫通
- ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い
- 引っ掛かりが少なく、安全に作業が可能です
- 幅広い被削材に切断可能
- 軽天をラクラクカットできます

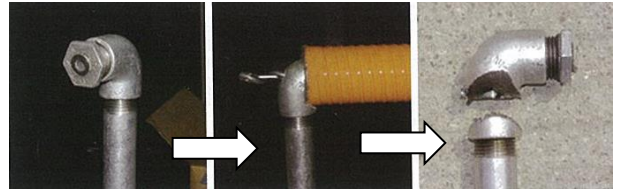

▲ 既設エルボの切断(リフォームで既設の壁の配管取り除き)



▲ 断熱材入り硬質サイディング壁穴あけ時に断熱材が絡みません。

＜ポリクリックシャンクとは？＞

- 装着ワンタッチで簡単。
- 同じシャンクで多サイズ使用可能なので経済的。
- シャンク重量が軽い。
- カッター硬度に優れる。

- ◆ シャンク径10mm/SDSシャンク(S)
 ...EA865CD-29~45, CE-29~45
 - ◆ シャンク径13mm/SDSシャンク(L)
 ...EA865CD-50~160, CE-50~160
- シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみで交換して作業を続けられます。

＜用途＞

- ・ 断熱材入りの複合壁に
- ・ エアコン、水道、ガス、電気などの配管作業に
- ・ モルタル、ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、窯業系・金属系サイディングボード
- ・ 塩ビリブパイプ、FRPM管なども引っ掛かりがなくスムーズに穴あけ可能

＜共通仕様＞ ○ 有効長...130mm ○ カッター長...160mm ○ **回転専用** —— は取り扱い中止商品です。

ストレートシャンク				SDSシャンク				替刃のみ		
品番	刃先径 (mm)	シャンク (mm)	重量(g)	品番	刃先径 (mm)	シャンク	重量(g)	品番	刃先径 (mm)	重量(g)
EA865OD-29	29	10	411.6	EA865OE-29	29	SDS(S)	419	EA865CF-29	29	152
EA865OD-32	32		424.5	EA865OE-32	32		434	EA865CF-32	32	162
EA865OD-35	35		444.9	EA865CE-35	35		450	EA865CF-35	35	185
EA865OD-38	38		463	EA865OE-38	38		473	EA865CF-38	38	205
EA865OD-45	45		508.4	EA865OE-45	45		519	EA865CF-45	45	251
EA865OD-50	50		672.9	EA865OE-50	50		669	EA865OF-50	50	184
EA865OD-55	55		700.4	EA865CE-55	55		697	EA865CF-55	55	220
EA865OD-60	60		718.2	EA865CE-60	60		717	EA865OF-60	60	240
EA865OD-65	65		762.8	EA865OE-65	65		770	EA865OF-65	65	253
EA865OD-70	70		778.7	EA865OE-70	70		769	EA865CF-70	70	289
EA865OD-75	75	816.6	EA865OE-75	75	791	EA865OF-75	75	315		
EA865OD-80	80	866.9	EA865OE-80	80	871	EA865OF-80	80	350		
EA865OD-90	90	960	EA865CE-90	90	949	EA865OF-90	90	468		
EA865OD-95	95	982	EA865OE-95	95	974	EA865CF-95	95	479		
EA865OD-100	100	1020	EA865OE-100	100	1011	EA865OF-100	100	497		
EA865OD-105	105	1000	EA865OE-105	105	1040	EA865CF-105	105	557		
EA865OD-110	110	1058	EA865OE-110	110	1084	EA865CF-110	110	576		
EA865OD-120	120	1188	EA865CE-120	120	1167	EA865OF-120	120	657		
EA865OD-125	125	1291	EA865OE-125	125	1265	EA865OF-125	125	784		
EA865CD-130	130	1253	EA865OE-130	130	1253	EA865CF-130	130	772		
EA865OD-150	150	1428	EA865OE-150	150	1428	EA865CF-150	150	938		
EA865OD-160	160	1595	EA865OE-160	160	1579	EA865CF-160	160	1042		


替センターピン

品番: EA865CF-1



- φ25~310用
- 全長...208mm

(-29~45)

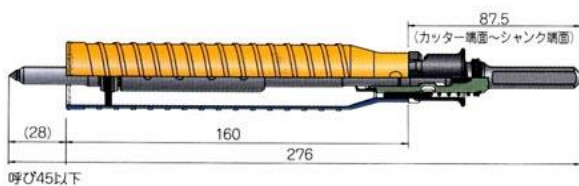

(-50~160)

