



ポリワリックシリーズ

乾式 **ブロック用ダイヤモンドコアドリル**

乾式で押し出し成形セメント、ブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能に。




特長

- ・ 乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメントの穴あけが出来ます。
- ・ 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
- ・ カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。

用途

- ・ エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
- ・ ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。

- 刃先径: $\phi 25\sim 220\text{mm}$
- 有効長: 150mm (カッター長180mm)
- チャックサイズ: Sシャック: 10mm ($\phi 25\sim 45\text{mm}$)
13mm ($\phi 50\sim 220\text{mm}$)
Lシャック: 10mm ($\phi 50\sim 80\text{mm}$)
.....オプションをご用意しております
- 適合電動機: 電気ドリル(回転専用でお使いください)

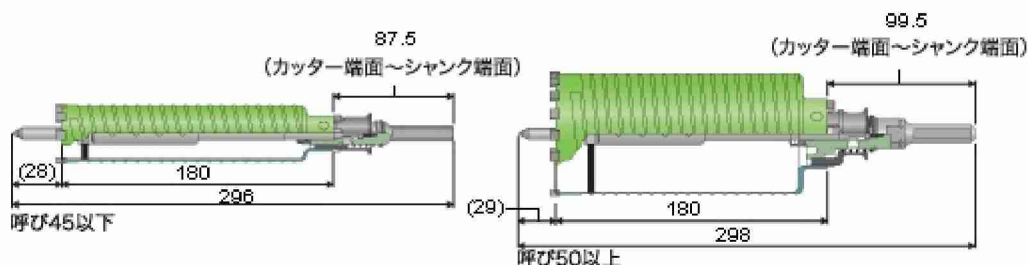

! ご使用上の注意

- 鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、弊社「[ダイヤモンドコアドリル](#)」をご使用ください。
(EA825C-25 - -160、EA825CA-25 - -160、EA825CB-25 - -160、EA865CB-1)
- 硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、弊社湿式「[ウェットモンドコアドリル](#)」をご使用ください。
- 中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合は
センタードリル(PCHWCD250)をご使用ください。
(EA820C-1)