


ダイヤモンドコアビット EA870B-28~-120

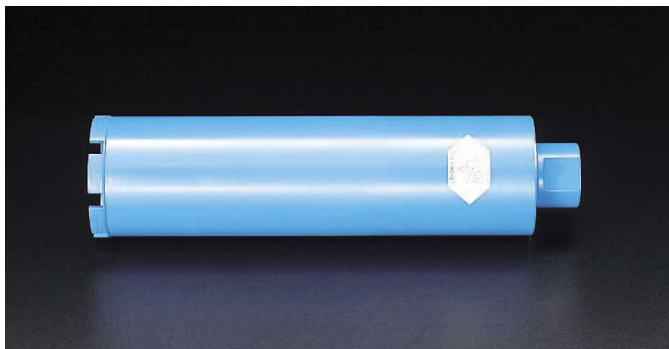

- ダイヤモンドドリル
EA870A-1(適応ビット〜φ130まで)
EA870A、EA870B、EA870C 専用
- 取り付けネジ…M27

| 品番 | サイズ | ビット | | | |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | mm | 外径 | 内径 | 全長 | 有効長 |
| EA870B-28 | φ28 | 28.0 | 22.0 | 311.0 | 251.0 |
| EA870B-32 | φ32 | 32.0 | 25.6 | 311.0 | 251.0 |
| EA870B-40 | φ40 | 39.6 | 33.6 | 299.0 | 256.0 |
| EA870B-52 | φ52 | 51.6 | 45.6 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-65 | φ65 | 64.6 | 58.6 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-70 | φ70 | 69.6 | 63.6 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-75 | φ75 | 74.6 | 68.6 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-80 | φ80 | 81.0 | 75.0 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-90 | φ90 | 89.6 | 83.6 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-100 | φ100 | 100.0 | 94.0 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-110 | φ110 | 110.0 | 104.0 | 294.0 | 250.0 |
| EA870B-120 | φ120 | 120.0 | 114.0 | 294.0 | 250.0 |

