


投げ込みヒーター

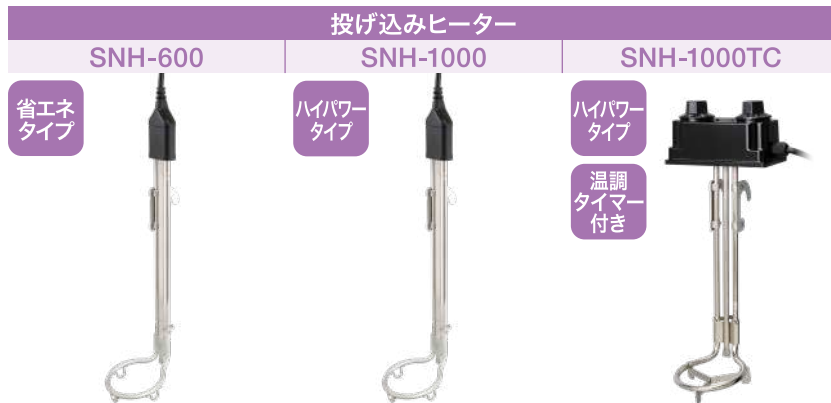

- サビに強く、屋外の作業に最適。最大30ℓのお湯が沸かせる、ヒーターです。
- 3本足でバケツの底にしっかり設置ができます。

製品仕様

型番	消費電力	本体寸法(幅×奥×長)	本体質量 ^{※1}	パイプ長	定格時間	温度調節可能範囲	タイマー	コード長	ヒーター部	最大水量	時間参考 ^{※2}		
											30℃	40℃	50℃
EA896AB-1 SNH-600	600W	98×130×500mm	690g	370mm	約2時間	温調不可	-	2m	SUS316L	30ℓ	約6分	約19分	約32分
EA896AB-2 SNH-1000	1000W	98×130×500mm	690g	370mm	約2時間	温調不可	-	2m			約4分	約10分	約17分
EA896AB-3 SNH-1000TC	1000W	151×152×418mm	1100g	315mm	約3時間	30℃～110℃	最大3時間、連続	2m			約4分	約10分	約17分

様々な用途にご使用いただけます

建築・工事現場	園芸・農作業	キャンプ
寒い時期の洗車	屋外イベント	理化学実験

安全に使える
アース端子付き

しっかり固定
3本足付き

空焚き防止
安全装置

ステンレス
SUS316L

※1 本体質量は電源コードを含む ※2 初期水温20℃で室温25℃の場合 ※樹脂容器には使用できません