

投げ込みヒーター

SURE


DROP IN HEATER

SNH-1000TC

SNH-1000

SNH-600

サビに強く、
屋外の作業に最適！

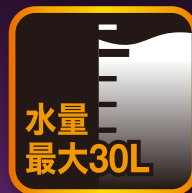

3安心
本足で
しっかり設置

POINT
ヨロミで！

製品情報 / LINEUP

EA896AB-1

SNH-600

製品仕様

電圧 100V 50/60Hz
容量 600W
寸法 幅98×奥行130×長さ500mm
パイプ長さ 370mm
質量 690g(電源コード含む)
定格時間 約2時間
電源コード 約2m
ヒーター部 SUS316L
最大水量 30L
JANコード 4905058530041



EA896AB-2

SNH-1000

製品仕様

電圧 100V 50/60Hz
容量 1000W
寸法 幅98×奥行130×長さ500mm
パイプ長さ 370mm
質量 690g(電源コード含む)
定格時間 約2時間
電源コード 約2m
ヒーター部 SUS316L
最大水量 30L
JANコード 4905058530058



EA896AB-3

SNH-1000TC

製品仕様

電圧 100V 50/60Hz
容量 1000W
寸法 幅151×奥行152×長さ418mm
パイプ長さ 315mm
質量 1100g(電源コード含む)
定格時間 約3時間
温度調節範囲 30℃～110℃
タイマー 最大3時間、連続
電源コード 約2m
ヒーター部 SUS316L
最大水量 30L
JANコード 4905058530065

温度調節・タイマー付



使用例 / USE CASE

建築・工事現場での作業に

寒さで固まった材料をほぐしたり、作業後の清掃などの使用に。



園芸や農作業に

冬場の園芸・農作業後の道具、家畜小屋の掃除などの使用に。



キャンプでの温めなどに

缶やレトルト食品の温めや、お湯を使った食器洗いなどに。



寒い季節の洗車に

冬場の洗車や、雪溶かし作業などの使用に。



屋外でのイベントに

集会や、イベントでの食器洗いなどに。



理化学の実験に

試料の調整や加熱反応に



目的水温に要する時間参考

※初期水温20℃で
室温25℃の場合

型番	水量	30℃	40℃	50℃
SNH-600	10ℓ	約6分	約19分	約32分
SNH-1000		約4分	約10分	約17分
SNH-1000TC		約4分	約10分	約17分

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-5-15

tel 03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013

大阪市西区新町1-25-7

tel 06-6541-3893

各種電熱工具・消耗品
取り揃えております！

▶▶▶▶▶▶▶▶

公式ホームページはこちら

www.sure-ishizaki.co.jp

