



# 冬場でも大活躍!

工場扇としてはもちろん冷暖房の空気を搅拌均匀するサーキュレーターとして季節を問わず大活躍!

工場扇

## フラミンゴファン

工場扇&サーキュレーター

ハネ径  
**45cm**



### 高さ調節機能


- 1050~1290mmの間で高さの無段階調節が可能!

■SF-45VF-1VP  
(100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型 モーター	サーマル プロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切	首振り 75°	電源コード 1.7m	100V
-------------	----------------	-------------	--------------	------------	---------------	------

### ●サーキュレーター効果

首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。

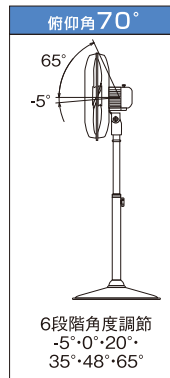

### ●頑丈なネック

●ネック部分は工場扇の主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。

- ①ボディはアルミダイカスト
- ②ネックは強靱な鋼板製



### ●全閉型モーター採用

●粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。

### ●フラミンゴファン専用の「強」「中」「弱」風量3段切替

#### ●スイデンの安心設計

スイデンはJIS規格、電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。

※ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。



- スイデン工場扇(※)は電気用品安全法区分の特定電気用品以外の電気用品に該当します。

※SF-50D2-3A、SF-50FN-2V、SF-60FN-2Vは除く



#### ●省スペース設計

ワイドなφ510mmのベースなのでぐらつかず安定感抜群しかも省スペースで設置可能!!

必要設置  
スペース  
約1/2

フラミンゴファンの  
必要設置スペース



※SF-45VS-1VPは