

## Mシリーズ


# ハネ45cm

ほこりに強い全閉型モータ

SF-45MV-1V / SF-45MV-2V  
無段速調式・100Vまたは単相200V

■SF-45MV-1VP EA897AF-21  
(100V・ハネ:プラスチック製)

■SF-45MV-2VP EA897AF-22  
(単相200V・ハネ:プラスチック製)

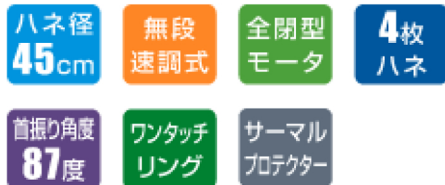

仕様表

機種品番	ハネ径(cm)	周波数(Hz)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	最大風速 (m/min)	消費電力(W)
SF-45MV-1VP	45	50/60	215/245	405/465	120/180
SF-45MV-2VP					