

工場扇 スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ

全閉型モータ

強度と使いやすさを重視！！



安全性の高いサーマルプロテクター内蔵で異常加熱時にモータをストップします。

◇全閉型モータ採用

⇒ 粉塵やミストの多い工場でも安心して使える。

◇丈夫で長持ち

①ボディはアルミダイカスト

②強靱な鋼板製ネック

ネック部分は心臓部を支える重要パーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。

<仕様>

- ファン径…450mm
- 最大風量(50/60Hz)…215/245m³/分
- 消費電力…(50/60Hz)…120/180W
- 首振角度…87度
- 無段速調式
- サイズ…515×315×580(H)mm
- 重量…9.3kg

<工場扇使用上の注意>

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止してください。

- スイッチを入れてもハネが回らない。
- ハネは回るが異常に遅いか、回転が不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。
- モータ部分が異常に熱かったり、焦げ臭い。
- 本体が変形している。


品番	電源	コード
EA897AF-21	100V	11.8m(アース端子付)
EA897AF-22	単相200V	11.8m(プラグ無)

廃番

許容角度


取付けのご注意

落下事故防止のため本体を上から真下に向けて(足を天井に固定して)取付けないでください。

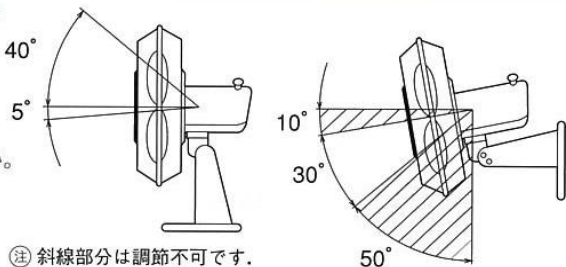


- ご注意
- ①天井および壁面への取り付けタイプ機種は、設置を確実に行って落下を防止してください。ウォールタイプは、平面または壁面取り付け専用ですから、天井への取り付けは絶対にしてしないでください。スタンドタイプは、床面以外では使用しないでください。また、ハネは指定の固定方法で確実に取り付けてください。取り付け方法が間違っていると、モータ焼損・ハネ破損等の原因になります。
 - ②ハネが変形したりゴミが付着すると、震動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりますので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。
 - ③保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。また、故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。
 - ④長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

外形図

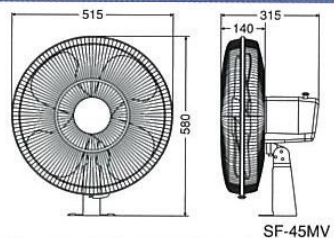

取付穴寸法

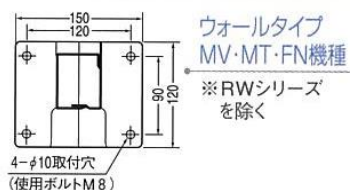

取り付け台