



MISF-45

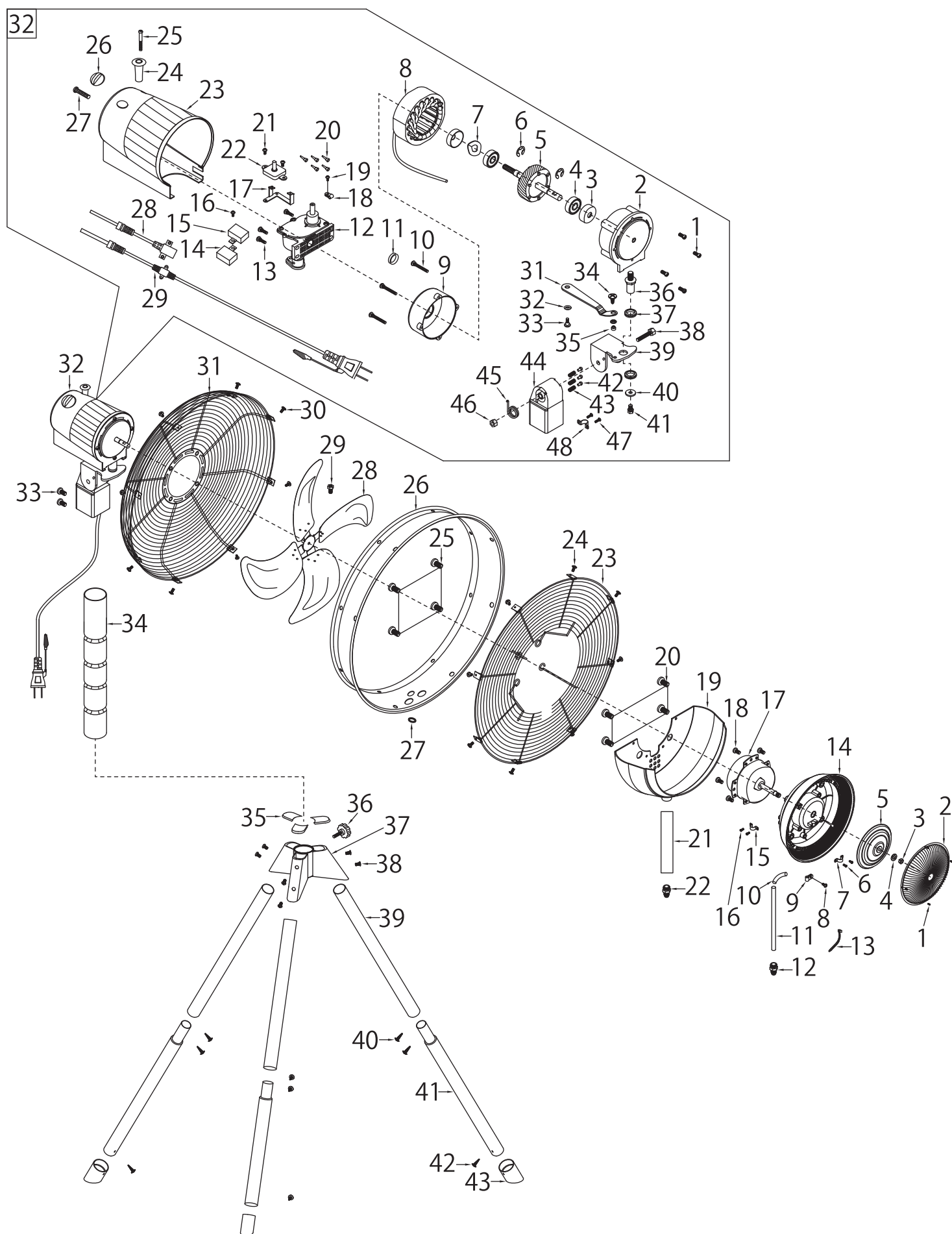

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	ネジ	32-20	配線接続端子
2	遠心分離盤ガード	32-21	ネジ
3	ナット	32-22	スイッチ
4	ワッシャー	32-23	モーターカバー
5	遠心分離盤	32-24	首振りつまみ
6	ネジ	32-25	ネジ
7	給水口銅パイプ押さえ	32-26	ダイヤル式スイッチつまみ
8	ネジ	32-27	ネジ
9	給水パイプ固定バンド	32-28	遠心噴霧モーター接続用コード
10	給水口銅パイプ	32-29	電源コード
11	給水パイプ	32-31	首振りステー
12	給水ホース接続口	32-32	ワッシャー
13	タイラップ	32-33	ネジ
14	遠心噴霧モーターベース	32-34	ネジ
15	電源コード押さえA	32-35	スパーサー
16	ネジ	32-36	首振り軸
17	遠心噴霧モーターASSY	32-37	ベアリング
18	ネジ	32-38	ボルト
19	余水受け皿	32-39	ネックピース
20	ネジ	32-40	ワッシャー
21	余水パイプ	32-41	ワッシャー付きボルト
22	余水ホース接続口	32-42	首折れ固定ピン
23	前ガード	32-43	首折れ固定ピン用スプリング
24	ネジ	32-44	ネック
25	ネジ	32-45	スプリング
26	ガードベースドラム	32-46	ロックナット
27	電源コード保護リング	32-47	ネジ
28,29	羽根 ※固定ネジ付き	32-48	電源コード押さえB
29	羽根固定ネジ	33	スライドパイプ固定ネジ
30	ネジ	34	スライドパイプ
31	後ガード	35	三脚留め具キャップ
32	ヘッドASSY	36	スライド調整固定ノブ
32-1	ネジ	37	三脚留め具
32-2~11	モーターASSY	38	三脚(長)固定ネジ
32-12	首振りギアボックス	39	三脚(長)
32-13	ネジ	40	三脚(短)固定ネジ
32-14	コンデンサー	41,42,43	三脚(短) ※ゴム脚付き
32-15	コンデンサー	42	ゴム脚留めネジ
32-16	ネジ	43	ゴム脚
32-17	スイッチベース		取扱説明書
32-18	電源コード固定バンド		梱包箱
32-19	ネジ		

SPM-AT

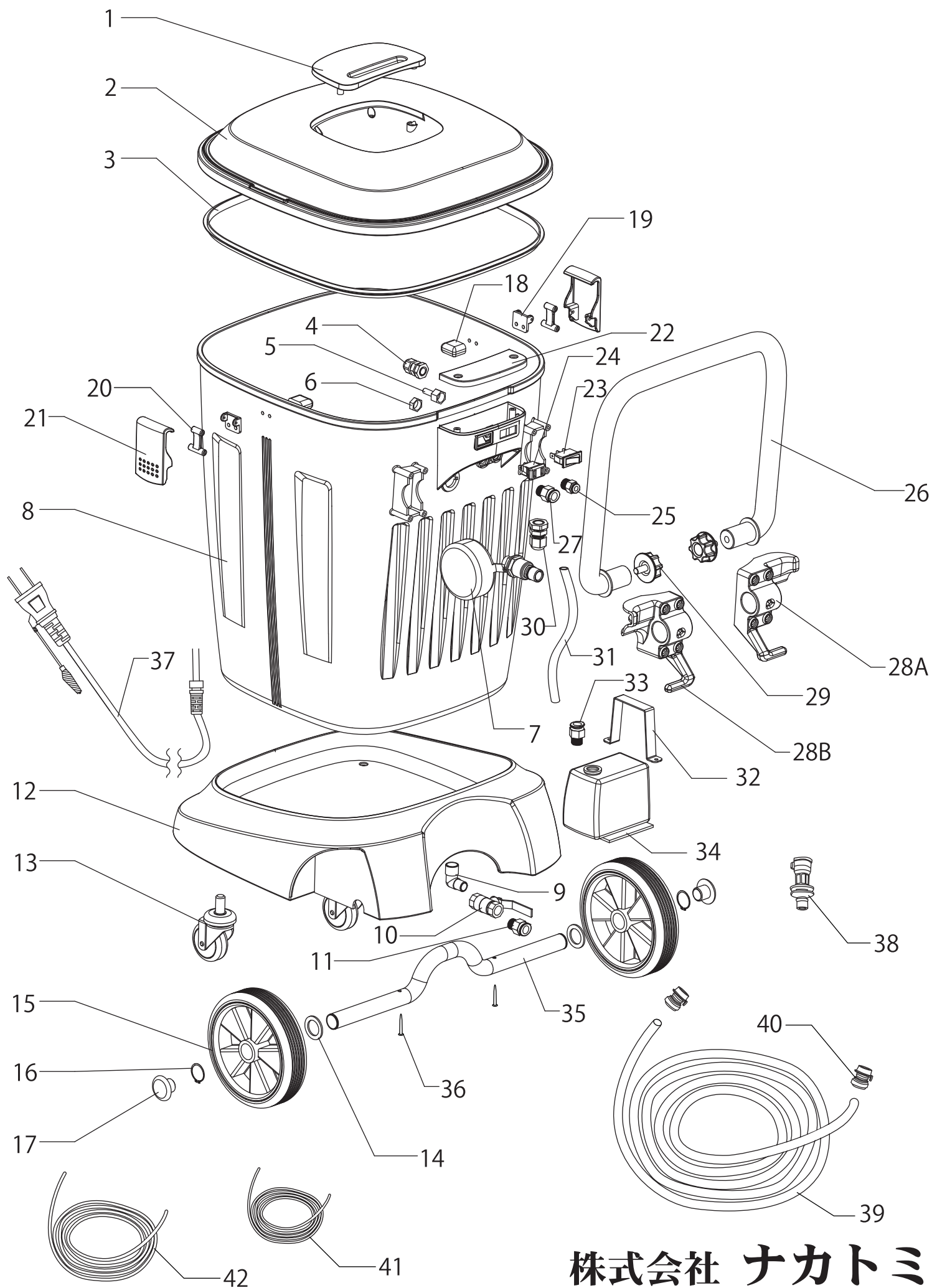

株式会社 ナカトミ

商品型番:SPM-AT

分解図No.	部品名	備考
1,2	フタ	
3	フタ用パッキン	
4	ポンプコード用ブッシュ	
5	ニップル	
6	ナット	
7	水道用給水ホース接続口 ※フロート付き	
8	タンク	
9	エルボ	
10	ドレンコック	
11	排水口	
12	台座	
13	キャスター	
14	ワッシャー	
15	タイヤ	
16	スナップリング	
17	エンドキャップ	
18	フック受け	
19～21	フック	
22	コントロールボックスカバー	
23	電源スイッチ	
24	コンセント	支給部品「EP0055」
25	給水ホース接続口	
26	ハンドル	
27	余水ホース接続口	
28A	コードフック付きハンドルベースR	
28B	コードフック付きハンドルベースL	
29	ハンドル固定ノブ	
30	電源コード用ブッシュ	
31	ポンプホース	
32	ポンプ固定プレート	
33	ポンプホース接続口	
34	ポンプ	
35	タイヤ軸	
36	タイヤ固定ネジ	
37	電源コード	
38	水道蛇口用ニップル ※ホースバンド付き	
39	水道用給水ホース	
40	水道用給水ホース用コネクター	
41	給水ホース	Φ6×2.5m
42	余水ホース	Φ10×2.5m
	梱包箱	