

保証登録書

代理店各位

登録カードの記入が済みましたら、
写しを弊社までFAXお願いします。

返信用 FAX.0268-21-1585

(配送センター)

機種名:	Xパワー ミストファン FM-48		
シリアルNo:			
納入年月日	年	月	日
保証期間	年	月	日 ~ 年 月 日
所有者様会社名			
所在地			
TEL	()	FAX	()
ご担当部署:	ご担当者氏名:	Eメール	


販売代理店印

SONICAL 株式会社 ソニカル

東京都足立区一ツ家 2-22-7 〒121-0075 TEL.03-5856-5825 FAX.03-5856-5836

ミストファン FM-48

取扱説明書

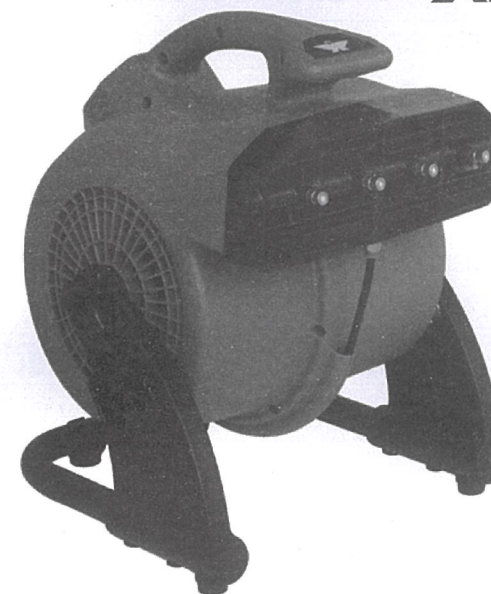

製品を使用する前に、本取扱説明書を注意深く
お読みいただき、大切に保管して下さい。

SONICAL

安全にお使い頂くために



火事・感電・怪我を防ぐために、
以下をよく読んでから本製品をご使用下さい。


1. 感電のリスクを防ぐために、水のかかる場所で作業される場合は、10A以上の漏電ブレーカーをお使い下さい。本製品をたまり水の中では使用しないで下さい。また、濡れた手でコンセントを扱わないで下さい。
2. 風を直接顔や体にあてないで下さい。
3. 火災や感電を防ぐため、ドラムファンの回転スピードを変える装置は使わないで下さい。
4. 破損した電源コードやコンセントと一緒に使用しないで下さい。
5. 点検、お手入れをする前は、必ずコンセントを抜いて下さい。
6. 電源コードをカーペット、ラグ、じゅうたんなどの下に置いて使用しないで下さい。また、電源コードを布製のもので巻かないで下さい。つまりずきを防ぐために電源コードが密集した場所から離してご使用下さい。
7. 本製品付属の電源コードが破損した場合は、交換が必要です。販売元にお問い合わせ下さい。
8. お子様を本製品の近く、または本製品で遊ばせないで下さい。
9. 毎回のご使用後とノズルの交換時には、水道の蛇口を締めて下さい。
10. 引火・発火・爆発の恐れがある場所や、化学物質を多く含む場所、ガソリンやペンキなどの引火性液体物が使用・保管されているような場所では、本製品を使わないで下さい。

CONTENTS

安全にお使い頂くために … P2	製品仕様 …… P6
製品特長 …… P3	故障かなと思ったら …… P6
使用方法 …… P4	保証書 …… P7
お手入れ方法 …… P5	保証登録書 …… 裏表紙
部品一覧 …… P5	

ミストファン FM-48 製品特長


- 低消費電力ながら高速で吹き出す風は最大350CFM
- 静音・超軽量設計
- お手入れ・点検する際には、簡単に素早く本体が分解できます
- コードと付属ホースを本体に巻きつけることができます
- コードは2.15メートル、付属ホースは3メートル
- 風速は3段階に調節可能
- 吹出口には安全のために網がついています
- メーカー1年保証付きの丈夫で頑丈なハウジング

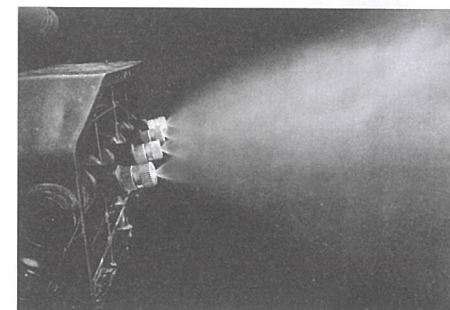

使用方法

本製品は、細かな霧により、屋外の空気を1℃程度下げることが可能です。丈夫で簡単な操作で、効果的な風と霧を発生させることができ、さまざまなシーンでお使い頂けます。

1. 本製品はすぐにお使い頂ける状態で出荷しております。ご使用前に、傷などがないかご確認下さい。
2. ミスト用ノズルを取り付けます。
3. 電源コードと付属ホースをパッケージから取り出します。ミスト機能をお使いになる場合は、ホースアダプターを屋外の水道蛇口に取り付けます。
4. 電源コードをコンセントにつなぎます。
5. 本製品を、安定した平らで乾いた場所に置きます。
6. スイッチを入れ、お好みの風量・向きを設定し、水道の蛇口を開け正常に作動するか確認します。
7. 本製品使用中は、そばを離れないで下さい。
8. ご使用を終えられましたら、水道を止め、ホースアダプターを外します。本体のスイッチを切り、電源コードを抜きます。付属ホースをまず本体ハンドル部分に巻きつけてから、電源コードを巻き付けます。

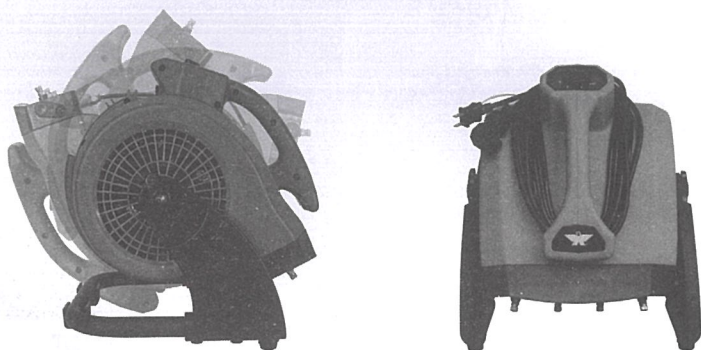

お手入れ方法


1. 軽く湿らせた布で本体表面を拭いて下さい。
2. ノズルの掃除は、まず、下の写真のようにノズルを分解します。分解した3つのパーツを、中性あるいはアルカリ性の洗剤を溶かした水に数時間浸けます。酸性洗剤は使わないで下さい。その後、それぞれをよく拭き、元通りに組み立てて下さい。
3. 本製品を使用していない時は、本体からノズルを外し、電源コードを抜いて、お子様の手の届かない乾燥した屋内で保管をして下さい。ノズルは完全に乾かしてから、保管をして下さい。



重要

お手入れを始める前に、必ずスイッチを切り、コンセントを抜いてから行って下さい。

部品一覧

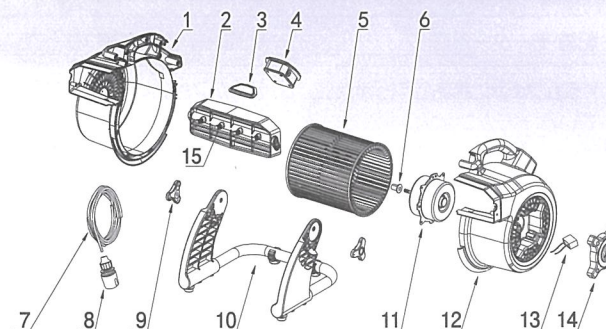

1	左ハウジング	6	シャフトホルダー	11	モーター
2	排気口カバー	7	ホース	12	右ハウジング
3	パネル	8	ホースアダプター(金具付き)	13	コンデンサー
4	スイッチASSY	9	ラック用留め具	14	グリッドカバー
5	ドラムファン	10	ラック	15	ノズル

製品仕様

電圧	100V(50/60Hz)	回転数(毎分)	950 / 1100 / 1300
消費電力	140W	風量切替え	3段階
消費電流	1.4A	重さ	4.7kg
最大風量	350CFM	サイズ(cm)	33.7 x 31.2 x 38.5
電源コード	2.15m	外側材質	ポリプロピレン
ホース	3m	安全認証	PSE

故障かなと思ったら

問題点	考えられる原因	解決策
本製品が動かない	スイッチが入っていない	プラグが差し込まれているかご確認ください スイッチを「ON」にしてください
	電源不良	コンセントを確認するか、別のコンセントを ご利用下さい
	吸気口・排気口が詰まっている	異物を取り除いて下さい
	配線・モーター不良	販売元にお問い合わせ下さい
変な音がする	ドラムファンに異物が引っかかっ ている、ドラムファンが壊れている	ドラムファンに絡まっている異物を取り除く か、販売元にお問い合わせ下さい
霧が出ない	水が供給されていない	水道の蛇口が開いているかご確認ください ホースと本体が繋がっていて、スイッチが 入っているかもご確認ください
	ノズルが詰まっている	ノズルをきれいにしてください

保証書

株式会社ソニカル保証規定

製品保証期間 : 納入年月日より **1年**

お買い上げいただきました商品を通常の使用、製造上の不具合が起きた場合に適応されます。保証を受けられる期間はご購入日から一年間とします。(部品、修理費、返品送料を含む)

※ご使用者による不注意、事故、製品の改造により故障した場合は保証適用致しません。(落下、水によるダメージも含め)

この製品は100V仕様のため、100V以上で使用し故障した場合は保証致しません。

弊社が認めていない技術者によって点検整備を行った場合は保証致しません。

SONICAL 株式会社 **ソニカル**

東京都足立区一ツ家 2-22-7 〒121-0075 TEL.03-5856-5825 FAX.03-5856-5836