



最大風量4.5m³/分、最大風圧7.2キロパスカル!
クラス最強ブロワ 日本上陸!

NEW! ボッシュ ブロワ

GBL 800E型

強力800Wモーターと特殊形状の内蔵ファンが生み出すクラス最強の風、誕生。

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life

<http://www.bosch.co.jp>



強力800Wモーター搭載で、風量66%*アップ。クラス最強ブロワ登場!

*当社従来比

利き手を選ばず、両側から操作できる「ON」保持ボタン

コンパクトで使いやすいエルゴノミクスデザインを採用

クラス最強800Wモーターと、特殊なファンハウジング形状により、クラス最大の風量4.5m³/minを実現。作業効率の大幅アップをお約束します

作業に応じて風量を調整可能電子無段変速ダイヤル

ノズルや吸じん袋の固定はワンタッチでOK

カーボンブラシの交換もカンタン



ブロワから、カンタンに集じん機にチェンジ。クラス最強のモーターは、集じん機としても大きな威力を発揮します。



柔軟なノズルの採用により、狭いところや隙間などの清掃、吹き飛ばしが可能です。

ポッシュブロワ GBL 800E型



3 165140 468282




仕様	GBL 800E型
電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力(入力)	800W
回転数	0~16,000min ⁻¹ (回転/分)
風量	0~4.5m ³ /min
風圧	0~7.2kPa
質量	1.8kg
サイズ	(H)214×(W)231mm

7.2kPa

二重絶縁構造

標準付属品

品名(備考)	注文番号
①ノズル	1 605 190 265
②吸じん袋(布製)	1 605 411 034

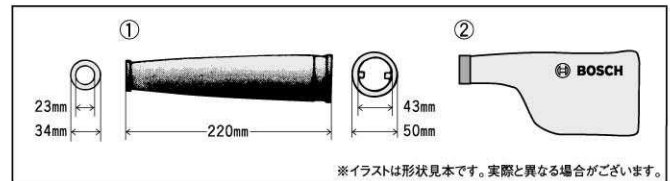

【安全上のご注意】 ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2009年9月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ポッシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ポッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ポッシュ製品のお求めは

(2009年9月現在)