

18V×2本=36V！エンジンプロワ（手持ち式）に匹敵する圧倒的風量&風速。

## 充電式ブロワ

### MUB362DPG2（6.0Ah）



バッテリーBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付  
[約55分充電（2本同時）]



18V×2本

リチウムイオン6.0Ah  
（MUB362DPG2）

リチウムイオン4.0Ah  
（MUB362DPM2）

最大風量13.4m<sup>3</sup>/min

吹き飛ばし専用

## 特長

**18V×2本が「36V仕様」として  
使えるのは、マキタだけ！**



18V

+



18V



**36V**  
ハイパワー


※18Vバッテリー1本での使用はできません。

〔最大風量〕 **13.4**m<sup>3</sup>/min

〔最大風速〕 **54**m/s

## 低騒音 & 低振動、ハイパワー

エンジン式並みの風量、風速で、低騒音、低振動。

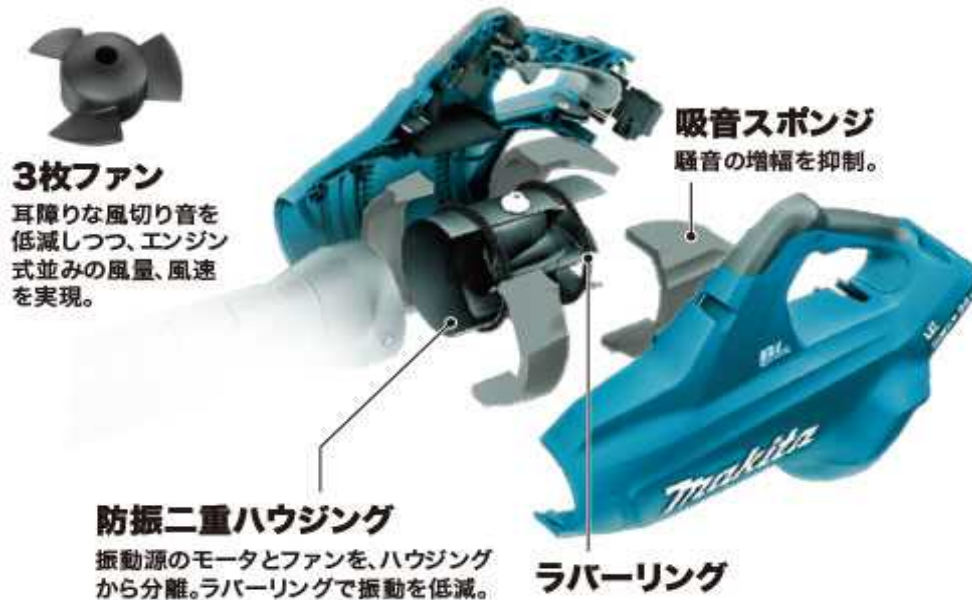

### 伸縮ノズル [3段階]

使用者の体格に合わせて調整可能。  
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。



### ダイヤル変速 (6段階)



### トリガ変速スイッチ



### 高出力・高耐久

エネルギー効率が良く、  
高出力・高耐久・メンテナンスフリー

**BL**  
**MOTOR**  
ブラシレスモータ

## 防滴・防じん「アプト」

クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。

※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



## バッテリー残量表示

各バッテリーごとに、残容量を3段階のLEDで表示。(3灯×2)

※2つの18Vバッテリーのうち、片方のバッテリー残容量がなくなると停止します。



## ショルダーベルト取付可能



## 2口急速充電器 DC18RD付 (標準付属)

### 2本同時に急速充電

BL1860Bを2本同時に約55分、  
BL1840を2本同時に約36分で充電できます。



### 部品番号 JPADC18RD

標準小売価格 26,700円(税別)

- ・ **USB機器が接続可能**※スマートフォン等が充電できる！
- ・ **最適充電** ・ **完了メロディ** ・ **オートメンテナンス**
- ・ **充電容量表示** ・ **各種アダプタ使用可** ・ **冷却ファン**

※USBケーブル、USB機器は付属しません。

USB機器の仕様によっては、使用できない場合があります。

1充電あたりの  
作業時間(目安)

MUB362DPG2

強 (ダイヤル6) 約 **12分** 強 (ダイヤル1) 約 **84分**

## 主要機能

最大風量  
( $\text{m}^3/\text{min}$ )  
[ $\text{m}^3/\text{分}$ ]

13.4~6.9  
(ダイヤル6~1)

風速  
(ノズル付)  
( $\text{m/s}$ )[ $\text{m}/\text{秒}$ ]

54~27  
(ダイヤル6~1)

本機寸法 (ノズル無)  
(長さ×幅×高さmm)

830~930×205×295

質量  
(kg)

4.1  
(バッテリー含む)

標準付属品

ロングノズル  
ショルダーベルト

### 1充電あたりの作業量(目安・無負荷時) \*1

#### ダイヤル6

<DPG2> 約12分  
<DPM2> 約8分

#### ダイヤル1

<DPG2> 約84分  
<DPM2> 約56分

\*1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。