

# EA897CC-10



## HPE310-L 特許

■熱出力 35.0kW

■運転音(50/60Hz)68/69dB



- 警報モニタ
- 長時間
- 3Pコード
- 段積み
- 対震
- 点火
- 停電
- 過熱防止
- 過負荷
- 高電圧
- 低電圧
- ファン異常

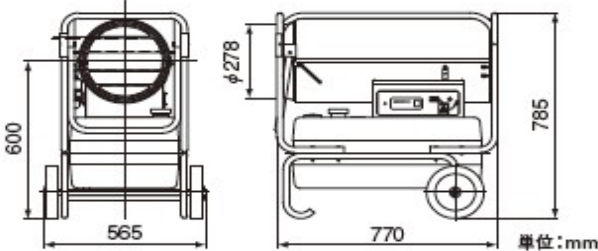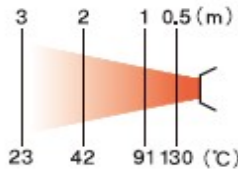

暖房のめやす\*1

- 木造 45坪
- イングリッド 62坪

### ■HPE310-L仕様

|                 |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 熱出力             | kW                  | 35.0            |
|                 | kcal/h              | 30,100          |
| 使用燃料            |                     | 灯油(JIS1号灯油)     |
| 燃料消費量           | L/h                 | 3.6             |
| 油タンク容量          | L                   | 54              |
| 燃焼持続時間          | 時間                  | 15              |
| 熱風吹出量(50/60Hz)  | m <sup>3</sup> /min | 13/15           |
| 角度可変(ルーバー角)     |                     | 上下各 20°         |
| 定格電圧及び周波数       |                     | 単相 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W                   | 点火時 135/150     |
|                 |                     | 燃焼時 115/135     |
| 運転音(50/60Hz)    | dB                  | 68/69           |
| 燃焼方式            |                     | 高圧噴霧式           |
| ダクト口径           | mm                  | φ278以上          |
| 周波数切替           |                     | 不要              |
| 電源コード長さ         | m                   | 4.5(3Pコード)      |
| 製品質量(油タンク空時)    | kg                  | 37              |