

有圧換気扇

工場・作業場・倉庫などで広く使われている有圧換気扇。
丈夫なボディパネル、騒音を抑えた両面ベルマウス成型など最新鋭の技術を投入しました。

標準型 100V機種



SCF-40DD1

品番	ハネ径 (mm)	モータ		最大風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)	定価 (税込)
		出力 (W)	極数 (P)					
SCF-25DA1	250	30	4	18/21	44/46.5	付	6	¥24,360
SCF-30DB1	300	60	4	25/28	46/48.5	付	7.5	¥31,710
SCF-35DC1	350	100	4	37/42	49/52.5	付	10	¥40,635
SCF-40DD1	400	150	4	49/55	53.5/56.5	付	11.5	¥43,890
SCF-50DE1	500	250	4	88/101	56/60.5	付	17.5	¥55,965

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。
※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。
※100V機種につきましては、サーマルプロテクターを内蔵しております。

■ 寸法表 ※下記寸法図をご参照ください。

単位:mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SCF-25DA1	350	305	231	142	55	7	250	260	—	4×φ10×24長穴	—	—
SCF-30DB1	418	370	222	154	68	7	300	314	—	4×φ10×28長穴	—	—
SCF-35DC1	467	420	245	180	70	8	350	367	—	4×φ10×27長穴	—	—
SCF-40DD1	520	472	246	182	70	8	400	420	—	4×φ10×27長穴	—	—

3速式

100V機種 ※SCF-50DE2-Tのみ単相200V機種となります。



3速スイッチ

SCF-40DD1-T

品番	ハネ径 (mm)	モータ		最大風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)
		出力 (W)	極数 (P)				
SCF-25DA1-T	250	30	4	18/21	44/46.5	付	6.5
SCF-30DB1-T	300	60	4	25/28	46/48.5	付	8
SCF-35DC1-T	350	100	4	37/42	49/52.5	付	10.5
SCF-40DD1-T	400	150	4	49/55	53.5/56.5	付	12
SCF-50DE1-T	500	250	4	88/101	56/60.5	付	19
SCF-50DE2-T	500	250	4	88/101	56/60.5	—	19

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。
※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。
※100V、単相200V機種につきましては、サーマルプロテクターを内蔵しております。


■ 寸法表 ※下記寸法図をご参照ください。

単位:mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SCF-25DA1-T	350	305	231	142	55	7	250	260	—	4×φ10×24長穴	—	—
SCF-30DB1-T	418	370	222	154	68	7	300	314	—	4×φ10×28長穴	—	—
SCF-35DC1-T	467	420	245	180	70	8	350	367	—	4×φ10×27長穴	—	—
SCF-40DD1-T	520	472	246	182	70	8	400	420	—	4×φ10×27長穴	—	—
SCF-50DE1-T	658	610	274	202	80	10	500	520	8×φ10穴	4×φ10×28長穴	300	620
SCF-50DE2-T	658	610	274	202	80	10	500	520	8×φ10穴	4×φ10×28長穴	300	620

メーカー型番	品名	EA品番
SCF-25DA1	AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-25A
SCF-25DA1-T	AC100V/φ25cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-25B
SCF-30DB1	AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-30A
SCF-30DB1-T	AC100V/φ30cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-30B
SCF-35DC1	AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-35A
SCF-35DC1-T	AC100V/φ35cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-35B
SCF-40DD1	AC100V/φ40cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-40A
SCF-40DD1-T	AC100V/φ40cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-40B
SCF-50DE1-T	AC100V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-50B
SCF-50DE2-T	単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)	EA897E-50C

■ 寸法図

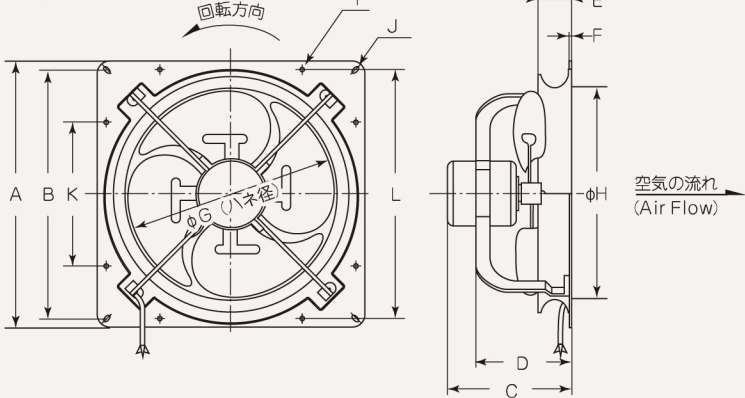

※上記外形図はSCF-60FG3です。基本的な構造は変わりませんが、機種により各部の形状が異なります。