


管理No. 1106000-12-06

製品名: SCF-40DD3

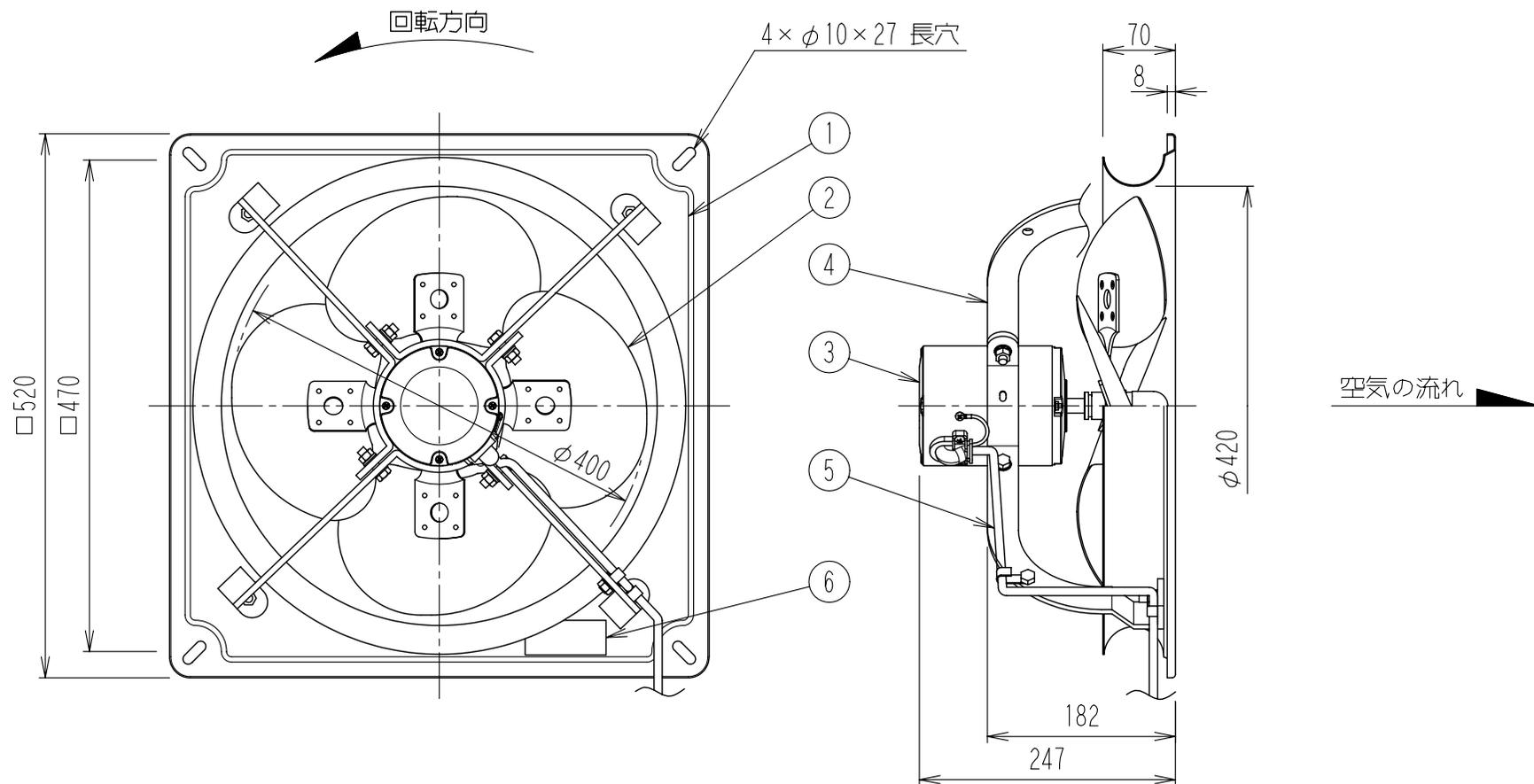

仕様

モデル	電源			ハネ		モータ		定格電流値 [A]	消費電力 [W]	最大風量 [m³/min]	騒音値 [dB]	質量 [kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]					
SCF-40DD3	3相	200	50/60	400	4	200	4	1.4/1.4	210/255	61/72	59.5/64	11

*風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。

6	銘板	1	テトロンフィルム	
5	電源コード	1	VCT	0.75mm²×4芯
4	モータアーム	4	SS	表面処理: ジオメット処理
3	モータ	1		全閉型 E種絶縁
2	ハネ	1	ハネ: A-5052P ハネ: SPHC-P	塗装: スイデンオレンジ
1	パネル	1	SPCC-SD	塗装: スイデンホワイト
No.	PARTICULAR 部品名称	RBG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考