
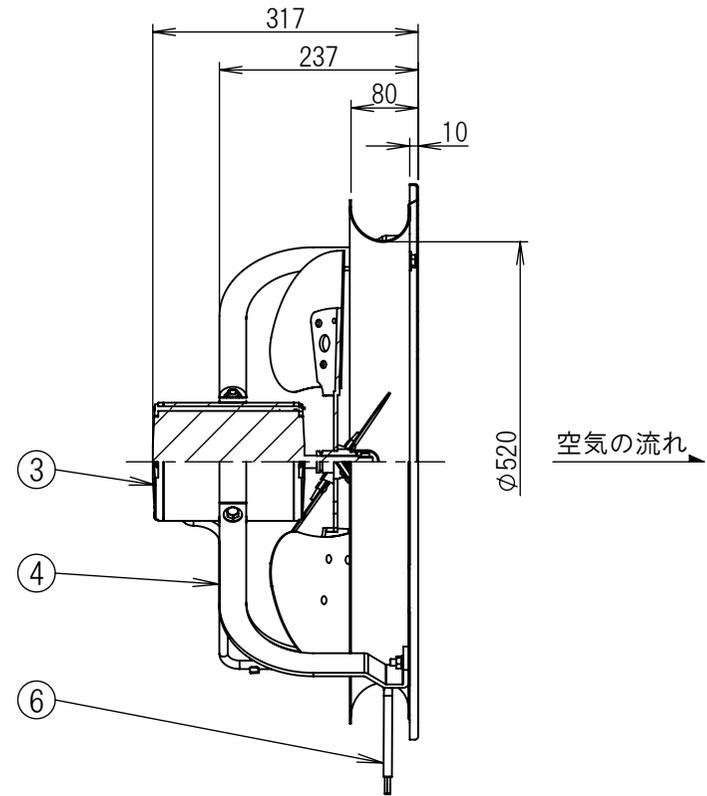


管理No. 1147000-19-01

製品名：SCF-N50FF3

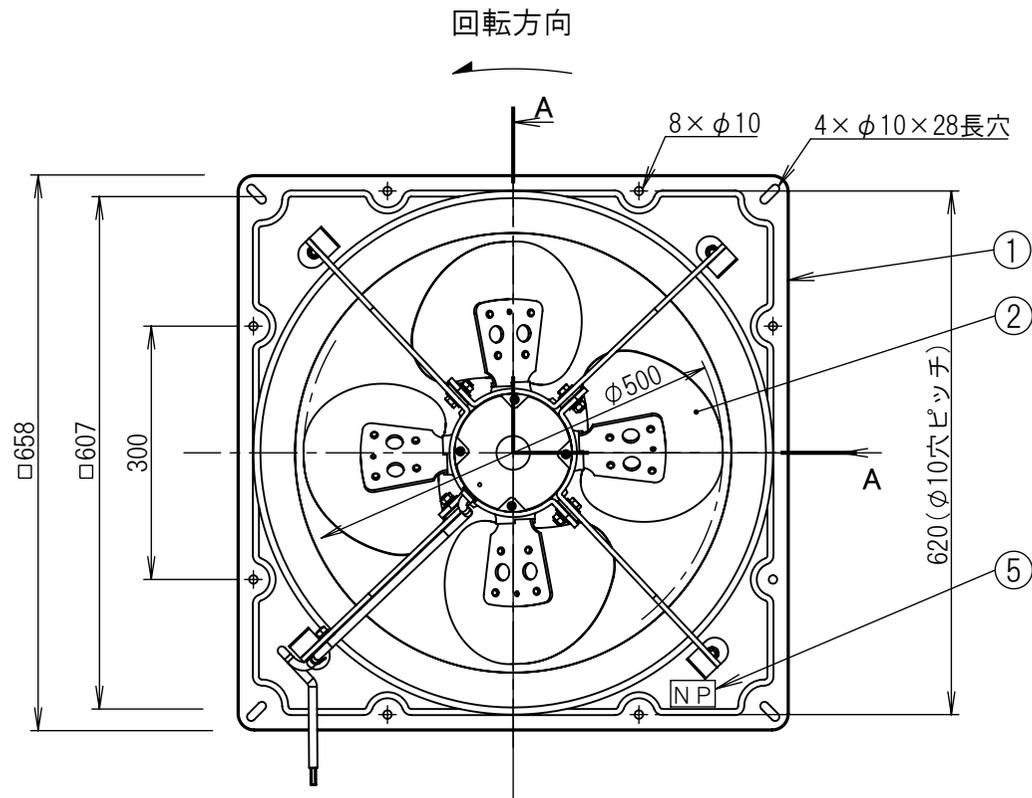

断面図 A-A

仕様

モデル	電源			ハネ		モータ		定格電流 [A]	最大風量 [m3/min]	質量 [kg]
	相数	電圧 [V]	周波数 [Hz]	公称外径 [mm]	翼数 [枚]	公称出力 [W]	極数 [P]			
SCF-N50FF3	3相	200	50/60	500	4	400	6	2.2/2.4	98/114	20

※風量はチャンバー測定法による静圧0 [Pa]で測定した値である。

6	電源コード	1	VCT	0.75mm ² ×4芯
5	銘板	1	チタンフィルム	
4	モータアーム	4	SS	表面処理:ジノット処理
3	モータ	1		全閉型 E種絶縁
2	ハネ組品	1	ハネ: A5052P ハブ: SPHC-P	塗装: スイデンオレンジ
1	パネル	1	SPCC-SD	塗装: スイデンホワイト
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン