

有圧換気扇

工場・作業場・倉庫などで広く使われている有圧換気扇。
丈夫なボディパネル、騒音を抑えた両面ベルマウス成型など最新鋭の技術を投入しました。

3速式

100V機種 ※SCF-50DE2-Tのみ単相200V機種となります。



3速スイッチ

SCF-40DD1-T


品番	ハネ径 (mm)	モータ		最大風量 (m ³ /min) (50 / 60Hz)	騒音値 (dB) (50 / 60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)
		公称出力 (W)	極数 (P)				
SCF-25DA1-T	250	30	4	18/21	44/46.5	付	6.5
SCF-30DB1-T	300	60	4	25/28	46/48.5	付	8
SCF-35DC1-T	350	100	4	37/42	49/52.5	付	10.5
SCF-40DD1-T	400	150	4	49/55	53.5/56.5	付	12
SCF-N50DE1-T	500	250	4	75/87	62/67	付	19
SCF-N50DE2-T	500	250	4	75/92	62/67	—	19

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。
※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。
※100V、単相200V機種につきましては、サーマルプロテクターを内蔵しております。

■ 寸法表 ※下記寸法図をご参照ください。

品番	単位:mm											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SCF-25DA1-T	350	305	231	142	55	7	250	260	—	4×φ10×24長穴	—	—
SCF-30DB1-T	418	374	222	154	68	7	300	314	—	4×φ10×28長穴	—	—
SCF-35DC1-T	467	420	245	180	70	8	350	367	—	4×φ10×27長穴	—	—
SCF-40DD1-T	520	470	246	182	70	8	400	420	—	4×φ10×27長穴	—	—
SCF-N50DE1-T	658	607	282	202	80	10	500	520	8×φ10穴	4×φ10×28長穴	300	620
SCF-N50DE2-T	658	607	282	202	80	10	500	520	8×φ10穴	4×φ10×28長穴	300	620

■ 寸法図

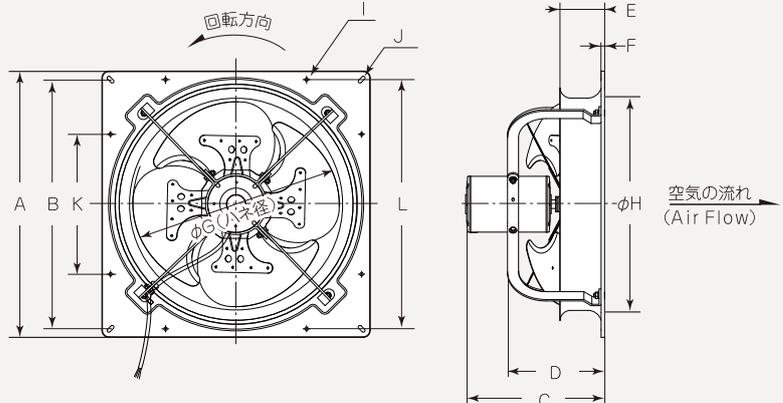

※上記外形図はSCF-60FG3です。基本的な構造は変わりませんが、機種により各部の形状が異なります。