

一般用・台所用換気扇 金属製換気扇

台所用

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。



写真はFY-25PM5です。

強・弱・速調付

排気・強・弱・引きひも運動式シャッター


25cm **FY-25PM5** EA897EN-130 

スイッチ内蔵：引きひも式


- 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
- フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
- 埋込スイッチ等との運動はできません。
- 基準周囲温度：-10℃～40℃

■静圧・風量特性曲線

FY-25PM5

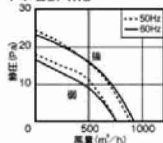

■外形寸法図・寸法表(単位：mm)20cmタイプ・25cmタイプ・30cmタイプ

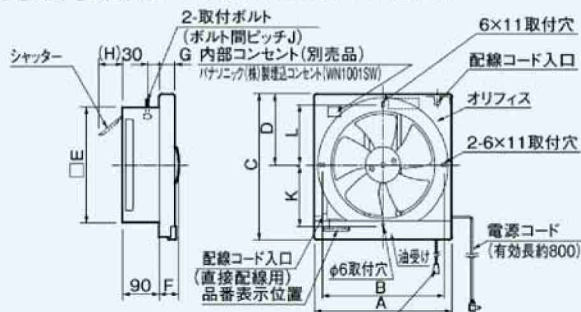

■マンセル値 オリフィス：7.5YR8.9/0.7羽根(グレー)7.5Y6.9/0.7

●FY-EM5タイプはスイッチ引きひもなし

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	シャッター
25cmタイプ	352	315	362	175	290	45	41	63	190	155	157.5	3枚

■特性表

品 番		消費電力(W)	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	騒音(dB)	質量(kg)	埋込寸法(mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
FY-25PM5	排・強	23.5	26.5	882	918	38.0	38.5	3.4	300角
	排・弱	22.0	23.0	756	756	34.0	34.0		