
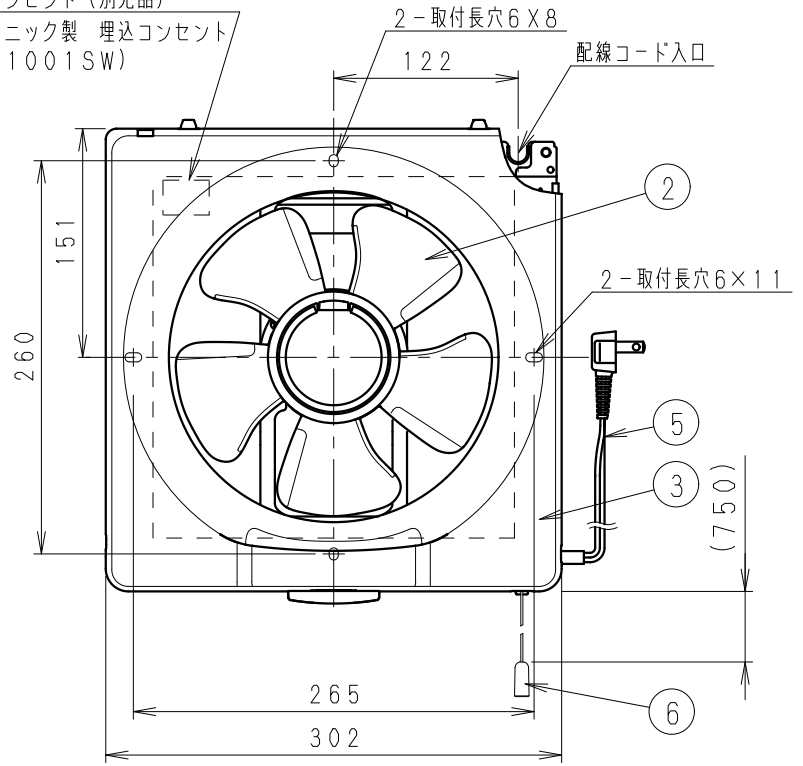


単位：mm

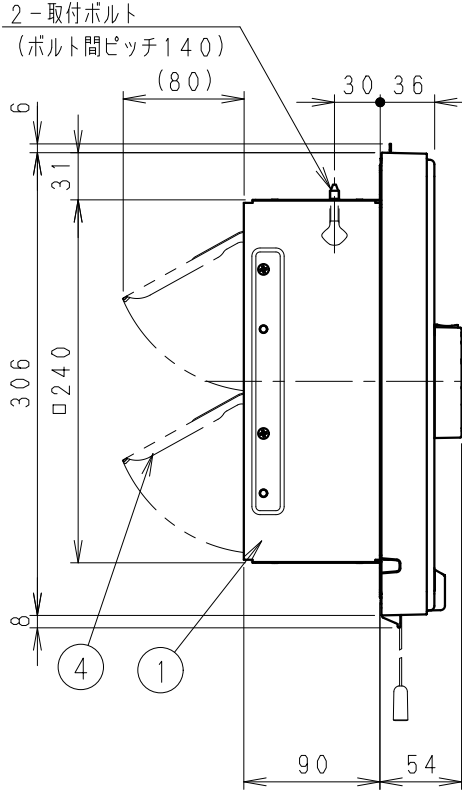

■ 仕様

定 格	1φ 100V	
機 能	排 気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	15.0	17.0
電 流 (A)	0.175	0.178
風量 (m ³ /h)	550	565
騒 音 (dB)	34.5	35.0
質 量 (kg)	1.9	
電動機形式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連 続	
絶 縁 階 級	E 種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃以下	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
絶 縁 耐 力	a. c. 1000V 1分間	

注) 測定数値は静圧0Paにおけるものです
測定は JIS C9603 の方法によるものです

■ 付属品


付属品名	数 量	備 考
木ねじ	1	落下防止用
ビニルテープ	1	コード保護用
取扱説明書	1	
結束バンド	1	

仮納入仕様書
仕様は変わる場合があります

公称羽根径：20cm
連動式シャッター
埋込寸法：□250mm

番号	品 名	材 質	マンセル値 (近似値)	備 考
1	フ レ ー ム	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	t=0.5
2	羽 根	PP樹脂	3.1Y6.8/0.5	
3	オリフィス	PP樹脂	6.5Y8.8/0.5	
4	シャッター	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	t=0.27
5	電源コード	ビニル平形コード		有効長約800
6	引きひもスイッチ	PP樹脂	6.5Y8.8/0.5	

■ 静圧-風量特性曲線

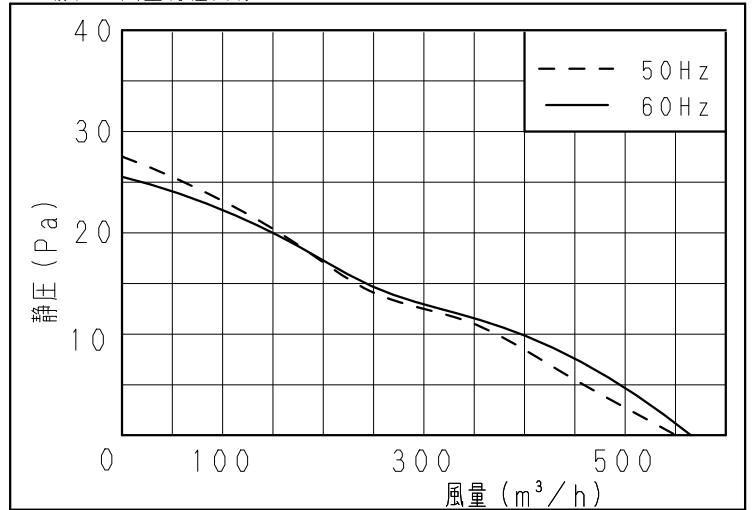

名 称		品 番	
一般換気扇 (排気)		FY-20T3	
作成年月日	'23. 2. 20	尺 度 図 面	AA-128
改訂年月日		Free 整理番号	改訂NO. 0
パナソニック エコシステムズ株式会社			