

	ダクト径	仕様	布材質
EA897K-200	φ200mm	スタンダード	塩化ビニール
<b>廃番</b> EA897K-200G	φ200mm	難燃性	難燃性ガラスクロス
EA897K-230	φ230mm	スタンダード	塩化ビニール
EA897K-280	φ280mm	スタンダード	塩化ビニール
EA897K-320	φ320mm	スタンダード	塩化ビニール
<b>廃番</b> EA897K-320G	φ320mm	難燃性	難燃性ガラスクロス




- フレキシブルダクト
- 局所換気や簡易換気装置の一部として使用します。
- 1本長さ 5m
- 長いダクトの必要な場合はダクトとダクトを接続します。




### ●ダクトの延長方法(複本数を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用ください。接続するときは、ダクトの左右端末の径が異なりますのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上流側のダクトのリングを斜めにして風下流側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了です。(下図参照)

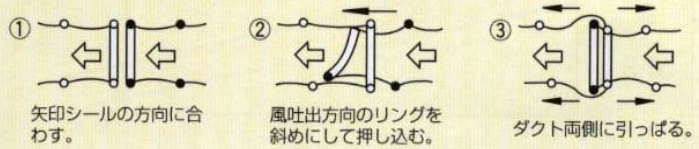

- 耐熱温度…70℃
- 使用温度…40℃(使用するダクトファンの使用可能温度が40℃までのため)

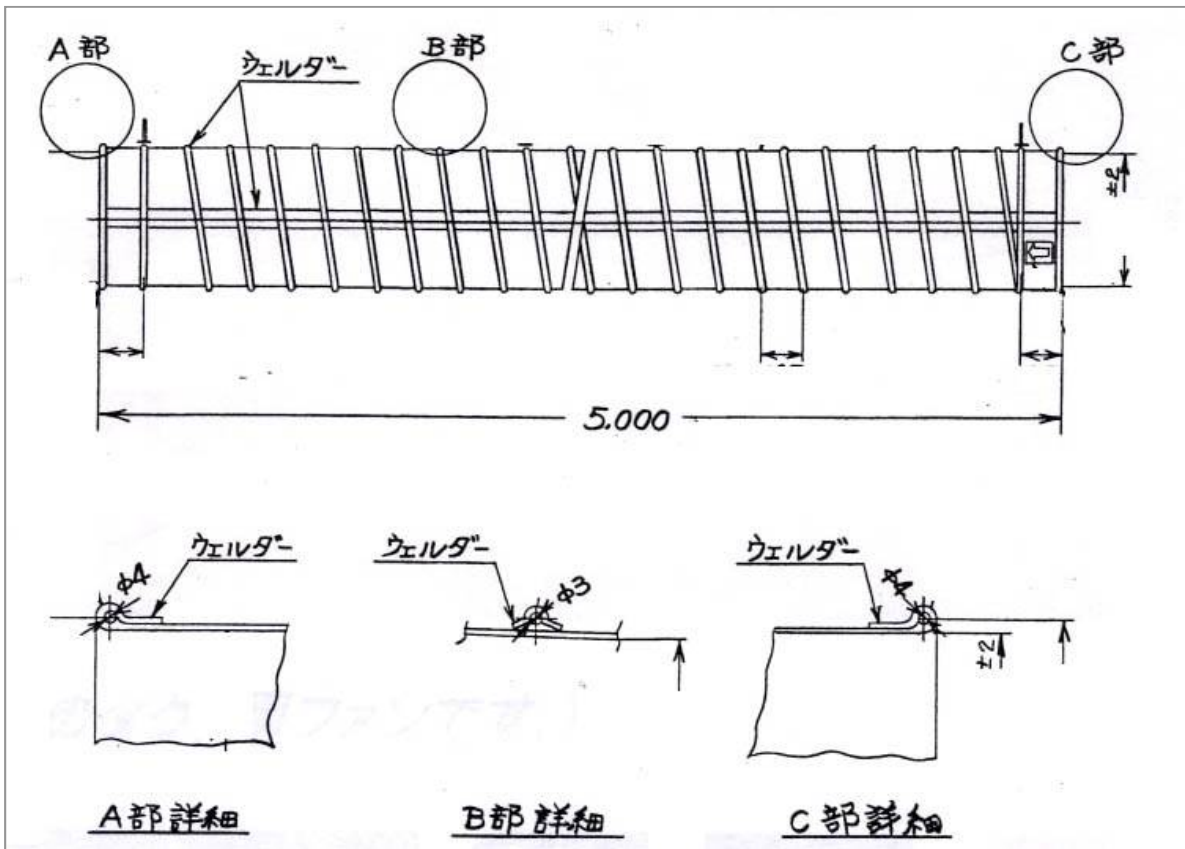

### <適合本体>

品番	ダクトサイズ	適合本体
<b>廃番</b> EA897K-200	200mm × 5m	EA897K-5A、5B用
EA897K-200G		
EA897K-230	230mm × 5m	EA897K-6A、6B、11A用
EA897K-280	280mm × 5m	EA897K-7A、7B、12A用
EA897K-320	320mm × 5m	EA897K-3D、3E、8A、 8B、13A用
<b>廃番</b> EA897K-320G		