

マルチアングルファン

床置き使用、天吊り使用どちらとしても使えるマルチタイプ

# 床置き&天吊りタイプ 角度調整可能

## SJF-LAシリーズ



ハネ径  
φ200

ハネ径  
φ288




### 角度調節可能なアングルタイプ!




床置き使用・天吊り使用共に**上下に角度調整可能!**  
工具を使わずに対象に風を送れます。

工場内の梁等を利用し  
天井吊り下げタイプとして設置可能!


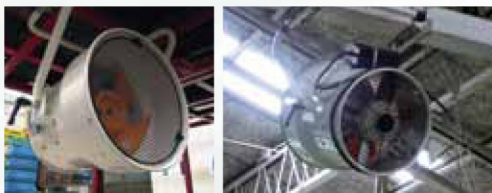


省スペースで送風、循環に使用可能です。

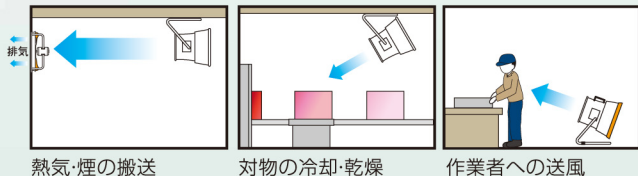

### 別売品のご案内

- 吊り金具セット
  - ① 吊り金具.....2個
  - ② Uボルト.....4個
  - ※ ナット付き、取付幅100mm専用

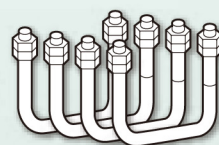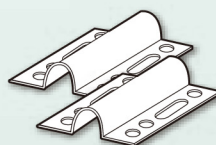

**NEW**  
ラインアップ




**SJF-200LA-1 (100V) EA897K-21**

※フレキシブルダクトの接続を想定しておりません。

**SJF-300LA-1 (100V) EA897K-22**



● **SJF-300LA-3 (3相200V)**  
※フレキシブルダクトの接続を想定しておりません。

### 騒音特性

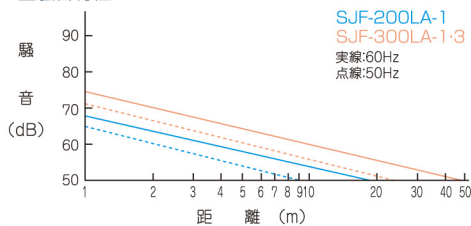

### 等風速分布線図

SJF-200LA-1 SJF-300LA-1-3

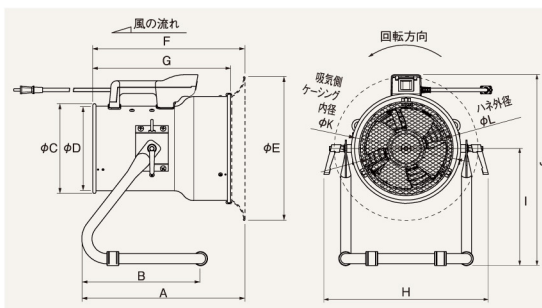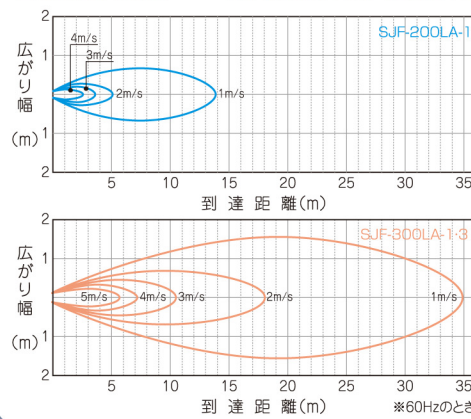

| ■寸法表 (単位:mm) |     |     |     |     |  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|--|
|              | A   | B   | C   | φD  |  |
| SJF-200LA    | 409 | 297 | 225 | 209 |  |
| SJF-300LA    | 475 | 337 | 316 | 300 |  |
|              | φE  | φF  | G   | H   |  |
| SJF-200LA    | 360 | 382 | 345 | 416 |  |
| SJF-300LA    | 440 | 405 | 365 | 512 |  |
|              | I   | J   | φK  | φL  |  |
| SJF-200LA    | 293 | 478 | 258 | 200 |  |
| SJF-300LA    | 342 | 572 | 350 | 288 |  |

ハネ材質: 樹脂 鋼板 アルミダイカスト ステンレス