

こでかファン

最大12dBの低騒音化

※従来機比

SJF-404A/T504A

- 送風・循環・換気を行い暑気対策としても
抜群の効果を発揮します
- 風の向きを俯仰角方向に180度調節可能
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
- 高効率モータ搭載(SJF-T504A)

こでかファン 低騒音

●**SJF-404A** (3相200V)
EA897K-32

●**SJF-T504A** (3相200V)

※フレキシブルダクトの接続を想定しておりません。




ハネ径
φ400

ハネ径
φ500



■外形図

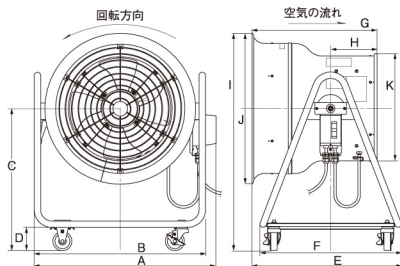

■寸法表 (単位:mm)


	A	B	C
SJF-404A	718	676	560.5
SJF-T504A	846	831	637.5

	D	E	F
SJF-404A	91	591	560
SJF-T504A	91	645	618

	G	H	I
SJF-404A	494	183.5	858
SJF-T504A	520	183.5	1014

	φJ	φK
SJF-404A	595	434
SJF-T504A	753	534

■送風の方向と角度

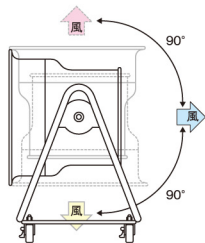

■風速分布曲線

