

ポータブル型

リーズナブルで安全・頑丈な高性能機種。

SJF-RSシリーズ

EA897K-3D/EA897K-3E

ハネ径
φ288



安全機構

モータを過負荷や異常電流から保護するモータ保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵。
※SJF-300RS-3、SJF-300RS-3Aを除く

頑丈ボディ(ケーシング)

頑丈な金属製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。


ベルマウス

空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外す事が可能。


吸気側にダクトを取り付けての使用も可能。



騒音特性

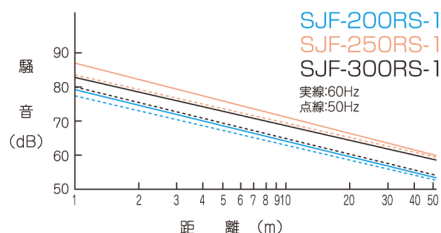

風量-静圧特性

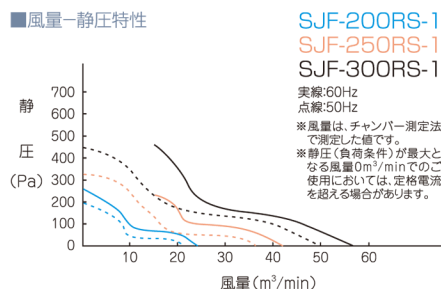

ハネ材質	ハネ径φ288	電 源
 樹脂	SJF-300RS-2 EA897K-3D	単相200V
	SJF-300RS-3 EA897K-3E	3相200V

ポッキンプラグ仕様


電源コード先端にポッキンプラグを装備



ポッキンプラグ対象機種
SJF-300RS-1P

※ポッキンプラグは、日動工業株式会社の登録商標です。

外形図

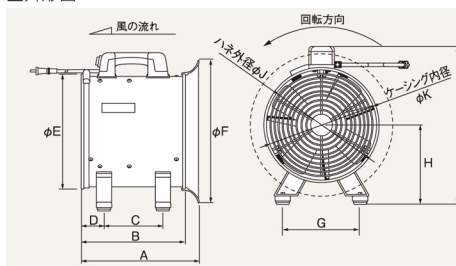

■寸法表 (単位:mm)

	A	B	C	D	φE	φF
SJF-300RS	332	292	160	66	316	390
	G	H	I	φJ	φK	
SJF-300RS	210	217	432	288	300	