

- 工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!
- 全体空調されている場所でも冷気が届かない場所にご使用ください。

# クールスイファン

業務用



## 地球にやさしい新冷媒採用


「オゾン破壊係数ゼロ」の新冷媒R407Cを採用

※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン回収破壊法に基づきフロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されるフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられます。

## 全閉式ファンモータ採用 & 省エネ設計


### 冷風ダクトの風向き調節

- ①ダクトの位置調節
- ②ダクトの曲げ

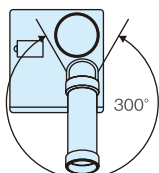

水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調整ができます。

各機種共通※1

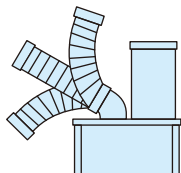

ダクトは、可動範囲内で自由に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。

※SS-16MXB-1、SS-16MXW-1は360°旋回します。

### 冷風温度差アップ

従来機と比べ外気との温度差が約15%向上!より冷たい風が出ようになりました。

※SS-45EH-3と従来機SS-45EG-3を比較(60Hz時) 周囲温度35℃ 相対湿度60%で運転したときの値です。

各機種共通※1

### 排気ダクトの簡単着脱

- ①位置を合わせる
- ②ねじって留める




SS-25DH-1/-3 SS-25EH-1/-3 SS-25WH-1/-3

### 冷風ダクト安心ロック機構

SS-25DH-1/-3 SS-25EH-1/-3 SS-25WH-1/-3

### 自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

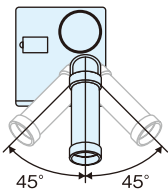

SS-25DH-1/-3 SS-45DH-3

### 防じんカバー付スイッチ

故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。※「強弱スイッチ」は冷風1口タイプのみ



各機種共通※2

### フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。



各機種共通

### ミニドレンタンク

半透明のドレンタンクなのでドレン水量が一目でわかります。



### 便利な排水機能

ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。



※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

各機種共通※2


### ウレタンキャスター

各機種共通※2

キャスター跡がつきにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。


### かべピタ設計

前面以外の3面をビタリ壁に寄せられます。

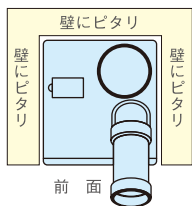

各機種共通※1

### 省スペース

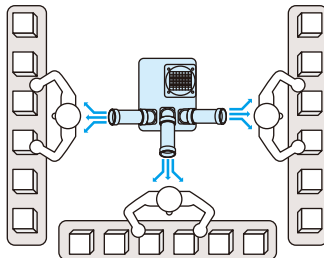


限られた作業スペースでも有効に活用できます!

各機種共通

### 室外排気対応

冷風ファン・排気ファンにシロココファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

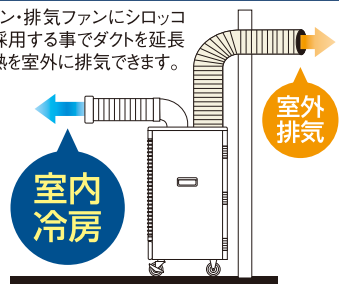


各機種共通※1

### 吊り下げ金具を後付可能

別売品の吊り下げ金具を取り付けるとロープなどで吊り下げて移動できます。

### リース・レンタル関連に最適

スポットエアコンの吊り下げが可能になりました。

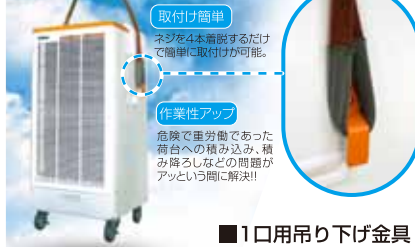

取付け簡単

ホースを4本着脱するだけで簡単に取付け可能。

作業性アップ

危険で重労働であった荷台への積み込み、積み降ろしなどの問題がアツという間に解決!!

■1口用吊り下げ金具

SS-25DH-1/-3 SS-25EH-1/-3 SS-25WH-1/-3

### 持ち運びしやすい取っ手

各機種共通※1

### ホコリに強い全閉モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

各機種共通

※1...SS-25CG-1/SS-25CG-3は除く ※2...SS-25CG-1/SS-25CG-3/SS-16MXB-1/SS-16MXW-1は除く

■冷房効率の高い実力機

業務用

フロアタイプ

冷風1口

スタンダードタイプ

標準機能の  
スタンダードモデル!



1馬力・自動首振り装置なし

- SS-25EH-1 (100V) EA897SA-100C
- SS-25EH-3 (3相200V) EA897SA-200C

- 新冷媒 R407C
- 全閉式ファンモーター
- 室外排気対応
- 超ミニスペース
- ミニドレン
- かべビタ
- エアフィルター
- 5Lタンク
- ウレタンキャスター

100V機種:従来機比最大約3%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化

※比較製品 100V機種:SS-25EC-1 200V機種:SS-25EC-3

全閉式ファンモーター



自動首振りタイプ

スタンダードモデルに  
自動首振り機能を装備



1馬力・自動首振り装置内蔵

- SS-25DH-1 (100V) EA897SB-100C
- SS-25DH-3 (3相200V)

在庫有り特別価格 (旧モデル)

- SS-25DG-3 (3相200V)

- 新冷媒 R407C
- 全閉式ファンモーター
- 自動首振り内蔵
- 室外排気対応
- 超ミニスペース
- ミニドレン
- かべビタ
- エアフィルター
- 5Lタンク
- ウレタンキャスター

100V機種:従来機比最大約3%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化

※比較製品 100V機種:SS-25DC-1 200V機種:SS-25DC-3

全閉式ファンモーター



ワイドレンジタイプ

室温10℃から使える  
ワイドレンジタイプ!



1馬力・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

- SS-25WH-1 (100V)
- SS-25WH-3 (3相200V)

在庫有り特別価格 (旧モデル)

- SS-25WG-1 (100V)
- SS-25WG-3 (3相200V)


- 新冷媒 R407C
- 全閉式ファンモーター
- ワイドレンジ
- 室外排気対応
- 超ミニスペース
- ミニドレン
- かべビタ
- エアフィルター
- 5Lタンク
- ウレタンキャスター

- 冷房能力 (50/60Hz) …2.2/2.5kW
- 消費電力 (50/60Hz) …  
100V機種 : 0.67/0.85kW  
3相200V機種: 0.70/0.87kW
- 風量強弱調整
- 電気料金…100V機種 (50Hz) : 18.1円/h  
3相200V機種 (50Hz): 9.5円/h

100V機種:従来機比最大約7%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約3%の省エネ化

※比較製品 100V機種:SS-25WC-1 200V機種:SS-25WC-3

全閉式ファンモーター

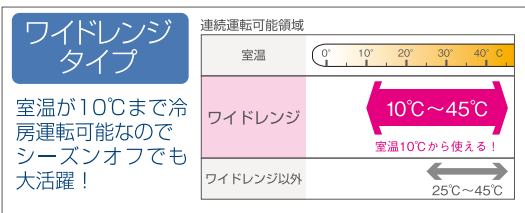

- 新冷媒 R407C: 新冷媒代替フロンのR407C採用。オゾン破壊係数=0
- ミニドレン: 熱交換器一体の最新機構。ドレン水量が激減!
- 3Lミニタンク: ポータブルタイプ専用
- ワイドレンジ: 普通室温でも運転可能なワイドレンジ仕様。
- エアフィルター: お手入れの簡単なエアフィルター装備。
- 5Lミニタンク: 軽量5Lミニタンク
- 室外排気対応: 別売の排気ダクト接続で室外排気OK!
- ロングライフフィルター: 表面積が広く、お手入れ回数が少なくてOK!
- 14Lタンク: 14Lミニタンク
- 超ミニスペース: 設置場所面積0.168m<sup>2</sup>の超ミニスペース設計。
- 自動首振り内蔵: 自動首振り装置を本体に内蔵。
- 自動首振り装置内蔵: 自動首振り装置を本体に内蔵。
- ミニスペース: 設置場所に困らない省スペース設計。
- ウレタンキャスター: キャスター脚が付きにくいウレタン製キャスター
- かべビタ: 3面をビタリと壁に寄せられます。
- 全閉式ファンモーター: 埃や粉じんの侵入を防ぎます。

機能マークをごあんない