

排熱ダクト付きスポットクーラー N407-R EA897TE-2


- 据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
- キャスター付きで移動が簡単です。
- サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
- 冷風ダクトが200度回転（手動）できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。



壁面設置可能



排熱を上方へ排出。
周囲に排熱が溜まる
のを緩和します

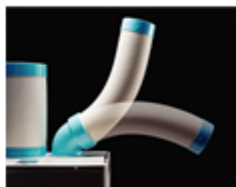

お好みの角度にダクト
の可動範囲内にて変更
可能です



ドレンホースで直接排水
もできます



商品説明

型 式	N407-R
JANコード	4511340035448
ブランド	NAKATOMI
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	40×43×82cm
重 量	約40kg
付属品	ドレンホース×1 排熱ダクト×1 (外径185mm 350～450mm) 冷風ダクト×1 (外径125mm 450～550mm)

仕様説明

電 源	単相100V 50/60Hz
定格電流	50Hz強9.3A 弱8.4A 60Hz強10.2A 弱9.6A
消費電力	50Hz強805W 弱765W 60Hz強1000W 弱940W
冷房能力	50Hz強2.2KW 60Hz強2.5KW
冷 媒	HFC R407C 封入量 (510g)
コンプレッサー	全閉型ロータリー(0.75kW)
スイッチ	ロータリー式(切・弱・強)
排水タンク	約5L
騒音値	50Hz強66dB 弱64dB 60Hz強68dB 弱65dB
電源コード	約2m
PL保険	加入
保証期間	1年

オプション品

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ■ 排熱延長ダクト3m (内径175mm) | ED-3H [JANコード : 4511340110152] |
| ■ 排熱延長ダクト0.8～3m伸縮タイプ (内径175mm) | EDS-3H [JANコード : 4511340110220] |
| ■ フィルター | FL-58 [JANコード : 4511340910455] |