 


576-212 噴霧ノズルセット取扱施工説明書

M-I1110A

製品同梱明細

●噴霧ノズルセット(1個) 全長5m(ノズルピッチ900ミリ)



●固定フック(2個)




●ビス(12個)



施工例

下記をご参照の上、正しくご使用ください。

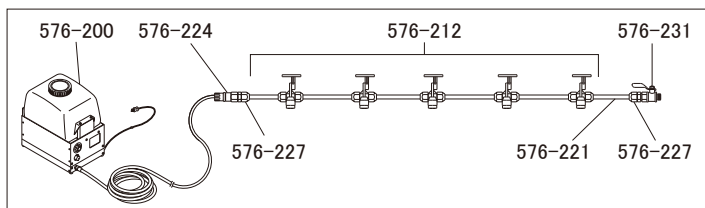

- 末端には必ずボールコック(576-231)を取付けてください。
- 本製品とボールコックとの接続には高圧チューブを用います。
- 高圧チューブは576-221(2m)、576-225(10m)、576-226(20m)の3種類を用意していますので、設置状況に応じて選択してください。
- 推奨設置高さは2.5~3.0mです。

仕様

使用流体	上水道水
使用温度	1~40℃
使用圧力	1.0~2.0MPa
粒径	27~36 μ m


性能表

水圧(MPa)	1.0	1.5	2.0
流量(L/時)	2.4	2.9	3.5

* ノズル1個当たり

* 性能は参考値

取付方法

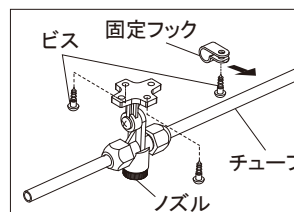

- ノズルは天面にも壁面にも取付けることができます。
- ノズルは噴霧角度を調節することができます。
- チューブは弾力性があるので、曲線状に設置することができます。
- 固定フックは噴霧ノズルセットを曲線状に設置した際などにチューブのたるみ防止に使用します。



注意

- 本品は噴霧ポンプユニット【576-200】専用の噴霧ノズルセットです。
- 本品は屋外設置型です。屋内には使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 湿度が70%以上の場合は、十分な冷却効果が得られないことがあります。
- 清涼感の感じ方には個人差があります。また、気温や湿度などの気候条件によって効果は異なります。

●水と住まいの接点
株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
0119MX

☎(06)6538-1124
M-I1110A

無断転載・複写を禁ず