


草刈機用超硬チップソー（下刈り用）

メッシュタイプで軽く&埋込チップで強力！



衝撃に強い！
完全埋込み型

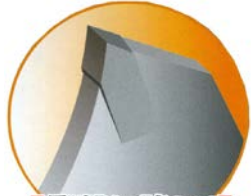

笹



雑草



竹



雑木

	品番	直径	山数	用途	特長
	EA898B-31	230	36	雑草・笹・竹	◆メッシュタイプでラクに刈れます
	EA898B-32	255	40		
	EA898B-33	230	36	雑草・笹・竹	◆軽量タイプで作業が大変ラクにできます ◆切味&強度のバランスに優れる
	EA898B-34	255	40		
	EA898B-35	230	36	雑草・笹・竹	◆特大・溝付きチップで欠けにくく、河川敷など石の多い場所でも安心して使えます ◆チップ側面研磨を木工用に行っているため刈れ具合が抜群！
	EA898B-36	255	40		
	EA898B-37	230	36	草原・田畑・雑草	◆波型、合金で凸凹地形にぴったり ◆巻き付き低減！ ◆石のあたりが少ない！
	EA898B-38	255	40		
	EA898B-39	230	60	雑草・笹・竹・雑木	◆山林下刈り専用
	EA898B-40	255	60		

●穴径…25.4mm

●刃厚…2.0mm

◇適正サイズ…

エンジン排気量25cc未満⇒230mm

エンジン排気量25cc以上⇒255mm