

高出力+高回転！ レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。

充電式チェーンソー EA898CM-3

MUC353DGFR (6.0Ah/赤)

バッテリーBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
[約55分充電(2本同時)]



ガイドバー長さ 350mm

チェーン形式 25AP-76E

18V×2本=36V

リチウムイオン6.0Ah




MUC353DZFR (赤) (350mm、25AP)

[本体のみ] EA898CM-103

バッテリー・充電器別売

特長

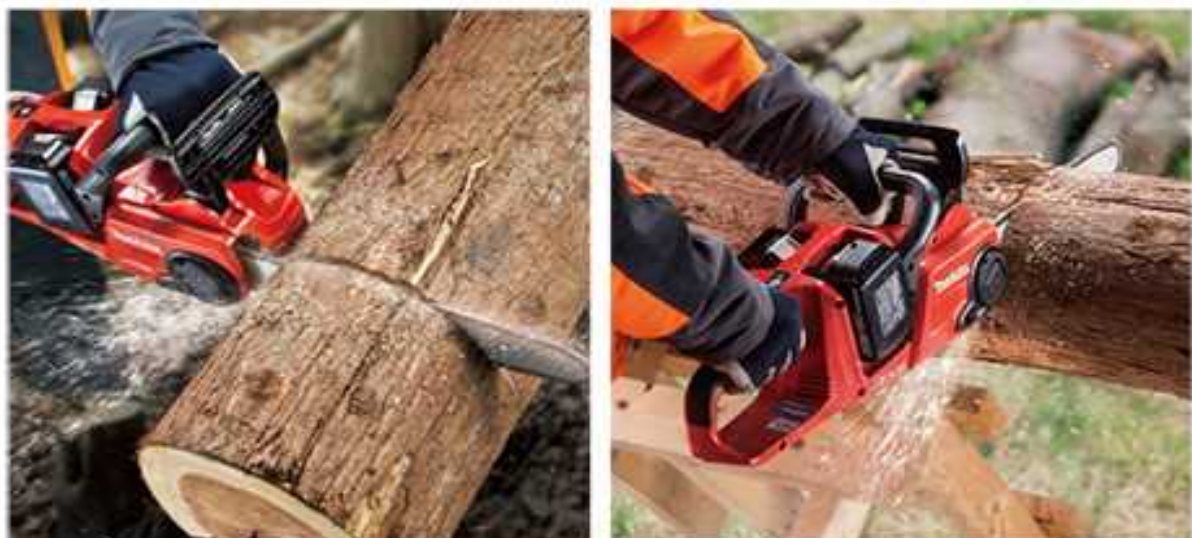

高出力＋高回転

レッドボディ＆25AP仕様登場。



30mLエンジン式と同等の使用感!

BL MOTOR アウタロータ式
ブラシレスモータ

+

ギヤやクラッチを介さない
ダイレクトドライブ

エンジン式並の高回転
最大1,200m/分

幅広く使えて扱いやすい「91PX仕様」

□ピッチ:3/8" ロープロファイル □ゲージ:0.050"



キックバックが少ないドライブリンク設計。

お手入れも簡単で、初心者からベテランの方まで幅広い用途で使用可能。



プロの作業に「25AP仕様」

□ピッチ:1/4" □ゲージ:0.050"



刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。

耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適。

工具レスチェーン調整

360°どの位置でもレバーを収納。



レバーを回して、ガイドバーを固定。

ワンタッチで電源ON

サッと使える。



変速トリガスイッチ



金属製スパイクバンパ



チェーンオイル残量確認窓



「アプト」防滴・防じん

本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



その他特長

- ・定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
- ・主電源スイッチ・オートオフ
- ・バッテリー残容量表示 (LED3灯×2)
- ・キックバックブレーキ

主要機能

切 断 部

モデルNo.	ガイドバー 長さ(mm)	チェーン形式	チェーンスピード [m/分]
MUC353DGFR	350	25AP-76E	0~1,200

モデルNo.	本機寸法 ※1 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) ※1 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) *2
MUC353DGFR	761×215×235	5.3	4.8

モデルNo.	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安) ※3
MUC353DGFR	チェーンオイル チェーンカバー	杉丸太Ø200mm 約54本 杉角材50mm 約610本 (BL1860B [2個])

*1 寸法・質量はバッテリー、チェーン刃、ガイドバー含む。

*2 EN60745-2-13規格に基づき測定。

*3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。