

EA898CD-3

電動チェーンソー





電源...単相 交流 100V 50/60Hz  
定格電流...12A  
消費電力...1150W  
チェンスピード...9.5m/s  
有効切断長さ...400mm  
チェーンピッチ...3/8"  
コード長...2m  
サイズ...727×207×173mm  
重量...3.1kg  
絶縁方式...二重絶縁  
付属品 チェンオイル50ml  
ソーチェン(本体取付)  
ガイドバー(本体取付)  
チェンカバー

### 木材の切断に！

替刃...EA898CZ-6(通常刃)  
EA898CZ-6A(標準付属:竹切用)

EA898CZ-6Aは通常刃の2倍の  
カット数で、密集した繊維の切断  
に最適です。

チェンカバー

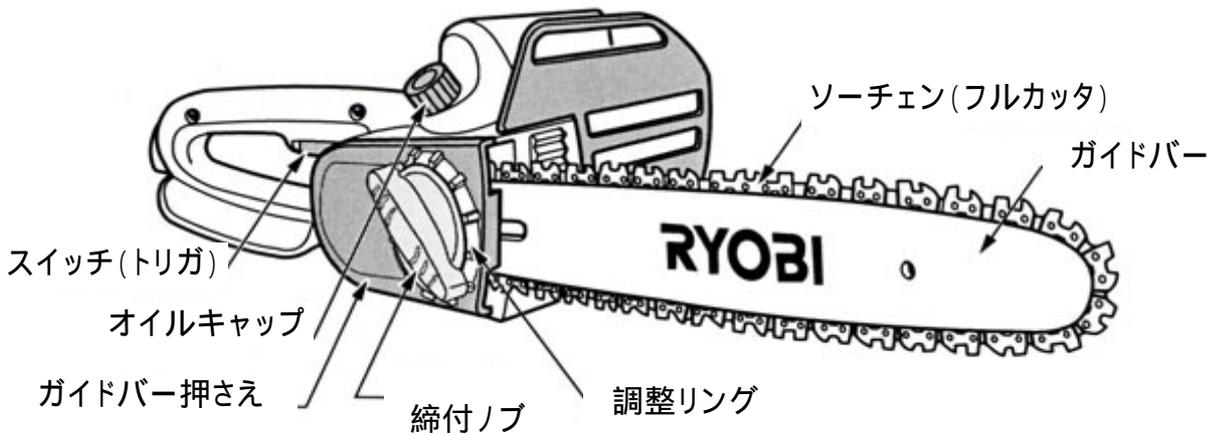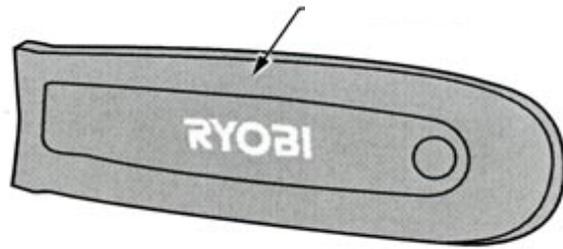

作業用途が広がる、フルカットソーチェン採用  
自動給油  
ブレーキ付き  
工具なしでチェン刃の取り付け、取り外しおよび調整が可能！