

# これならできる。 簡単、庭遊び

NEW

日立植木バリカン

CH 40SG / CH 45SG / CH 35SH / CH 40SH / CH 45SH / CH(N)

EA898G-2B

## らくらくブレード交換

ツールレスでブレードの交換ができるので、作業に合わせて簡単にブレードが変えられます！

スクリーノブのはずし方

ラチェットボタンを押しながらスクリーノブを回すだけ！

ツールレス交換



- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 電源プラグを抜いた状態で作業してください。
- 必ず手袋およびブレードケースを付けてください。

1 スクリューノブをはずす

「ロックボタン」を押しながら回してください。(2カ所以上)



2 ブレードをはずす



3 新しいブレードを取付ける



4 スクリューノブを取付ける



「ロックボタン」を押さずに回してください。

完了!

かんたん! らくらく!



## らくらくハンドル

ハンドルを本体の重心に近づけることにより、バランスが良く、手への負担が減り疲れにくくなりました。

新開発 パーハンドル!



側面刈りに最適



## 高耐久

本体に特殊樹脂を採用。落下時の衝撃を吸収し、耐久性が大幅に向上しました。(従来比3倍以上\*)

特殊樹脂



衝撃に強く、壊れにくい!



\*植木バリカン CH 40SGと当社従来機 FCH 40SD4の樹脂強度比較(シャルビー衝撃値)

## 低振動・低騒音

特殊樹脂を採用し、低騒音・低振動を実現しました。

より快適に!



振動値 約 50% カット

騒音値 約 8% カット




\*当社従来機比

## クラス最軽量

作業者の負担を軽減する、クラス最軽量 1.6kg!\*

1.6 kg

FCH 30SD4 2.0kg

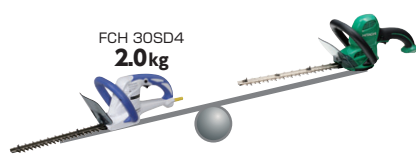

最軽量!



\*植木バリカン本体 CH(N)に特殊コーティングブレード300mmを取付けた質量。2015年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(消費電力320Wクラス植木バリカン)

## 大形チップレシーバ

刈込みながら刈取った枝葉を集めることができ、  
せん定後の清掃が楽になります。



## 安全性に配慮

### 手の保護に

切断した枝葉から手を守るプロテクタ。  
半透明でブレードを見ながら作業が  
できます。



### 誤切断防止に

黄色いコードは緑に映え、  
誤切断防止の効果があります。



## 連続作業に便利な オンロックボタン付スイッチ

スイッチを引きながらストップを押すと  
スイッチがロックされ、連続作業がラクに  
できます。



## 作業に合わせてらくらくブレード交換! 簡単&ツールレス!

### CH 45SG

刈込幅 **450** mm  
消費電力 **320** W  
質量 **2.0** kg

本体寸法(長さ×幅×高さ):  
765×174×160mm

CH 45SG  
【チップレシーバ付】

**NEW**



特殊コーティングブレード

最大切断枝径  
約**15mm**\*

らくらく  
ブレード交換

形名	刈込幅 (mm)	最大切断枝径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷ストローク (min <sup>-1</sup> )	ブレード	質量 (kg)	標準付属品
CH 40SG	400	約15*	100	3.4	320	1,800	両刃式 (三面研磨刃) / 特殊コーティング	1.9	ブレードケース、コードガイド、 継ぎコード (10m)、 プラグクリップ、チップレシーバ、 ノブナット (2個)
CH 45SG	450						2.0		
CH 35SH	350						1.9		
CH 40SH	400						2.0		
CH 45SH	450						2.1		
CH (N)	—	—	—	—	—	—	1.2	ボトムカバー、コードガイド、 継ぎコード (10m)、プラグクリップ	

CH45SG:EA898G-2B

\*樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。